


天井照明器具(LED)

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが出来ます。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

作業灯・照明用品

アイリスオーヤマ LED Light LEDベースライト"LEDラインルクス"(トラフ型・40形・防雨型)

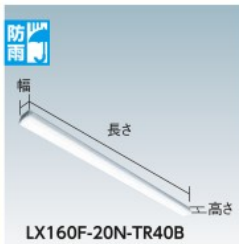


- 軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適なベース照明器具です。
- トラフ型 ●電圧:AC100-242V
- 定格寿命:約40000時間 ●演色性:Ra83 ●動作環境温度:-10℃~35℃
- 【材質】●器具:銅板 ●ライトバー:ポリカーボネイト [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	光源色	明るさ(lm)	幅×高さ×長さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★125-9058	LX160F-20N-TR40B	¥20,000	昼白色	2000	86×82×1240	2.2	14(88)
★125-9060	LX160F-25N-TR40B	¥20,938	昼白色	2500	86×82×1240	2.2	12(100)
★125-9061	LX160F-40N-TR40B	¥22,381	昼白色	4000	86×82×1240	2.2	35(438)
★125-9062	LX160F-52N-TR40B	¥24,563	昼白色	5200	86×82×1240	2.2	40(334)

日立 Lighting Apparatus 直管形LEDランプ用器具(40形用)

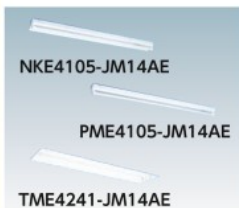

- 直管形LEDランプ用照明器具です。
- 電圧:AC100~242V [製造国]●日本

注意

- 取り付けには別途工事が必要です。
- LEDランプとセットでご注文ください。
- LEDランプは別売です。

発注単位1台 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 ☎0120-3121-11

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×長さ×高さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★773-4280	NKE4105-JM14AE	¥8,438	138×1229×86	直付形笠付形 1灯	2.1	2(200)
★773-4298	NKE4205-JM14AE	¥9,063	152×1229×82	直付形笠付形 2灯	2.6	1(17)
★773-4328	NME4105-JM14AE	¥9,063	100×1234×84	直付形逆富士形 1灯	2.0	2(-)
★773-4336	NME4205-JM14AE	¥9,688	160×1234×61	直付形逆富士形 2灯	2.8	4(134)
★773-4344	PME4105-JM14AE	¥7,813	58×1229×86	直付形トラフ形 1灯	1.8	0(-)
★773-4379	TME4241-JM14AE	¥16,563	328×1272×130	埋込形(埋込幅300mm) 2灯	5.5	0(-)

アイリスオーヤマ LED Light LED直管用専用器具

全6品 幅(mm) 120~200まで有



- アイリスオーヤマ製LED直管用専用器具です。
- 内部配線済みのため既設の器具と取り替えるだけでLEDを取り付けることができます。
- 電圧:AC100~242V ●口金:G13 ●両面給電方式 [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部 ☎0120-311-564

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×高さ×長さ(mm)	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★406-0245	IRLDL41FJ	¥5,625	120×98×1238	40形1灯用	1	1.61	18(164)
★406-0261	IRLDL42FJ	¥6,250	200×67×1250	40形2灯用	1	3.20	83(41)

アイリスオーヤマ LED Base Light LEDベースライト"ラインルクス"(笠付トラフ型・40形)

全8品 明るさ(lm) 2910~6760まで有



- フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします。
- ソケットがないため、連結時にユニット同士が隣り合い、継ぎ目がほとんど気にならないです。
- 電圧:AC100~242V ●定格寿命:40000時間 ●演色性Ra85 ●動作環境温度:5~35℃ ●定格寿命:40000時間
- 【材質】●器具:銅板 [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	光源色	幅×高さ×長さ(mm)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★322-6584	LX3-170-29L-RTR40	¥10,563	2910	電球色	156×55×1220	20.1	1.5	-
★322-4941	LX3-170-29WWW-RTR40	¥10,563	2975	温白色	156×55×1220	20.1	1.5	-
★322-6563	LX3-170-30W-RTR40	¥10,563	3070	白色	156×55×1220	20.1	1.5	-
★322-4924	LX3-170-64D-RTR40	¥14,500	6425	昼白色	156×55×1220	41.3	1.5	-
★322-4983	LX3-170-67N-RTR40	¥14,500	6760	昼白色	156×55×1220	41.3	1.5	-

日立 LED Light Source Unit 交換形LEDベース器具 特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)



- オイルミスト(油飛沫)の舞う工場内などで使用できます。
- 防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能です。
- 光源色:昼白色 ●定格入力電圧:100-242V ●LED光源寿命:40000時間 ●平均演色評価数:Ra85 ●動作環境温度:-35℃~35℃ [製造国]●日本

注意

- 専用の器具(WGP4A1またはWGP4B1)と組み合わせることで使用下さい。
- 明るさ、消費電力はWGP4A1との組み合わせ時の値です。

発注単位1台 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 ☎0120-3121-11

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	幅×奥行×高さ(mm)	消費電力(W)	消費効率(lm/W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★125-6856	WGE403NE-N14A1	¥18,438	3800	1226×82×66	23.7	160.3	1.4	32(200)
★125-6855	WGE405NE-N14A1	¥21,250	5200	1226×82×66	31.9	163.0	1.4	19(147)

日立 Lighting Apparatus 直管形LED用器具(給電ケーブル方式)



- 既存蛍光灯器具を使用してLED照明にリニューアルするためのセットです。
- 電圧:100~242V [製造国]●日本

注意

- LEDランプとセットでご注文ください。
- 取り付けには別途工事が必要です。

発注単位1台 | 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 ☎0120-3121-11

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	幅×長さ×高さ(mm)	タイプ	質量(kg)	実績(前年比%)
★773-4352	RE4101-JM14AE	¥5,938	器具により変化	44×360×26	既設ソケット適用 1灯	0.6	2(200)
★773-4361	RE4201-JM14AE	¥7,500	器具により変化	44×360×26	既設ソケット適用 2灯	0.7	10(72)

アイリスオーヤマ LED Base Light LEDベースライト"ラインルクス"(笠付トラフ型・40形)

全26品他バリエーション有



- フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします。
- 電圧:AC100~242V ●定格寿命:40000時間 ●演色性Ra85 ●動作環境温度:5~35℃ ●定格寿命:40000時間
- 【材質】●器具:銅板 ●ライトバー:ポリカーボネイト [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	光源色	幅×高さ×長さ(mm)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★322-6561	LX3-170-17L-RTR40	¥9,625	1765	電球色	156×1220×55	12.4	1.5	-
★322-4993	LX3-170-18W-RTR40	¥9,625	1860	白色	156×1220×55	12.4	1.5	-
★322-6548	LX3-170-18WWW-RTR40	¥9,625	1805	温白色	156×1220×55	12.4	1.5	-
★322-4986	LX3-170-19N-RTR40	¥9,625	1960	昼白色	156×1220×55	12.4	1.5	-

アイリスオーヤマ LED Base Light LEDベースライト"ラインルクス"(直付型・40形)

全24品明るさ(lm) 1840~6900まで有



- フラットな発光面を採用したことにより、眩しさを軽減し、天井面にも光があたることで空間全体をより広範囲に自然に明るく照らします。
- 電圧:AC100~242V ●定格寿命:40000時間 ●定格寿命:40000時間 ●Ra85 ●動作環境温度:5~35℃ 【材質】●器具:銅板 ●ライトバー:ポリカーボネイト、アルミニウム [製造国]●中国

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | アイリスオーヤマ株式会社LED事業本部

発注コード	品番	税抜価格(1台)	明るさ(lm)	光源色	幅×高さ×長さ(mm)	消費電力(W)	質量(kg)	実績(前年比%)
★322-6526	LX3-170-18WWW-CL40W	¥9,500	1840	温白色	230×53×1250	12.5	2.2	-
★322-6497	LX3-170-19W-CL40W	¥9,500	1900	白色	230×53×1250	12.4	2.2	-
★322-4935	LX3-170-20N-CL40W	¥9,500	2000	温白色	230×53×1250	12.4	2.2	-
★322-6596	LX3-170-22L-CL40W	¥10,125	2250	電球色	230×53×1250	15.4	2.2	-
★322-4912	LX3-170-23W-CL40W	¥10,125	2375	白色	230×53×1250	15.4	2.2	-
★322-5015	LX3-170-23WWW-CL40W	¥10,125	2300	温白色	230×53×1250	15.2	2.2	-