


QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。

ヨーク YELLOW POINT Key Eye Point “イエローポイント” キー付アイポイント

●軸方向に対しては360°回転します。
●JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。●大型金型の移動、反転作業に。
●EN1677-1、ASME B30.26適合品
【材質】●合金鋼 【製造国】●台湾



8-291K-003

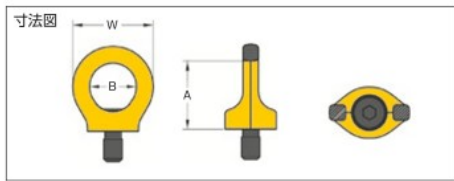


発注単位1個		YOKE社						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	ボルトサイズ	寸法(mm)			実績(前年比%)
					W	B	A	
115-3380	8-291K-003	¥ 3,854	縦吊り:0.8 / 90° 横吊り:0.24	M 8	44	25	36	100 0.1 63 (32)
115-3381	8-291K-004	¥ 3,925	縦吊り:0.8 / 90° 横吊り:0.32	M10	44	25	36	100 0.1 158 (140)
115-3383	8-291K-007	¥ 4,408	縦吊り:1.6 / 90° 横吊り:0.6	M12	52	30	45	50 0.2 498 (87)
115-3384	8-291K-015	¥ 5,041	縦吊り:3.2 / 90° 横吊り:1.2	M16	61	35	52	50 0.3 431 (88)
115-3385	8-291K-023	¥ 7,426	縦吊り:4.8 / 90° 横吊り:1.84	M20	70	40	60	35 0.6 173 (69)
115-3386	8-291K-032	¥ 9,168	縦吊り:6.4 / 90° 横吊り:2.56	M24	84	48	72	16 1.0 168 (84)
115-3387	8-291K-045	¥ 13,263	縦吊り:9.6 / 90° 横吊り:3.6	M30	105	60	90	12 1.8 141 (69)
115-3388	8-291K-070	¥ 20,608	縦吊り:12.8 / 90° 横吊り:5.6	M36	126	72	109	7 3.2 87 (112)
115-3389	8-291K-090	¥ 36,879	縦吊り:19.2 / 90° 横吊り:7.2	M42	147	82	123	3 5.0 32 (140)
115-3390	8-291K-120	¥ 49,226	縦吊り:25.6 / 90° 横吊り:9.6	M48	168	94	144	3 7.6 29 (194)
206-3548	8-291K-140	¥ 81,305	縦吊り:27.2 / 90° 横吊り:12.8	M56	178	102	147	2 9.2 0 (-)
115-3392	8-291K-150	¥ 93,651	縦吊り:28.8 / 90° 横吊り:14.4	M64	178	102	147	2 10.0 6 (47)

ヨーク YELLOW POINT Swivel Point “イエローポイント” スイベルポイント

●ボールベアリング内蔵で、滑らかな動きです。
●取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。●JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。●大型金型の移動、反転作業に。●EN1677-1、ASME B30.26適合品 ●DGUV GS-OA-15-04認証品 【材質】●合金鋼 【製造国】●台湾



8-271-003

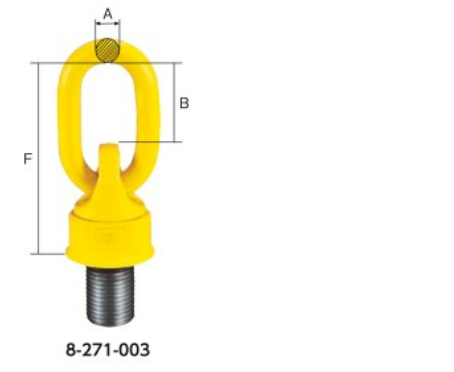

発注単位1個		YOKE社						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	ボルトサイズ	寸法(mm)			実績(前年比%)
					W	B	A	
115-3396	8-271-003	¥ 10,525	縦吊り:0.48 / 90° 横吊り:0.32	M 8	29	72	32	60 0.2 13 (217)
115-3397	8-271-004	¥ 11,391	縦吊り:0.72 / 90° 横吊り:0.48	M10	29	72	32	60 0.2 12 (53)
115-3398	8-271-006	¥ 11,914	縦吊り:0.96 / 90° 横吊り:0.56	M12	35	95	50	50 0.3 23 (89)
115-3399	8-271-013	¥ 12,820	縦吊り:2.08 / 90° 横吊り:1.2	M16	38	104	50	40 0.5 41 (48)
115-3400	8-271-020	¥ 14,611	縦吊り:3.2 / 90° 横吊り:2	M20	38	122	54	20 1.0 16 (100)
115-3401	8-271-035	¥ 21,996	縦吊り:5.6 / 90° 横吊り:3.2	M24	40	154	66	10 2.2 19 (147)
115-3402	8-271-060	¥ 27,571	縦吊り:8 / 90° 横吊り:4.8	M30	50	206	86	4 4.5 6 (75)
115-3403	8-271-080	¥ 38,016	縦吊り:12 / 90° 横吊り:7.2	M36	50	206	86	4 4.6 14 (350)
115-3405	8-271-120	¥ 57,095	縦吊り:13.6 / 90° 横吊り:10.4	M42	65	235	110	4 5.5 12 (999)
115-3406	8-271-130	¥ 110,185	縦吊り:14.4 / 90° 横吊り:11.2	M48	65	235	110	4 6.1 4 (-)
115-3407	8-271-140	¥ 121,344	縦吊り:20 / 90° 横吊り:16	M52	70	270	120	2 10.5 4 (-)
206-3549	8-271-160	¥ 136,830	縦吊り:22.4 / 90° 横吊り:16	M56	70	270	120	2 10.7 0 (-)
206-3550	8-271-161	¥ 147,628	縦吊り:22.4 / 90° 横吊り:16	M64	70	270	120	2 11.6 0 (-)

ヨーク YELLOW POINT Anchor Point “イエローポイント” アンカーポイント

●取付面に対して、リング部が180°可動、軸方向に対しては360°回転します。
●JIS型アイボルトでは不可能であった、横吊り作業や引き起こし作業が可能です。●大型金型の移動、反転作業に。
●EN1677-1、ASME B30.26適合品
【材質】●合金鋼 【製造国】●台湾



8-231-005




発注単位1個		YOKE社						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	ボルトサイズ	寸法(mm)			実績(前年比%)
					A	F	B	
115-3363	8-231-005	¥ 8,261	縦吊り:0.64 / 90° 横吊り:0.4	M8	33	80	42	60 0.3 45 (52)
115-3364	8-231-007	¥ 8,885	縦吊り:0.96 / 90° 横吊り:0.56	M10	33	80	41	60 0.3 73 (67)
115-3365	8-231-010	¥ 9,489	縦吊り:1.6 / 90° 横吊り:0.8	M12	33	80	40	60 0.3 173 (96)
115-3367	8-231-015	¥ 11,763	縦吊り:1.92 / 90° 横吊り:1.2	M14	50	117	56	25 0.9 27 (57)
115-3368	8-231-020	¥ 11,944	縦吊り:2.56 / 90° 横吊り:1.6	M16	50	117	54	16 0.9 125 (96)
115-3369	8-231-025	¥ 12,005	縦吊り:4 / 90° 横吊り:2	M18	65	153	78	12 1.9 10 (59)
115-3370	8-231-030	¥ 12,125	縦吊り:4.48 / 90° 横吊り:2.4	M20	50	117	52	16 1.0 107 (86)
115-3371	8-231-050	¥ 16,674	縦吊り:7.36 / 90° 横吊り:4	M24	72	163	81	8 2.6 104 (289)
115-3372	8-231-056	¥ 28,608	縦吊り:8 / 90° 横吊り:4.48	M27	87	204	86	4 4.9 10 (77)
115-3373	8-231-078	¥ 31,919	縦吊り:9.6 / 90° 横吊り:6.24	M30	87	204	94	4 5.0 26 (186)
115-3375	8-231-125	¥ 61,673	縦吊り:11.2 / 90° 横吊り:10	M36	110	247	112	2 9.6 4 (80)
115-3376	8-231-156	¥ 72,984	縦吊り:12.8 / 90° 横吊り:12.48	M42	110	247	101	2 10.9 8 (200)
115-3377	8-231-200	¥ 94,476	縦吊り:16 / 90° 横吊り:16	M48	110	248	97	2 11.6 0 (-)
206-3538	8-231-220	¥ 118,395	縦吊り:17.6 / 90° 横吊り:17.6	M 56	123	274	116	1 15.0 0 (-)
206-3539	8-231-225	¥ 138,721	縦吊り:18 / 90° 横吊り:18	M 64	123	274	111	1 16.3 0 (-)

ヨーク Stainless Steel Eye Point アイポイント(ステンレス製)

●腐食に強いステンレス鋼のため、石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの使用に最適です。
●軸方向に対して360°回転、JIS型アイボルトでは不可能であった横吊り作業や引き起こし作業が可能です。●石油化学産業、食品加工、クリーンルームなどでの装置や部材の移動、搬入、設置に。
●EN1677-1、ASME B30.26適合品
●DGUV GS-OA-15-04認証品 ●RFIDタグ組込 ●REACH規則適合品 【材質】●ステンレス鋼 【製造国】●台湾



8-S291-025

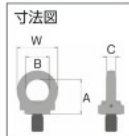


発注単位1個		YOKE社						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	ボルトサイズ	寸法(mm)			実績(前年比%)
					W	B	A	
250-0496	8-S291-005	¥ 14,319	縦吊り:0.96 / 90° 横吊り:0.4	M12×18	52	30	45	10 50 0.2 7 (-)
250-0497	8-S291-010	¥ 16,724	縦吊り:1.92 / 90° 横吊り:0.8	M16×24	61	35	52	14 50 0.3 8 (-)
250-0495	8-S291-020	¥ 21,181	縦吊り:2.88 / 90° 横吊り:1.6	M20×30	70	40	60	16 40 0.6 1 (-)
250-0498	8-S291-025	¥ 29,161	縦吊り:4.16 / 90° 横吊り:2	M24×36	84	49	72	19 16 1.0 2 (-)

ヨーク Weld-on Lifting Ring 溶接用リフティングリング

●リングは180度可動します。
●横吊り作業や引き起こし作業が可能です。
●溶接ブロックは、溶接性に優れた素材で鍛造されています。●出荷前に全品磁気探傷検査をしています。●金型や工作機械など重量物の移動、搬入、設置に。●EN1677-1準拠 ●DGUV GS-OA-15-04認証取得 【材質】●本体:鍛造合金鋼、溶接部:S355J2+N 【製造国】●台湾



8-082-04

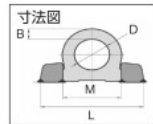

発注単位1個		YOKE社						
発注コード	品番	税抜価格(1個)	基本使用荷重(t)	寸法(mm)			実績(前年比%)	
				L	M	D	B	
356-7891	8-082-04	¥ 4,408	3.2	135	76	48	14	30 0.6 0 (-)
356-7889	8-082-06	¥ 8,815	5.4	171	98	60	20	15 1.5 0 (-)
356-7890	8-082-10	¥ 14,279	8	196	106	65	21	10 2.4 0 (-)
356-7888	8-082-16	¥ 33,780	12.8	263	149	90	30	4 5.5 0 (-)
356-7887	8-082-30	¥ 91,438	25.2	375	213	130	42	2 15.8 0 (-)