

QRコードから TRUSCO デジタル オレンジブック にアクセス！カタログに掲載していない品番や関連商品などもご覧いただけます。



Round Sling

ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)

全60品番 最大使用荷重 (t) 0.5~5まで有



- 強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。
- 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。
- メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。
- JIS B 8811規格品 [材質] ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン [製造国] ●日本

トラスコ中山 0120-509-849

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
383-0462	TRJ05-05	¥1,646	0.5	0.5	34×4	灰	1	0.09	1849(99)
383-0560	TRJ10-05	¥1,954	1	0.5	37×5	紫	1	0.14	2727(92)
383-0667	TRJ16-05	¥2,460	1.6	0.5	47×6	青	1	0.20	416(111)
383-0764	TRJ20-05	¥2,606	2	0.5	47×7	緑	1	0.23	695(102)
383-0870	TRJ32-10	¥5,494	3.2	1	56×9	黄	1	0.67	623(113)
383-0969	TRJ50-05	¥5,169	5	0.5	67×11	赤	1	0.48	346(106)



INKA Heavy Round Sling

インカヘビーラウンドスリング

全29品番 最大使用荷重 (t) 16~63まで有



- 少人数でも扱える軽さです。
- 重さはワイヤーロープの約7分の1と軽量です。
- コスト削減に効果大です。作業人数・時間の削減に加え、保管スペースや持ち出しの手間も削減します。
- 重量物を無傷で吊れます。
- 超重量物の吊り上げ。 [材質] ●高強度ポリアラミド繊維 [ベクトラン] ((株)クラレ製) [製造国] ●日本

HRSシリーズ

発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

大洋製器工業株式会社

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★461-3414	HRS-160X1	¥40,526	16	1	1	1.30	9(129)
★461-3422	HRS-200X1	¥48,695	20	1	1	1.50	4(200)
★851-8560	HRS-250X1.0	¥63,548	25	1	1	2.27	0(-)
★851-8565	HRS-320X1.0	¥83,280	32	1	1	2.88	0(-)
★851-8570	HRS-400X2.0	¥184,276	40	2	1	6.80	0(-)
★851-8573	HRS-500X2.0	¥227,243	50	2	1	8.60	0(-)



Blue Sling Soft

ブルースリングソフトN形(エンドレスタイプ)

全33品番 最大使用荷重 (t) 0.5~3.2まで有



- しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
- 傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
- 屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業。
- エンドレスタイプ [材質] ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン [製造国] ●日本

TBSN0.5Tタイプ (灰)

株式会社テザック 06-6765-2016

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
421-4218	TBSN0.5TX1M	¥2,741	0.5	1	39×4	灰	1	0.21	48(98)
421-4200	TBSN0.5TX1.5M	¥3,739	0.5	1.5	39×4	灰	1	0.30	18(113)
421-4251	TBSN1.0TX1M	¥3,428	1	1	45×5	紫	1	0.27	195(132)
421-4293	TBSN1.6TX1M	¥4,113	1.6	1	46×7	青	1	0.41	27(129)
421-4331	TBSN2.0TX1M	¥4,798	2	1	49×9	緑	1	0.50	76(132)
421-4374	TBSN3.2TX2M	¥10,654	3.2	2	57×11	黄	1	1.37	20(250)



Multi Sling

ラウンドスリング「シラマルスリング」(エンドレス形・JIS規格品)

全30品番 最大使用荷重 (t) 0.5~3.2まで有



- 軽量で柔らかく作業性に優れています。
- ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
- ラウンドスリング シラマルスリング® JIS認証品 HN エンドレス形 0.5t 長さ1.0m [材質] ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン [製造国] ●日本

HN-Wタイプ (青)

東レインターナショナル株式会社 06-6445-4114

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
361-1132	HN-W005X1.0	¥3,080	0.5	1	32×8	灰	1	0.16	211(115)
361-1141	HN-W005X1.5	¥4,200	0.5	1.5	32×8	灰	1	0.24	67(89)
361-1167	HN-W010X1.0	¥3,850	1	1	36×10	紫	1	0.26	291(118)
361-1191	HN-W016X1.0	¥4,620	1.6	1	41×10	青	1	0.36	174(64)
361-1221	HN-W020X2.0	¥9,310	2	2	43×13	緑	1	0.94	65(69)
753-2423	HN-W032X2.0	¥11,970	3.2	2	52×16	黄	1	1.46	29(55)



SOFTER TN LOCKSLING

「ロックスリング ソフター-TN」(超重量物用・エンドレス形)

全60品番 最大使用荷重 (t) 0.5~5まで有



- 高強度アラミド繊維を使用した超重量物用ソフトタイプです。
- コンパクトで軽量なスリングを用いて大型設備などの運搬や据え付け時に最適。
- 表面布カラー:緑 [材質] ●芯:高強度アラミド繊維 ●表面布:ポリエステル [製造国] ●日本

TNタイプ



発注単位1本 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・離島は除く

明大 086-485-1355

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★467-5584	TN-10TX3.0	¥87,000	10	3	60×15	緑	1	3.0	9(113)
★467-5592	TN-10TX4.0	¥115,000	10	4	60×15	緑	1	4.1	2(29)
★467-5606	TN-10TX5.0	¥143,000	10	5	60×15	緑	1	5.2	1(100)
★467-5614	TN-10TX6.0	¥171,000	10	6	60×15	緑	1	6.3	3(75)
★467-5622	TN-10TX7.0	¥199,000	10	7	60×15	緑	1	7.4	3(100)
★467-5631	TN-16TX3.0	¥145,000	16	3	75×20	緑	1	4.4	3(150)
★467-5649	TN-16TX4.0	¥187,000	16	4	75×20	緑	1	5.9	0(-)
★467-5657	TN-16TX5.0	¥229,000	16	5	75×20	緑	1	7.4	0(-)
★467-5665	TN-16TX6.0	¥271,000	16	6	75×20	緑	1	8.9	0(-)
★467-5673	TN-16TX7.0	¥313,000	16	7	75×20	緑	1	10.4	2(100)
★467-5681	TN-20TX4.0	¥212,000	20	4	90×25	緑	1	6.7	0(-)
★467-5690	TN-20TX5.0	¥267,000	20	5	90×25	緑	1	9.1	0(-)
★467-5703	TN-20TX6.0	¥322,000	20	6	90×25	緑	1	11.5	4(-)
★467-5711	TN-20TX7.0	¥377,000	20	7	90×25	緑	1	13.9	0(-)
★467-5720	TN-20TX8.0	¥432,000	20	8	90×25	緑	1	16.3	0(-)
★467-5746	TN-25TX5.0	¥328,000	25	5	90×30	緑	1	15.1	2(-)
★467-5754	TN-25TX6.0	¥395,000	25	6	90×30	緑	1	18.1	0(-)
★467-5762	TN-25TX7.0	¥462,000	25	7	90×30	緑	1	21.1	0(-)
★467-5771	TN-25TX8.0	¥529,000	25	8	90×30	緑	1	24.1	0(-)
★467-5738	TN-25TX10.0	¥663,000	25	10	90×30	緑	1	30.1	0(-)



Blue Sling Soft

ブルースリングソフトE形(両端アイタイプ)

全33品番 最大使用荷重 (t) 0.5~3.2まで有



- しなやかで吊り荷にジャストフィットします。
- 傷つきやすいワークの吊り作業に適しています。
- 屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業。
- 両端アイタイプ [材質] ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン [製造国] ●日本

TBSE0.5Tタイプ (灰)

株式会社テザック 06-6765-2016


発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
433-4035	TBSE0.5TX1M	¥2,137	0.5	1	38×6	灰	1	0.16	240(94)
433-4027	TBSE0.5TX1.5M	¥2,564	0.5	1.5	38×6	灰	1	0.23	187(134)
433-4078	TBSE1.0TX1M	¥3,560	1	1	43×9	紫	1	0.27	138(98)
433-4116	TBSE1.6TX1M	¥4,629	1.6	1	48×12	青	1	0.38	20(125)
433-4159	TBSE2.0TX1M	¥5,697	2	1	55×13	緑	1	0.47	31(239)
433-4191	TBSE3.2TX2M	¥11,464	3.2	2	64×20	黄	1	1.53	30(150)



Multi Sling

ラウンドスリング「シラマルスリング」(両端アイ形・JIS規格品)

全30品番 最大使用荷重 (t) 0.5~3.2まで有

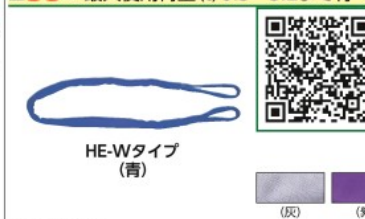

- 軽量で柔らかく作業性に優れています。
- ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
- ラウンドスリング シラマルスリング® JIS認証品 HE 両端アイ形 0.5t 長さ1.0m [材質] ●芯:ポリエステル ●表面布:ナイロン [製造国] ●日本

HE-Wタイプ (青)

東レインターナショナル株式会社 06-6445-4114

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	最大使用荷重 (t)	全長 (m)	ベルト寸法 (mm) 幅×厚さ	表面布カラー	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
360-8506	HE-W005X1.0	¥2,100	0.5	1	37×7	灰	1	0.16	405(118)
360-8514	HE-W005X1.5	¥2,520	0.5	1.5	37×7	灰	1	0.24	214(73)
360-8565	HE-W010X1.0	¥3,500	1	1	40×10	紫	1	0.26	423(107)
360-8531	HE-W016X1.0	¥4,550	1.6	1	46×12	青	1	0.36	105(73)
360-8590	HE-W020X2.0	¥7,840	2	2	52×15	緑	1	0.94	171(118)
753-2245	HE-W032X2.0	¥11,270	3.2	2	60×19	黄	1	1.46	149(282)