

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。(特)まとめ買い品あり マークの商品はまとめ買いが出来ます。まとめ買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

大阪製罐



Grinder Storage Rack GRINDER STATION WAGON

グラインダー収納ラック"グラインダーステーションワゴン"

New
組立式

●グラインダー収納に専用ワゴンで整理整頓、取出し便利で作業効率がアップします。
●溶接現場でグラインダー収納に困っている方に。
●キャスター:ゴム車75φmm(全て自在車・ストッパー付き2個)
【材質】●本体:スチール製 ●ボックス:PP樹脂製 【付属品】●グラインダー掛けパネル(メッキ) ●スプレートレー ●フック4本 ●ボックス黄(HB-2)4個(デラックス型のみ) ●ボックス青(HB-5)3個(デラックス型のみ) ●棚板一枚(デラックス型のみ) 【製造国】●日本

使用例

発注単位1台 メーカー直送 運賃元払 北海道・沖縄・鹿児島は除く 大阪製罐様 ☎06-6723-5548

発注コード	品番	税抜価格(1台)	幅×奥行×高さ(mm)	最大積載量(kg/台)	タイプ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★413-9521	GSWDX	¥79,571	700×600×1501	60	デラックス	1	22.2	-
★413-9522	GSW	¥57,000	700×600×1501	60	シンプル	1	17.6	-

シューター



Mobile Stand Hanging Bin

スタッキングパーツコンテナ用 両面カート

組立式



●SHUTER製スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
●スタッキングコンテナを効率的に吊ることができます。
●部品、部材の効率的な管理に。
●100mmキャスター【材質】●スチール ●キャスター:ポリプロピレン(PP) 【製造国】●台湾

MS-HK-BK
(片面7段収納)

品番	ポケット数(個)	棚段数(段)
MS-HC-BK	最大48	両面3
MS-HK-BK	最大56	片面7

SHUTER社

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	最大積載量(kg/台)	本体色	質量(kg)	実績(前年比%)
194-9032	MS-HC-BK	¥96,699	932×619×958	250	ブラック	36.5	0(-)
194-9031	MS-HK-BK	¥102,219	893×600×1593	250	ブラック	37.0	4(200)


トラスコ



Kobanzame Magnet Tool Hanger

"コバンザメ"マグネットツールハンガー

組立式

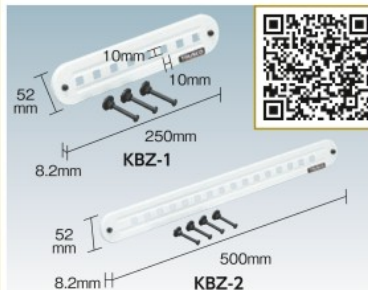

●多目的に使えるマグネット式ツールハンガーです。
●従来品のフックも使用可能です。
●生産工場・メンテナンス室・研究開発施設などでの、工具の保管・管理・見える化。
●角穴10mm 【材質】●スチール ●磁石:ネオジウム 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大積載量(kg/個)	付属フック(TUR-FL)	角穴数(個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
393-9294	KBZ-1	¥3,429	6	3	8	10	270	330(101)
393-9308	KBZ-2	¥4,869	7	4	16	10	500	202(76)


トラスコ



Magnet bar

"コバンザメ"マグネットバー

組立式

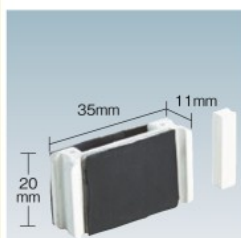

●機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡単に貼付けることができます。
●横に連結できます。
●工具の整理・管理。
●取付幅26mm 【材質】●本体:連結部品:ポリカーボネート(PC) ●磁石:ネオジウム ●滑り止め:ゴム 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大積載量(kg/個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
765-7811	KBZ-MB-S	¥1,629	0.5	50	20	846(87)


アリート



StorePlus Set P

パネルラックセット"StorePlus Set P"

組立式

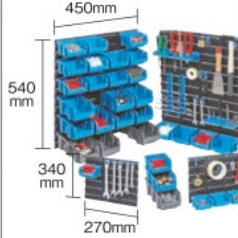

●利用頻度の高い標準的な部品や工具の保管・管理に最適なセットです。
●工場内での個別の組立ブース等で、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
●パネル(大)幅×奥行×高さ:450×20×540mm ●パネル(小)幅×奥行×高さ:270×20×340mm ●コンテナ(大)内寸:80×70×45mm ●コンテナ(中)内寸:68×135×60mm ●コンテナ(小)内寸:68×190×60mm 【材質】●ポリプロピレン 【製造国】●ドイツ

(工具別売)

付属品

フック×20本、ドリルホルダー×1本、スパンホルダー×1本、ツールホルダー×1本、パネル大×2枚、パネル小×2枚、コンテナ大×4個、コンテナ中×8個、コンテナ小×16個

allit社 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	最大積載量(kg/台)	本体色	コンテナ	質量(kg)	実績(前年比%)
207-1254	455125	¥7,244	42	ブラック	コンテナ小 コンテナ中 コンテナ大	3.38	45(65)

KAWAJUN



Bar Stock Rack

WSTバーストックラック

組立式



●長物の備品をサイズごとに分けて収納できるカートです。
●天板サイズが従来品より一回り小さく、狭いバックヤードでも動線を確保できます。
【材質】●天板:ポリプロピレン(PP) ●フレーム:スチール ●棚板:スチール ●フンス:ポリプロピレン(PP) 段ボール(白) 【製造国】●日本

フェンス(付属)

有効間口(mm)

800

発注単位1台 メーカー直送 運賃別送 河津様 ☎06-7222-8246

発注コード	品番	税抜価格(1台)	間口×奥行×高さ(mm)	最大積載量(kg/台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★354-8508	BE833TR(WST-BAA-FSET)	¥152,850	895×435×1295	200	24.6	1(50)


トラスコ



Options for Panerina

"パネリーナ"用フック(10個入)

組立式

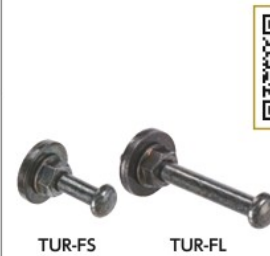

●多目的に使えるパンチングパネルラックです。
●従来品のフックも使用可能です。
【材質】●パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装) ●フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め) 【製造国】●日本

発注単位1袋

トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1袋)	径×長さ(mm)	最大積載量(kg/個)	袋入数(個)	梱包数(袋)	質量(kg)	実績(前年比%)
363-9495	TUR-FS	¥2,100	6×15	2	10	15	200	1064(92)
363-9487	TUR-FL	¥2,503	6×35	2	10	15	450	2754(93)


トラスコ



Magnet bar

"コバンザメ"マグネットバー

組立式

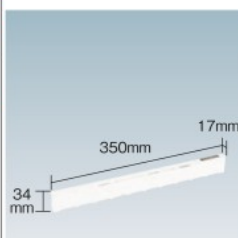

●機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡単に貼付けることができます。
●区切りがあるので見やすく管理しやすいです。
●工具の整理・管理。
●取付幅26mm ●取付数10箇所 【材質】●本体:スチール ●磁石:フェライト 【製造国】●日本

発注コード	品番	税抜価格(1個)	最大積載量(kg/個)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
765-7803	KBZ-MB-L	¥3,737	5	10	580	490(103)