

在庫 6アイテム **ヒュームコレクタ/オイルミスト除去装置**

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 **(特)まとも買い品あり** マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

環境改善機器

集じん機

ヒュームコレクタ

オイルミスト除去装置

油水分離機

送風機

エアカーテン

換気扇

圧縮減容機

焼却炉

騒音対策用品

ムラコシ **Fume Collector**
小型溶接ヒュームコレクター“MYFシリーズ”



MYF-60



- スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。
- インバータを搭載し風量をコントロールできるので、消費電力や騒音を抑えることができます。●キャスター付きで簡単に移動できます。●コンパクトサイズのため、狭い場所にも設置できます。
- 溶接ヒュームの集じんに。●ファン: プレートファン [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | 株式会社ムラコシ ☎0538-23-7221

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	本体寸法(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★152-2520	MYF-60	¥483,000	単相100	0.75	50/60	6.2	593×380×1034	43	5(250)
★152-2521	MYF-75	¥525,000	単相100	0.75	50/60	10	803×480×1255	61	2(100)

昭和電機 **Mistresa CRMtype**
ミストコレクター“ミストレーサCRMタイプ”(フィルター式)



CRM-H04-S23



- 仕様に合わせてミストの回収方法が選べるマルチシリーズです。
- ご購入後も使用環境に合わせて回収方法を簡単に変更することができます。●適用ミスト:水溶性・油性。●除去方式:フィルター/エンドフィルタ ●捕集効率:99.8%
- 50/60Hz兼用 [製造国]●日本

発注単位1台 | 昭和電機㈱ ☎072-870-5708

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	周波数(Hz)	質量(kg)	実績(前年比%)
854-9820	CRM-H04-S23	¥180,350	三相200	0.4	4.6	5.6	50/60	32	9(60)
854-9821	CRM-H07-S23	¥315,075	三相200	0.75	7.6	9.2	50/60	42	7(78)
854-9822	CRM-H15-S23	¥483,325	三相200	1.5	14.5	17.5	50/60	67	12(240)
854-9823	CRM-H22-S23	¥575,613	三相200	2.2	18	21	50/60	77	0(-)

コトヒラ **Portable Oil-Mist Collector**
超小型オイルミストコレクタ



- 実験・研究時に発生する微量のオイルミスト(油煙)の回収に最適です。
- コンパクトで軽量のため、持ち運びに便利で設置場所を選びません。●オイルミストの発生する機械。●除去方式:多層構造(パツププレート→オイルドレン→金属多孔体フィルター→オイルドレン→中性能フィルター) ●50/60Hz兼用 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | コトヒラ工業㈱ ☎0268-63-0120

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	質量(kg)	実績(前年比%)
★479-7141	KDC-M01	¥478,750	単相100	0.24	1.2	1.2	11	3(300)

コトヒラ **Oil Mist Collector**
床置型オイルミストコレクター




- 工作機械から出るオイルミストをダクトで吸引する従来のタイプと異なり、空気清浄機のように常時運転して、工場内に浮遊しているオイルミストを捕集します。
- 3層フィルタ構造で、オイルミストを回収します。●3段階の風量調節機能付です。
- 差圧計を装備し、フィルタの目詰まり管理ができます。●フィルタは工具不要で取り外しができ、交換や清掃作業が簡単です。●工場内に浮遊するオイルミストの捕集に。●3層フィルタ構造 ●オイルドレン付 ●キャスター付 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | コトヒラ工業㈱ ☎0268-63-0120

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	吸入口径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★116-2076	KDC-FM01	¥830,250	単相100	0.25	50	50	1000×500	90	7(78)

ホーコス **Mist Eater**
オイルミストコレクタ“ミストイーター”(フィルター付)

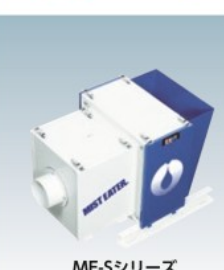

- サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。
- 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。
- 工作機械加工に。●除去方式:フィルター式 ●捕集効率:96%(1µm以上)
- 50/60Hz兼用 ●一台から異電圧に別作対応 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | ホーコス㈱ ☎03-6858-4420

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-1391	ME-10S	¥401,000	三相200	0.75	8.5	10	45	0(-)
★465-1421	ME-15S	¥552,000	三相200	1.5	15	18	66	0(-)
★465-1456	ME-20S	¥660,000	三相200	2.2	21	25	84	0(-)

ホーコス **Mist Eater**
オイルミストコレクタ“ミストイーター”(フィニッシュフィルター付)



- フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。
- サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。●工作機械加工に。●除去方式:フィルター式(フィニッシュフィルター有り) ●捕集効率:95%(0.3~0.5µm以上) ●50/60Hz兼用 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | ホーコス㈱ ☎03-6858-4420

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	質量(kg)	実績(前年比%)
★492-3367	ME-10F2	¥436,000	三相200	0.75	8.5	10	66	0(-)
★492-3375	ME-15F2	¥600,000	三相200	1.5	15	18	87	0(-)
★492-3383	ME-20F2	¥810,000	三相200	2.2	21	25	110	0(-)

WINWELL **Mist Collector**
ミストコレクター“ミストキャッチャー”



- ランニングコストを重視し、フィルターを安価に設定しました。
- 最終フィルターはHEPAフィルターを採用しています。●工作機械加工などに。●適用ミスト:水溶性ミスト、油性ミスト対応 ●電源コード長さ:5m ●捕集効率:99.7% ●50/60Hz兼用 ●除去方式:フィルター式 [製造国]●台湾

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | Winwell Japan㈱ ☎0439-80-5109

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	吸入口径(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★257-8166	MCA-05	¥190,000	三相200	0.375	8.3	10	123	30.5	0(-)
★257-8167	MCA-07	¥230,000	三相200	0.75	10.5	13	148	34.0	0(-)
★257-8164	MCA-15	¥390,000	三相200	1.5	17	20	148	54.0	0(-)

オーデン **Oil Mist Collector**
オイルミストコレクター



- オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。
- 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。●除去方式:電気集じん(ニードル放電) ●捕集効率:90%以上(0.3µm以上) ●50/60Hz兼用 [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃¥15,000 | 株式会社オーデン ☎03-3646-1245

発注コード	品番	税抜価格(1台)	電源(V)	出力(kW)	風量(m³/min)	風量(m³/min)	質量(kg)	実績(前年比%)
★754-6033	HG220	¥780,000	単相200	0.3	22	22	75	0(-)