

ロービーチェア/ベンチ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いがおすすめです。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

オフィス家具

ミズノ **Bench** **ロービーチェア** 別注 組立式

全8品番 他パリエーション有



730 mm

MC-1218:BR

組立 2人
目安 20分

●スタンダードタイプのロービーチェアです。
[材質]●張地:ビニールレザー張り
●脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装) [製造国]●日本

ミズノ **Phosphorescent Bench** **ロービーベンチ (蓄光タイプ)** 別注 組立式

全20品番 他パリエーション有



645 mm

MC-1518CP-BK MC-1518CP-BL

組立 2人
目安 20分

●昼間、光をため、夜暗くなると、ベンチの両端が青く光ります。
[材質]●張地:PVCレザー(防汚) ●座部:ウレタンフォーム ●フレーム:40×16角パイプ(メラミン焼付塗装) ●脚部:31mm角パイプ(シルバー塗装) [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社 ミズノ ☎052-443-1999

発注コード	品番	OP	税抜価格(1台)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★465-6067	MC-1215	BK	¥42,114	ブラック	背付	1500×520×420	22	87(189)
★465-6075	MC-1215	BR	¥42,114	ブラウン	背付	1500×520×420	22	6(13)
★465-6083	MC-1218	BK	¥46,203	ブラック	背付	1800×520×420	24	111(90)
★465-6091	MC-1218	BR	¥46,203	ブラウン	背付	1800×520×420	24	91(115)
★465-6105	MC-1225	BK	¥34,800	ブラック	背なし	1500×460×420	16	86(105)
★465-6113	MC-1225	BR	¥34,800	ブラウン	背なし	1500×460×420	16	72(106)

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社 ミズノ ☎052-443-1999

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★379-6993	MC-1518CP-BK	¥74,643	ブラック	背付	1800×580×390	31	7(-)
★379-7003	MC-1518CP-BL	¥74,643	ブルー	背付	1800×580×390	31	0(-)
★379-6923	MC-1518CP-BR	¥74,643	ブラウン	背付	1800×580×390	31	2(-)
★379-6925	MC-1518CP-GR	¥74,643	グリーン	背付	1800×580×390	31	0(-)
★379-6913	MC-1518CP-PI	¥74,643	ピンク	背付	1800×580×390	31	0(-)

トラスコ **Meeting Bench** **ミーティングベンチ** New 別注 組立式 重い

全48品番 他パリエーション有



MBS54DBLBR

組立 2人
目安 30分

●背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
●パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
●座面下はボックスになっており備品の収納もできます。 [材質]●本体:合板 ●背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン) [製造国]●日本

トラスコ **Meeting Bench** **ミーティングベンチ** New 別注 組立式 重い

全48品番 他パリエーション有



MBW54NLGR

組立 2人
目安 30分

●背もたれ部分を大きくし、ほどよく視界を遮れるミーティングベンチです。
●パーティションで区画を区切るより、よりカジュアルな空間を演出いたします。
●座面下はボックスになっており備品の収納もできます。 [材質]●本体:合板、背もたれ・座面:レザー(中身ウレタン) [製造国]●日本

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	座面色	幅×奥行×座面高さ(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★557-3259	MBS54DBLBK	¥137,610	ダークブラウン	ブラック	1200×510×430	1500	43.8	-
★557-3240	MBS54DBLBR	¥137,610	ダークブラウン	ブラウン	1200×510×430	1500	43.8	-
★557-3251	MBS56NLBR	¥196,935	ナチュラル	ブラウン	1800×510×430	1500	58.9	-
★555-0522	MBS56VWLR	¥151,373	ホワイト	グリーン	1200×510×430	1800	45.8	-
★555-0512	MBS56DBLW	¥216,630	ダークブラウン	ホワイト	1800×510×430	1800	60.9	-

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃別途 | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	座面色	幅×奥行×座面高さ(mm)	高さ(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★556-8066	MBW54DBLBK	¥218,768	ダークブラウン	ブラック	1200×960×430	1500	70.8	-
★556-8054	MBW54NLGR	¥218,768	ナチュラル	グリーン	1200×960×430	1500	70.8	-
★556-8050	MBW56NLBR	¥306,600	ナチュラル	ブラウン	1800×960×430	1500	92.6	-
★557-4019	MBW64VWLR	¥240,638	ホワイト	グリーン	1800×960×430	1800	72.8	-
★557-4015	MBW66DBLW	¥337,275	ダークブラウン	ホワイト	1800×960×430	1800	94.6	-

ミズノ **Lobby Chair With Panel** **パネル付ロービーチェア** 別注 組立式 重い

全12品番 他パリエーション有




MBC18BPCOR

組立 2人
目安 20分

●ロービーチェアにパネルを取り付け、ちょうどいい囲まれた空間を演出します。
●会話に集中できるミーティングスペースやワークスペースにも最適です。
[材質]●本体・パネル:木枠・ウレタンフォーム ●フレーム・脚部:スチール、メラミン焼付塗装 [製造国]●日本

トラスコ **Plastic Bench** **樹脂ベンチ** 別注 組立式

●スタンダードな樹脂製ベンチです。
[材質]●背・座:樹脂成型品 ●脚:スチール [製造国]●台湾

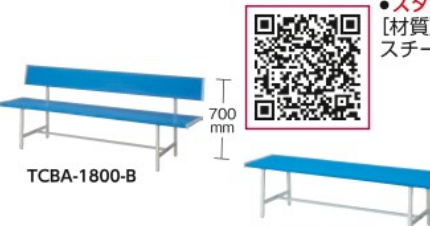

700 mm

TCBA-1800-B TCBN-1500-B

組立 2人
目安 20分

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く | 株式会社 ミズノ ☎052-443-1999


発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★369-1096	MBC18BPCOR	¥181,000	コーラルオレンジ	背付	1800×610×420	40.3	0(-)
★369-1105	MBC18BPDGR	¥181,000	ダークグリーン	背付	1800×610×420	40.3	0(-)
★369-1097	MBC18BPPC	¥181,000	ピーコック	背付	1800×610×420	40.3	0(-)
★369-1093	MBC18BPSM	¥181,000	セサミ	背付	1800×610×420	40.3	0(-)

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃元払 | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-7740	TCBA-1500-B	¥37,543	ブルー	背付	1505×500×400	19	126(76)
★855-7741	TCBA-1800-B	¥47,143	ブルー	背付	1805×500×400	23	112(62)
★855-7742	TCBN-1500-B	¥29,743	ブルー	背なし	1505×410×400	13	43(37)
★855-7743	TCBN-1800-B	¥36,343	ブルー	背なし	1805×410×400	15	33(54)

トラスコ **Folding Bench** **折りたたみベンチ** 完成品

●スタンダードなカラーベンチです。
●折りたたみ式なので持ち運びに便利です。
[材質]●背・座:樹脂成型品 ●脚:スチール




700 mm

TOCBA-1500-B TOCBN-1800-B

品番 製造国
TOCBA 日本
TOCBN 台湾

コンドル **Plastic Bench** **樹脂ベンチ(エコタイプ)** 別注 組立式

●再生樹脂を使用したエコタイプのベンチです。
[材質]●背・座部:再生ポリ塩化ビニル(PVC)、アクリル樹脂 ●フレーム:スチールパイプメラミン焼付 ●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(メラミン焼き付け塗装) [製造国]●日本

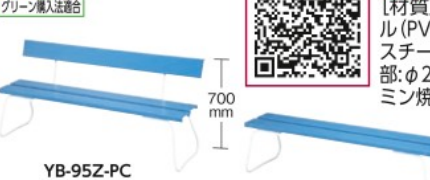

700 mm

YB-95Z-PC YB-96L-PC

組立 2人
目安 20分

発注単位1脚 | メーカー直送 | 運賃元払 | トラスコ中山株 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1脚)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★855-7744	TOCBA-1500-B	¥57,943	ブルー	背付	1505×445×390	21.0	8(40)
★855-7745	TOCBA-1800-B	¥67,714	ブルー	背付	1805×445×390	26.0	13(43)
★855-7746	TOCBN-1500-B	¥39,000	ブルー	背なし	1505×415×400	13.5	0(-)
★855-7747	TOCBN-1800-B	¥44,143	ブルー	背なし	1805×415×400	16.4	59(134)

発注単位1台 | 山崎産業株 ☎0120-941-239

発注コード	品番	税抜価格(1台)	色	タイプ	幅×奥行×座高(mm)	質量(kg)	実績(前年比%)
★392-9841	YB-94Z-PC	¥28,509	ブルー	背付	1500×500×410	15	134(85)
★392-9850	YB-95Z-PC	¥31,573	ブルー	背付	1800×500×410	18	189(89)
★392-9868	YB-96L-PC	¥22,101	ブルー	背なし	1500×400×400	11	131(177)
★392-9876	YB-97L-PC	¥23,774	ブルー	背なし	1800×400×400	14	188(67)