

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが出来ます。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からご覧いただけます。

ポトル・容器



Stainless Steel Basket

ステンレス洗浄カゴ(角型)



TSK-2020N



●さびにくく、耐久性もあります。
●網目:5.5mm [材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
823-0636	TSK-1515N	¥ 2,790	150×150×150	142×142×146	0.80	40	0.30	874(114)
823-0637	TSK-2020N	¥ 3,435	200×200×200	192×192×196	0.80	18	0.55	951(89)
823-0638	TSK-2525N	¥ 6,000	250×250×250	242×242×246	0.80	4	0.95	390(65)
823-0639	TSK-3030N	¥10,575	300×300×300	290×290×295	0.95	4	1.80	331(98)
823-0640	TSK-4020N	¥ 8,175	200×400×200	190×390×195	0.95	9	1.10	209(68)
823-0641	TSK-4030N	¥13,875	400×400×300	390×390×295	0.95	4	2.50	195(79)



Stainless Steel Basket

ステンレス洗浄カゴ(丸型)



TSM-2020N



●さびにくく、耐久性もあります。
●網目:5.5mm [材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 トラスコ中山様 ☎0120-509-849

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 外径×高さ	有効内寸(mm) 内径×深さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
823-0642	TSM-1515N	¥ 2,760	150×150	142×146	0.80	40	0.30	444(85)
823-0643	TSM-2020N	¥ 3,450	200×200	192×196	0.80	18	0.40	498(73)
823-0644	TSM-2525N	¥ 5,775	250×250	242×246	0.80	8	0.85	468(56)
823-0645	TSM-3030N	¥ 9,675	300×300	290×295	0.95	4	1.35	239(148)
823-0646	TSM-4030N	¥13,125	400×300	390×295	0.95	4	1.95	78(74)

ピン・ポトル

ポリタンク

オイル・
オイルジョッキ

スプレー
容器

洗浄瓶

パーツ
ケース

食品用
容器

バット

カゴ

スチール
容器

ステンス
タンク

パール缶

ドラム缶

缶用
コック・カバー



Stainless Steel Basket

ステンレスカゴ(角型)



SK-40



●さびにくく、耐久性もあります。
●洗浄カゴとして最適です。●ワイヤピッチ:5mm [材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 株式会社サンワ ☎06-6356-5771

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
505-6951	SK-15	¥ 3,613	150×150×150	140×140×150	0.8	1	0.30	412(108)
505-6942	SK-20	¥ 4,650	200×200×200	190×190×200	0.8	1	0.52	616(121)
505-6934	SK-25	¥ 7,325	250×250×250	240×240×250	0.8	1	0.85	277(74)
505-6926	SK-30	¥14,575	300×300×300	288×288×300	0.8	1	1.80	183(80)
505-6918	SK-40	¥17,725	400×400×300	388×388×300	0.8	1	2.50	111(61)



Stainless Steel Basket

ステンレスカゴ(丸型)



SM-40



●さびにくく、耐久性もあります。
●洗浄カゴとして最適です。●ワイヤピッチ:5mm [材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 株式会社サンワ ☎06-6356-5771

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 外径×高さ	有効内寸(mm) 内径×深さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
505-7001	SM-15	¥ 3,550	150×150	140×150	0.8	1	0.25	298(156)
505-6993	SM-20	¥ 4,400	200×200	190×200	0.8	1	0.40	416(107)
505-6985	SM-25	¥ 7,175	250×250	240×250	0.8	1	0.60	766(114)
505-6977	SM-30	¥13,625	300×300	288×300	0.8	1	1.30	133(87)
505-6969	SM-40	¥16,688	400×300	388×300	0.8	1	1.90	61(98)



Basket for Dish Washing


ステンレスバスケット



SC-WL



●小型の部品などの運搬、洗浄に最適です。
●取手付 ●5メッシュ [材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

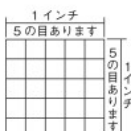

発注単位1個 スズコ産業様 ☎0256-86-3711

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
505-7141	SC-C	¥ 7,400	340×290×120	280×225×100	0.75	10	750	141(64)
505-7132	SC-P	¥ 8,400	370×315×130	305×265×100	0.75	10	810	64(62)
505-7124	SC-SL	¥10,300	395×350×120	340×285×100	0.75	10	890	63(115)
505-7400	SC-B	¥ 8,400	340×290×170	265×200×150	0.75	10	900	80(138)
505-7108	SC-A	¥ 9,300	370×315×180	295×245×150	0.75	10	960	48(70)
505-7094	SC-WL	¥12,000	395×350×170	320×265×150	0.75	10	1060	73(50)



Fine Basket

 
“ファインバスケット”



FB-1



●清潔で耐久性に優れた軽量オールステンレス製です。
●全面にファインメッシュ(溶接金網)を採用、網目のズレがありません。●フンタッチで折りたためます。●積み重ねも簡単です。●ワイヤピッチ:11mm [材質]・ステンレス(SUS304)表面処理:電解研磨仕上げ [製造国]・台湾



発注単位1個 株式会社ティモ ☎06-6961-5171

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	線径網 (mm)	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
355-7031	FB-1	¥10,375	350×250×216	320×220×194	1.5	1	1.9	89(131)
355-7049	FB-2	¥11,250	450×300×216	420×270×194	1.5	1	2.3	101(128)



Hinged Basket

蝶番付バスケット



OM1054-50



●フタが固定できる便利な洗浄カゴです。
[材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 株式会社オオモリ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
368-7816	OM1054-50	¥11,600	100×100×100	90×90×90	1	0.3	36(-)
368-7758	OM1054-51	¥13,600	150×150×100	140×140×90	1	0.6	53(-)
368-7814	OM1054-52	¥19,600	200×200×200	185×185×185	1	1.5	15(-)
368-7815	OM1054-53	¥28,800	300×300×200	285×285×185	1	2.5	26(999)



Stacked Net Tray

積み重ねアミバット



OM1052-40



●内容物を入れたまま積み重ねが可能です。
[材質]・ステンレス(SUS304) [製造国]・日本

発注単位1個 株式会社オオモリ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	外形寸法(mm) 幅×奥行×高さ	有効内寸(mm) 幅×奥行×高さ	梱包数 (個)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
368-7760	OM1052-40	¥14,085	200×200×50	190×190×45	1	0.5	602(-)
368-7755	OM1052-41	¥14,490	200×200×100	190×190×90	1	0.8	2(-)
368-7757	OM1052-42	¥20,329	250×400×50	240×390×45	1	1.0	5(-)
368-6285	OM1052-43	¥22,285	250×400×100	240×390×90	1	1.5	0(-)
368-7756	OM1052-44	¥25,760	300×500×50	290×490×45	1	1.5	12(-)
368-7812	OM1052-45	¥27,291	300×500×100	290×490×90	1	2.0	2(-)