

遠心機/遠沈管/クライオチューブ

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数です。 (特)まとも買い品あり マークの商品はまとも買いが得です。まとも買い品番はオレンジブック.Com関連商品一覧画面からもご覧いただけます。

研究機器

恒温器

精密空調機器

乾燥器

オートクレーブ

電気炉

冷却器

冷却水循環装置

純水装置

冷凍・冷蔵機器

エポレーター

粉碎機器

かくはん機

遠心機

ふるい

送液機器

超音波洗浄機

超音波発振機・振動子

デシケター

インキュベーター

保管庫

流し台

ヒュームフード

実験台

グローブボックス

真空ポンプ

UVランプ

器具乾燥庫

TOMY **Low Speed Centrifuge** **卓上多本架遠心機** **New**



- 1.5~250ml容量まで幅広く対応する卓上タイプの多本架遠心機です。
- 幅×奥行×高さ:430×554×355mm ●一般医療機器(クラスI)
- 国際規格IEC61010-2-020/IEC61326-1 適合 【製造国】●日本

注意
●必ず都度見張り。ユーザー情報が必要な商品です。

発注単位1台	メーカー直送 運賃別途	株式会社精工 ☎03-5987-3111						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	回転数(rpm)	電源(V)	容量(ml)	最大遠心加速度(G)	質量(kg)	実績(前年比%)
★472-7434	LX-100	¥320,000	10000	AC100	250×4本	11740	39	-

Leona **Centrifuge** **シンプル遠心機** **修理**



- ON/OFFスイッチが付いており回転数はボリュームで容易に変更可能です。
- 連続運転とタイマー機能(0~30分)の切り替えで便利にご利用いただけます。
- 処理量:10mlチューブ×12本もしくは15mlチューブ×6本 ●適合チューブサイズ:φ12~16.5×88~100mmもしくはφ17×118mm ●電源:単相100V [材質]●ABS樹脂 【製造国】●台湾



発注単位1台	ユラポジャパン株式会社 ☎0725-53-4488						
発注コード	品番	税抜価格(1台)	回転数(rpm)	幅×奥行×高さ(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
★115-1981	CN830	¥118,000	0~3000/0~3500	290×320×250	1	8	4(400)

Leona **Micro Tube** **マイクロチューブ**




- 操作性の良いマイクロチューブです。
- オートクレーブ対応(未滅菌) ●目盛付 ●遠心強度:15000rpm 【材質】●ポリプロピレン 【製造国】●中国

品番	最小目盛(mm)	目盛刻み(mm)
KJ-305	0.1	0.1
KJ-306	0.1	0.25
KJ-307-1	0.1	0.1
KJ-307-2	0.1	0.25
KJ-327	0.5	0.5

発注単位1袋	ユラポジャパン株式会社 ☎0725-53-4488								
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	ロック機構	容量(ml)	外径×高さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
250-1738	KJ-305	¥2,400	なし	0.5	8×31	1000	1	460	1(-)
116-0013	KJ-306	¥1,400	なし	1.5	10×40	500	1	490	8(57)
250-1736	KJ-307-1	¥2,400	有	0.5	8×32	1000	1	500	10(-)
250-1737	KJ-307-2	¥1,400	有	1.5	10×41	500	1	620	7(700)
125-6465	KJ-327	¥1,400	有	2.0	11×41	500	1	490	100(116)


Leona **Centrifuge Tube** **遠沈管**

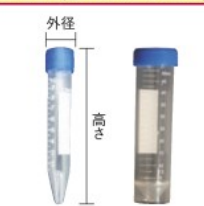

- 書き込みスペース付で分類に便利です。
- チューブに直接メモを書き留めることができます。 ●オートクレーブ対応 ●許容遠心力:12000XG ●使用温度:-80~120℃ [材質]●本体:ポリプロピレン ●キャップ:ポリエチレン 【製造国】●中国

発注単位1袋	ユラポジャパン株式会社 ☎0725-53-4488							
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	タイプ	容量(ml)	外径×高さ(mm)	袋入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
116-0016	KJ323	¥2,200	非滅菌/コニカル型	10	16×102	100	600	39(103)
116-0017	KJ324	¥2,500	非滅菌/コニカル型	15	17×121	100	700	56(106)
116-0018	KJ326	¥1,700	非滅菌/コニカル型	50	29×118	50	700	54(53)
153-7283	KJ325	¥2,000	非滅菌/自立型	50	29×118	50	750	190(110)
249-8573	KJ326ST	¥2,800	電子線滅菌/コニカル型	50	29×118	50	700	48(320)


TRUSCO **Centrifuge Tubes,EOG sterile** **遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型**

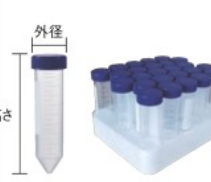

- EOG滅菌付きです。
- メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。 ●底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。 ●オートクレーブ対応 ●書き込みスペース付 [材質]●ポリプロピレン 【製造国】●中国

発注単位1袋	トラスコ中山株式会社 ☎0120-509-849								
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	容量(ml)	目盛間隔(ml)	外径×高さ(mm)	仕様	袋入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
239-7958	CT15C-50S	¥1,043	15	0.5	17×122	1袋50本	50	360	75(999)
239-7957	CT15C-500S	¥9,600	15	0.5	17×122	1袋50本×10袋	500	4200	17(567)
239-7960	CT15C-50SR	¥1,305	15	0.5	17×122	1袋50本(発泡ラック)	50	380	5(71)
246-0833	CT15C-500SR	¥12,000	15	0.5	17×122	1袋50本(発泡ラック)×10袋	500	4600	0(-)
246-0832	CT50C-25S	¥1,103	50	2.5	30×115	1袋25本(発泡ラック)	25	360	184(391)
137-2075	CT50C-500S	¥19,973	50	2.5	30×115	25本(発泡ラック)×20	500	8300	105(100)

TRUSCO **Centrifuge Tubes,EOG sterile** **遠沈管(EOG滅菌付き)自立型**

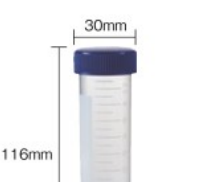

- EOG滅菌付きです。
- メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。 ●底部がフラットなので自立します。 ●自立型 ●オートクレーブ対応 ●書き込みスペース付 [材質]●ポリプロピレン 【製造国】●中国

発注単位1袋	トラスコ中山株式会社 ☎0120-509-849								
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	容量(ml)	目盛間隔(ml)	外径×高さ(mm)	袋入数(本)	梱包数(袋)	質量(g)	実績(前年比%)
246-0831	CT50F-25S	¥1,103	50	2.5	30×116	25	20	363	187(999)
137-2076	CT50F-500S	¥19,973	50	2.5	30×116	500	1	8300	156(108)

TRUSCO **Cryotubes** **クライオチューブ(外ねじ)**



- 液体窒素の気相保存が可能です。
- リング付のスクリューキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。
- 大きなメモ書きスペースがあるのでチューブの分類が容易です。 ●オートクレーブ対応 ●γ滅菌済み ●使用温度範囲:-192~+121℃ [材質]●チューブ:ポリプロピレン ●キャップ:ポリプロピレン ●ガスケット:シリコン 【製造国】●中国

発注単位1袋	トラスコ中山株式会社 ☎0120-509-849									
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	容量(ml)	目盛間隔(ml)	目盛終了位置(ml)	外径×高さ(mm)	仕様	袋入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
387-8915	CT2F-500S	¥2,130	2	0.1	1.8	12.4×48.5	自立型	50	136	6(-)
387-8914	CT2C-500S	¥2,130	2	0.1	1.8	12.4×48.5	コニカル型	50	137	0(-)
387-8916	CT5F-250S	¥1,538	5	0.1	4.5	12.4×91.3	自立型	25	94	3(-)
387-8917	CT5C-250S	¥1,538	5	0.1	4.5	12.4×91.3	コニカル型	25	102	1(-)

TRUSCO **Cryotubes** **クライオチューブ(内ねじ)**



- 液体窒素の気相保存が可能です。
- リング付のスクリューキャップ構造なのでサンプルの漏れやコンタミを防ぎます。
- 大きなメモ書きスペースがあるのでチューブの分類が容易です。 ●オートクレーブ対応 ●γ滅菌済み ●仕様温度範囲:-192~+121℃ [材質]●チューブ:ポリプロピレン ●キャップ:ポリプロピレン ●ガスケット:シリコン 【製造国】●中国

発注単位1袋	トラスコ中山株式会社 ☎0120-509-849									
発注コード	品番	税抜価格(1袋)	容量(ml)	目盛間隔(ml)	目盛終了位置(ml)	外径×高さ(mm)	仕様	袋入数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
379-8514	CT2F-50IS	¥2,130	2	0.1	1.8	12.3×49	自立型	50	119	0(-)
379-8517	CT2C-50IS	¥2,130	2	0.1	1.8	12.3×49	コニカル型	50	117	0(-)
379-8515	CT5F-25IS	¥1,538	5	0.1	4.5	12.4×91.3	自立型	25	105	0(-)
379-8516	CT5C-25IS	¥1,538	5	0.1	4.5	12.4×91.3	コニカル型	25	106	4(-)