



Magnetic Holder

永磁ホルダー 丸型(強力薄型・取付穴あり)




特長 ●プレス機器や型等への組み込みやワーク押え等広範囲に応用できます。
製造国 ●中国

発注単位1個

株式会社テクノプラン [628592]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	直径×高さ (mm)	取付ねじ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
544-2703	CPH-HT06	¥1,113	¥1,780	2.9	6×6	M3×0.5	1	1.5	-
544-2695	CPH-HT08	¥1,000	¥1,600	3.9	8×6	M3×0.5	1	2.0	-
544-2714	CPH-HT10	¥1,125	¥1,800	14.7	10×6	M4×0.7	1	3.0	-
544-2649	CPH-HT13	¥1,213	¥1,940	29.4	13×8	M4×0.7	1	8.0	-
544-4229	CPH-HT16	¥1,375	¥2,200	49.0	16×8	M5×0.8	1	13.0	-
544-4258	CPH-HT20	¥1,713	¥2,740	88.2	20×10	M5×0.8	1	24.0	-
544-1168	CPH-HT25	¥1,938	¥3,100	127.5	25×13	M6×1.0	1	45.0	-
544-4239	CPH-HTX06	¥1,213	¥1,940	3.9	6×8	M3×0.5	1	2.0	-
544-2650	CPH-HTX08	¥1,113	¥1,780	5.9	8×8	M3×0.5	1	3.0	-
544-2669	CPH-HTX10	¥1,288	¥2,060	14.7	13×10	M4×0.7	1	4.0	-
544-2676	CPH-HTX13	¥1,438	¥2,300	34.3	10×8	M4×0.7	1	9.5	-
544-2666	CPH-HTX16	¥1,625	¥2,600	58.8	16×10	M5×0.8	1	15.0	-
544-1169	CPH-HTX20	¥1,975	¥3,160	98.1	20×13	M5×0.8	1	30.0	-
544-1158	CPH-HTX25	¥2,763	¥4,420	137.3	25×15	M6×1.0	1	54.0	-

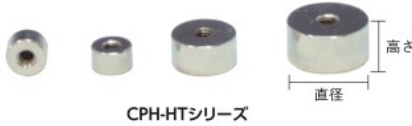

CPH-HTシリーズ

マグネット
スタンド

マグネット
ベース

マグネット
ブロック

マグネット
チャック

電磁
ホルダ



Magnetic Holder

永磁ホルダー 丸型(塗装仕様・耐熱型)



Magnetic Holder

永磁ホルダー 角型(塗装仕様・耐熱型)



特長 ●プレス機器や型等への組み込みや
ワーク押え等広範囲に応用できます。

用途 ●測定器取付穴
仕様 ●丸形(耐熱型)
材質 ●サマリウムコバルト磁石
製造国 ●中国



CPH-TSシリーズ

特長 ●プレス機器や型等への組み込みや
ワーク押え等広範囲に応用できます。

用途 ●測定器取付穴
仕様 ●角形(耐熱型)
材質 ●サマリウムコバルト磁石
製造国 ●中国



CPH-SSシリーズ

マグネット
シート

マグネット
素材

マグネット
ホルダ

溶接用
マグネット
ホルダ

マグネット
ハンド

磁選用品

発注単位1個

株式会社テクノプラン [628592]

発注単位1個

株式会社テクノプラン [628592]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	直径×高さ (mm)	取付ねじ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
544-4237	CPH-TS25	¥2,025	¥3,240	117.6	25×25	M6×1.0	1	90	-
544-2715	CPH-TS30	¥2,425	¥3,880	147	30×25	M6×1.0	1	133	-
544-2647	CPH-TS40	¥3,163	¥5,060	294	40×30	M8×1.25	1	290	-
544-4262	CPH-TS50	¥4,263	¥6,820	490	50×40	M8×1.25	1	600	-

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	吸着力 (N)	幅×奥行×高さ (mm)	取付ねじ	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
544-2726	CPH-SS25	¥2,025	¥3,240	117.6	25×25×25	M6×1.0	1	116	-
544-4230	CPH-SS30	¥3,225	¥5,160	147	30×30×25	M6×1.0	1	177	-
544-2731	CPH-SS40	¥3,875	¥6,200	294	40×40×30	M8×1.25	1	377	-
544-4256	CPH-SS50	¥4,925	¥7,880	490	50×50×40	M8×1.25	1	755	-
544-4228	CPH-SS60	¥3,088	¥4,940	176	25×60×25	M6×1.0	1	250	-



Magnetic Holder Letter TBolt

T字ボルト



特長 ●マグネットホルダーベース用のT字ボルトです。
用途 ●測定器取付穴
仕様 ●T字ボルト(タップ穴5mm)
製造国 ●中国



CPH-P-TB5

発注単位1個

株式会社テクノプラン [628592]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	取付ねじ	幅×高さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
544-2752	CPH-P-TB5	¥238	¥380	M5	25×30	1	10	-
544-2674	CPH-P-TB6	¥238	¥380	M6	35×41	1	10	-
544-2675	CPH-P-TB8	¥238	¥380	M8	40×48	1	10	-

TRUSCO
オレンジブック.Com.
工場・作業現場のプロツール総合サイト

購買ユーザー登録で注文までワンストップ!!

購買ユーザー登録から購入までの流れ



お届け方法は
代理店様からのお届け
または
物流センターへ商品引取り
または
直送納品(運賃別途)
よりお選びいただけます。

※会員登録のお申し込みは、お近くの代理店様までお問い合わせください。