

共立 KYORITSU 日本 Voltage Detector **New** CO2 4.672

低圧用検電器

特長 ●被覆の上からでも交流電圧を検知可能です。●音と光で、交流電圧をお知らせします。●暗所での作業に便利な先端ライト付です。

仕様 ●電源:単4形乾電池 LR03×2(付属)
●JIS C1609-1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計

製造国 ●中国



153mm
20mm
KEW5711

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-8140	KEW5711	¥4,000	¥4,000	-	20~1000	1	40	-

※商品のお問い合わせ:0120-62-1172

共立 KYORITSU 日本 Voltage Detector **New** CO2 2.95

低圧用検電器

特長 ●ブザー音とLEDで検電の確認が可能です。●AC80V~600V/DC40V~750Vの広い動作電圧範囲です。●AC検電は裸線/被覆線の感度切替が可能です。

仕様 ●電源:ボタン形電池 LR44×2(付属)
●低圧用検電器

製造国 ●日本



133mm
19mm
KEW5712

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
216-6625	KEW5712	¥8,000	¥8,000	40~750	80~600	1	17	-

※商品のお問い合わせ:0120-62-1172

長谷川電機 HASEGAWA 日本 AC Low Voltage Detector with light **校正可能** **RoHS** CO2 1.291

検電器(低圧交流専用)

特長 ●LEDライト付きです。●被覆線の上からでも検電可能です。●先端検知部には導電性ゴムを使用しています。

仕様 ●幅×奥行×高さ:22×23×130mm ●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)

製造国 ●日本



130mm
22mm
23mm
HTE-610L

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
469-5569	HTE-610L	¥3,500	¥4,300	-	50~600	10	22	2652(97)

※商品のお問い合わせ:06-6429-6144


ジェフコム JEFCON 日本 Ultra 4E Checker **New** CO2 2.987

ウルトラ4Eチェッカー

特長 ●金属探知付き検電器(感度調整機能付)です。●導電ゴム製の検電部タイプです。●音と光でわかりやすいです。

仕様 ●電源:リチウム電池CR2032×1(別売)
●金属探知(感度調整機能付)
●直接検電(区分検電)・被覆検電(交流/低圧用)
●100V、200Vの電圧判別が可能

製造国 ●日本

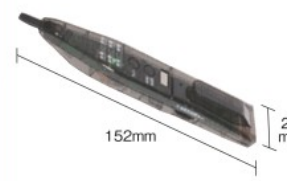

152mm
28mm
SEC-930CR

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
565-7279	SEC-930CR	¥9,257	¥10,800	-	80~600	1	30	-

※商品のお問い合わせ:072-986-5900

中部精機 日本 AC Voltage Detector **RoHS** CO2 1.208

交流検電器(低圧交流専用)

特長 ●誘導による誤動作を防止する裸線・被覆線の切替式です。●小型軽量で携帯に便利です。●使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。

仕様 ●電源:アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個(付属) ●幅×奥行×高さ:19×19.5×133mm
●使用電圧範囲:AC80から600V
●使用周波数:50/60Hz共用
●表示方法:断続発音発光

製造国 ●日本



133mm
19.5mm
19mm
DAP-06

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
369-8538	DAP-06	¥3,082	¥3,800	-	AC80~600	1	17	104(372)

※商品のお問い合わせ:0568-51-0671

長谷川電機 HASEGAWA 日本 AC Low Voltage Detector **校正可能** **RoHS** CO2 1.199

検電器(低圧交流専用)

特長 ●充電を音と光で知らせます。●先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。●コード被覆の上からでも検電可能です。

仕様 ●幅×奥行×高さ:22×23×130mm ●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)

製造国 ●日本



130mm
22mm
23mm
HTE-610-Y

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
356-8610	HTE-610-Y	¥3,250	¥4,000	-	50~600	10	22	1258(96)

※商品のお問い合わせ:06-6429-6144

マーベル MARVEL 日本 AC Low Voltage Detector CO2 1.652

音響発光式検電器(低圧交流専用)

特長 ●独自の集積回路を内蔵しています。●裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用しています。●先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。●暗所で便利なLEDライトを先端に装備しています。(MT-6100L)

仕様 ●電源:アルカリボタン電池(LR44)×2個(モニター用付属) ●幅×奥行×高さ:22×23×130mm

製造国 ●日本



130mm
22mm
23mm
MT-6100

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
116-1612	MT-6100	¥4,480	¥5,600	-	50~600	10	22	351(74)
116-1613	MT-6100L	¥4,720	¥5,900	-	50~600	10	22	161(102)

※商品のお問い合わせ:06-6746-3213

長谷川電機 HASEGAWA 日本 AC/DC Low Voltage Detector **校正可能** CO2 2.194

検電器(低圧交流・直流両用)

特長 ●用途に合わせた感度切り替えが可能です。●リード線(オプション)により、線間電圧(100、200V)の判別が可能です。

仕様 ●幅×奥行×高さ:28×21×137mm ●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)

製造国 ●日本



137mm
21mm
28mm
HT-670 (リード線別売)
HT-670-R (リード線)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	直流電圧 (V)	交流電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
247-1353	HT-670	¥5,950	¥6,800	50~600	50~600	10	26	734(109)

※商品のお問い合わせ:06-6429-6144

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	長さ (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
247-1361	HT-670-R	¥2,625	オープン	300	1	10	119(79)

※商品のお問い合わせ:06-6429-6144