

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

タニタ Digital Timer **“抗菌でか見えタイマー”** **New** CO2 2.724



TD-429-GR (セージグリーン)

特長 ●使いやすさにこだわりぬいた「でか見えタイマー」が安心の抗菌加工になりました。
●本体背面にはストラップ穴とマグネット、立てられるスタンドが付いているので様々な設置方法で使用可能です。
仕様 ●縦×横×厚さ:76×82×23mm
●電源:単4形乾電池×1本(お試し用付属)
材質 ●ABS
製造国 ●中国

発注単位1個 (株)タニタ [662477]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	最大計時	最小計時(秒)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
625-5762	TD-429-GR	¥1,500	オープン	セージグリーン	99分59秒	1	24	75	-
625-5775	TD-429-GY	¥1,500	オープン	ダークグレー	99分59秒	1	24	75	-
625-5764	TD-429-IV	¥1,500	オープン	アイボリー	99分59秒	1	24	75	-
625-5771	TD-429-PK	¥1,500	オープン	コーラルピンク	99分59秒	1	24	75	-

☎商品のお問い合わせ:0570-099-655

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高—低 にて表示。
タニタ Digital Timer **丸洗いタイマー100分計** **RoHS** CO2 4.54



TD-376N-BK (ブラック)

特長 ●防水機能付(保護等級7級)で水まわりやぬれた手でも安心です。
●マグネット付です。
仕様 ●電源:ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(モニター用付属)
●縦×横×厚さ:66×72×16mm
材質 ●ABS樹脂
製造国 ●中国

発注単位1個 (株)タニタ [662477]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	色	最大計時	最小計時(秒)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
175-5483	TD-376N-BK	¥2,500	¥2,500	ブラック	99分59秒	1	24	45	85(58)
175-3914	TD-376N-WH	¥2,500	¥2,500	ホワイト	99分59秒	1	24	45	90(139)

☎商品のお問い合わせ:0570-099-655

佐藤 Timer **防水型キッチンタイマーTM-36** CO2 3.019



1709-30

特長 ●濡れた手でも操作できる防水タイマー(JIS C 0920 IPX4に準拠)です。
●カウントアップ機能、カウントダウン機能、時計機能、リピート機能付です。
仕様 ●縦×横×厚み:79×77×11mm ●電源:ボタン型アルカリ電池(LR44)×1個(付属)
付属品 ●吊り下げ用ひも×1本
製造国 ●中国

発注単位1台 株佐藤計量器製作所 [376718]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大計時	最小計時(秒)	梱包数(台)	質量(g)	実績(前年比%)
137-2839	1709-30	¥1,900	¥1,900	99分59秒	1	12	50	499(89)

☎商品のお問い合わせ:03-3254-8112

リーベックス Program Timer with Cord PT8 **コード付きプログラムタイマー PT8** **New** CO2 3.264



PT8


特長 ●一度セットすれば毎日繰り返します。
●15分単位で何回でも、毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します(入り切り最大48動作)。
仕様 ●入力電圧(V):AC100V 50/60Hz(周波数切替スイッチ有)
●消費電力:1W以下
●定格入出力容量:1500Wまで(抵抗負荷のとき)
●外形寸法:W80×H82×D41mm(コード、プラグ部分は除く)
製造国 ●中国

発注単位1個 リーベックス(株) [945361]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	最大計時	最小計時(分)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
449-8665	PT8	¥2,100	オープン	24時間	15	5	290	-

☎商品のお問い合わせ:0120-166-779

ドリテック Washable Timer **“洗えるタイマー”** CO2 3.609

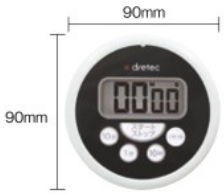

T-533BKHA

特長 ●食材や調理方法などの工程ごとに色分けして使用できます。●汚れたらサッと洗える防水タイマーです。
仕様 ●電源:リチウムボタン電池CR2032×1個(テスト用電池付属) ●縦×横×高さ:90×90×16mm
●音量:95dB
●カウントアップ/ダウン機能付
●リピート機能付
製造国 ●中国

発注単位1個 株ドリテック [635730]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	最大計時	最小計時(秒)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
270-8372	T-533BKHA	¥2,271	オープン	199分50秒	1	12	60	71(592)
270-9866	T-533BLHA	¥2,271	オープン	199分50秒	1	12	60	42(280)
270-9887	T-533GNHA	¥2,271	オープン	199分50秒	1	12	60	5(63)
270-9876	T-533RDHA	¥2,271	オープン	199分50秒	1	12	60	8(89)
270-8370	T-533YEHA	¥2,271	オープン	199分50秒	1	12	60	9(450)

☎商品のお問い合わせ:0120-875-019

シンワ Sand Glass **砂時計 3分計** **RoHS** CO2 1.441



70551

特長 ●歯磨き・カップラーメン・電話の通話時間・トレーニングなど、おおよその時間を測る時に便利です。
仕様 ●精度:±30秒以内
材質 ●本体:木製、ガラス ●砂:ガラス
製造国 ●中国

発注単位1個 シンワ測定(株) [468209]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	最大計時	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
816-3996	70551	¥907	¥1,270	3分	5	43	203(89)

☎商品のお問い合わせ:0120-666-899

カスタム Weekly Timer **ウィークリータイマー** **修理可能** **RoHS** CO2 4.767

売れ筋 1



WT-03N

特長 ●家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。
●1週間で最大20組までの組み合わせ設定が可能です。
●ON/OFFを繰り返して動作する繰り返しモードを搭載しています。
●設定時間後に電源を切るカウントダウン機能を搭載しています。
仕様 ●定格電圧:AC100V 50/60Hz
●縦×横×厚さ:70×62×28mm
製造国 ●中国

発注単位1個 株カスタム [302582]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	最大計時	最小計時(秒)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
481-0554	WT-03N	¥2,625	¥3,000	各曜日24時間	1	10	95	2982(71)

☎商品のお問い合わせ:03-3255-1117

カスタム Timer **24時間タイマー** **修理可能** **RoHS** CO2 3.292



WT-02N

特長 ●家庭用電気製品(AC100V 50/60Hz)の電源をON/OFF出来るタイマーです。
●最短15分単位でON/OFFのコントロールが可能です。
用途 ●作業工具、現場機器の電源ON/OFF(省エネ)。
●電気機器の電源ON/OFF(制御)。
仕様 ●定格電圧:AC100V 50/60Hz
●縦×横×厚さ:97×80×42.5mm
製造国 ●中国

注意
●オイルヒーター、IHヒーター、エアコン、クーラーなどにはご使用できません。

発注単位1個 株カスタム [302582]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	最大計時	最小計時(分)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
481-0546	WT-02N	¥1,813	¥2,900	24時間	15	10	130	1498(85)

☎商品のお問い合わせ:03-3255-1117