




Multi Case

収納ケース“いれと庫”

CO2

1.187

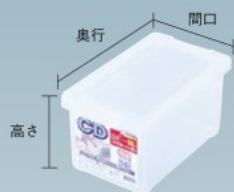

110005780



110000972



110000975

110005233
(ワイドタイプ)

- 特長**
- 透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。
 - 備品や部品の整理整頓に最適です。
 - フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。
 - フタを閉めると固定される仕切板付きです。
- 材質**
- フタ・本体・バックル:ポリプロピレン (PP)
 - 仕切板:スチロール樹脂
 - キャスター:ポリプロピレン (ワイドタイプのみ)
- 付属品**
- 仕切り板
- 製造国**
- 日本



フタを閉めると固定される仕切板付

天馬株式会社 [606172]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	収納目安	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
444-8847	110005780	¥1,603	オープン	5	クリア	175×300×150	145×250×135	CD×約22枚	18	320	2058(270)
444-8855	110005781	¥1,603	オープン	8	クリア	175×300×210	145×245×195	DVD×約16枚	18	400	804(217)
836-0005	110000972	¥1,700	オープン	9.5	クリア	145×450×210	110×400×195	ビデオ×15本、新書×26冊	18	650	1284(70)
836-0004	110000971	¥1,539	オープン	7.5	クリア	145×450×170	115×400×160	文庫本×26冊	18	600	4861(999)
836-0006	110000973	¥1,700	オープン	11	クリア	170×450×200	135×400×185	コミック本×26冊	15	690	514(999)
836-0011	110005232	¥2,089	オープン	15	クリア	195×450×240	155×395×220	A5コミック本×26冊	15	817	413(180)
836-0007	110000975	¥1,700	オープン	13	クリア	185×305×325	150×240×307	A4雑誌×15冊	18	750	3447(999)
836-0012	110005233	¥3,464	オープン	15.0	クリア	290×465×180	260×395×145	CD×76枚	8	1006	72(18)
836-0013	110005234	¥3,464	オープン	22.0	クリア	425×465×170	390×395×140	DVD×52枚	8	1246	215(162)
836-0010	110001035	¥3,039	オープン	20	クリア	410×465×165	370×390×130	コミック本×52冊	8	1160	43(135)
836-0008	110001032	¥1,700	オープン	8	クリア	175×450×150	145×395×135	CD×38枚	18	620	2292(625)
836-0009	110001033	¥1,700	オープン	12	クリア	175×450×205	145×390×195	DVD×26枚	18	730	3762(999)

☎商品のお問い合わせ:03-3598-5513



Strage Box

ソリッドボックス

New RoHS

CO2
1.169

131009



132006



133003



134000



137001

- 特長**
- 積み重ねできる丈夫な収納ボックスです。
 - フタを固定するストッパー付きです。
- 用途**
- 収納ボックスに。
- 材質**
- ポリプロピレン
- 製造国**
- 日本

発注単位1台

不動技研株式会社 [842023]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
397-4319	137001	¥ 638	¥ 850	3.4	クリア	170×257×140	134×195×123	36	315	-
397-4312	131009	¥ 925	¥1,300	6.5	クリア	243×337×145	190×258×123	24	600	-
397-4287	132006	¥1,063	¥1,400	9	クリア	243×337×188	190×258×165	18	650	-
397-4320	133003	¥1,375	¥1,800	12	クリア	292×454×156	238×360×133	16	1005	-
397-4314	134000	¥1,838	¥2,400	20	クリア	292×454×250	238×360×226	12	1270	-

☎商品のお問い合わせ:0721-72-1760



Strage Box

プチノイ

New RoHS

CO2
1.202

013886



013893



231068



232065

- 特長**
- ハンドル付きで持ち運びやすい収納ボックスです。
 - フタ付きでしっかりロックできるので、中身が飛び出すことがないです。
- 用途**
- 持ち運び収納ボックスに。
- 材質**
- ポリプロピレン
- 製造国**
- 日本

発注単位1台

不動技研株式会社 [842023]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	容量 (L)	色	外形寸法 (mm) 間口×奥行×高さ	有効内寸 (mm) 間口×奥行×高さ	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
397-5807	013886	¥ 713	¥1,000	3.4	クリア	170×257×144	134×195×123	36	324	-
397-5792	013893	¥ 838	¥1,200	5.5	クリア	170×342×162	134×278×142	32	456	-
399-1477	231068	¥1,013	¥1,400	6.5	クリア	240×337×149	190×258×123	24	615	-
399-1468	232065	¥1,100	¥1,500	9	クリア	240×337×192	190×258×165	18	650	-

☎商品のお問い合わせ:0721-72-1760