

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO<sub>2</sub>排出量。単位はkg-CO<sub>2</sub> データの精度を色分け 高→低 にて表示。

土牛 DOGYU 日本 “お掃除スクレーパー”

CO2  
3.203



特長 ●用途に合わせて選べるプロの清掃道具です。  
●替刃式でサビに強いステンレス製です。  
材質 ●刃:ステンレス ●ハンドル:樹脂製 製造国 ●日本

| 発注単位1丁   | 品番    | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | タイプ      | 長さ(mm) | 梱包数(丁) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------|----------|----------------|----------|--------|--------|-------|----------|
| 230-7764 | 03787 | ¥1,640   | ¥1,640         | シロッコファン用 | 170    | 6      | 60    | 360(202) |
| 231-4102 | 03788 | ¥1,690   | ¥1,690         | レンジフード溝用 | 190    | 6      | 70    | 67(112)  |
| 230-9292 | 03789 | ¥1,240   | ¥1,240         | サッシ溝用    | 200    | 6      | 60    | 24(200)  |


替刃

| 発注単位1丁   | 品番    | 税抜価格(1丁) | メーカー希望小売価格(1丁) | 適合品番  | 梱包数(丁) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-------|----------|----------------|-------|--------|-------|----------|
| 231-4073 | 03791 | ¥1,070   | ¥1,070         | 03787 | 6      | 10    | 4(50)    |
| 231-4026 | 03792 | ¥1,070   | ¥1,070         | 03788 | 6      | 20    | 0(-)     |
| 230-7741 | 03793 | ¥730     | ¥730           | 03789 | 6      | 10    | 0(-)     |

☎商品のお問い合わせ:0794-82-0880

アズマ工業 azuma 日本 “ルーバー窓クリーナー”

CO2  
2.009

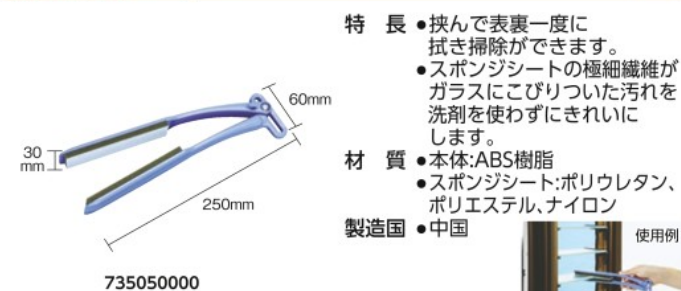

特長 ●挟んで表裏一度に拭き掃除ができます。  
●スポンジシートの極細繊維がガラスにこびりついた汚れを洗剤を使わずにきれいにします。  
材質 ●本体:ABS樹脂  
●スポンジシート:ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン  
製造国 ●中国

| 発注単位1個   | 品番        | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 色    | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------|------------|--------|-------|----------|
| 762-6100 | 735050000 | ¥900     | ¥900           | オープン | 250×60×30  | 30     | 80    | 106(144) |

☎商品のお問い合わせ:053-463-3300

アズマ工業 azuma 日本 “空気清浄機・エアコンブラシ”

CO2  
1.295



特長 ●1本2役の空気清浄機、エアコン用ブラシです。  
●やわらかブラシでフィルターを傷めにくく、ホコリをからめ取ります。  
材質 ●大ブラシ:ナイロン  
●小ブラシ:グリップ:ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本

| 発注単位1本   | 品番        | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------|-------|----------|
| 762-5774 | 391890000 | ¥580     | ¥580           | 225×40×15  | 1      | 17    | 251(89)  |

☎商品のお問い合わせ:053-463-3300

アズマ工業 azuma 日本 “ブラインドクリーナー”

CO2  
1.295



特長 ●一枚ずつしっかり挟んで拭けます。  
●ブラインドの羽根のカブに合わせた形状なので表裏一度できれいに拭けます。  
材質 ●グリップ:ABS樹脂  
●スポンジ:ポリウレタンフォーム  
●クロス:レーヨン  
製造国 ●日本

| 発注単位1個   | 品番        | 税抜価格(1個) | メーカー希望小売価格(1個) | 色    | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(個) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------|------------|--------|-------|----------|
| 762-6096 | 735010500 | ¥580     | ¥580           | オープン | 220×30×15  | 100    | 60    | 298(91)  |

☎商品のお問い合わせ:053-463-3300

アズマ工業 azuma 日本 “通水ブラシ・ハンディ AZ289 New”

CO2  
1.964



特長 ●穂先が割れた柔らかいブラシなので網戸の細かい目のお掃除に最適。  
材質 ●ブラシ:ポリプロピレン・グリップ:ポリエチレン  
製造国 ●中国

| 発注単位1本   | 品番        | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------------|--------|-------|----------|
| 136-5563 | 595070000 | ¥880     | ¥880           | 93×435×107 | 20     | 185   | 134(46)  |

☎商品のお問い合わせ:053-463-3300

テラモト TERAMOTO 日本 “MM網戸ブラシ”

CO2  
1.378




特長 ●水はねしにくくネットを傷めません。  
●別売のボール(ハウスボール、MM伸縮ボール)に取り付けて高所の清掃も可能です。  
材質 ●ハンドル:ABS樹脂  
●ブラシ:ポリプロピレン(PP)  
●針金:ステンレス  
製造国 ●日本

| 発注単位1本   | 品番           | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色    | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|--------------|----------|----------------|------|------------|--------|-------|----------|
| 368-4687 | CE-895-200-0 | ¥706     | ¥760           | ホワイト | 235×180×50 | 40     | 60    | 127(93)  |

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333

アズマ工業 azuma 日本 “網戸ブラシ DX”

CO2  
1.652

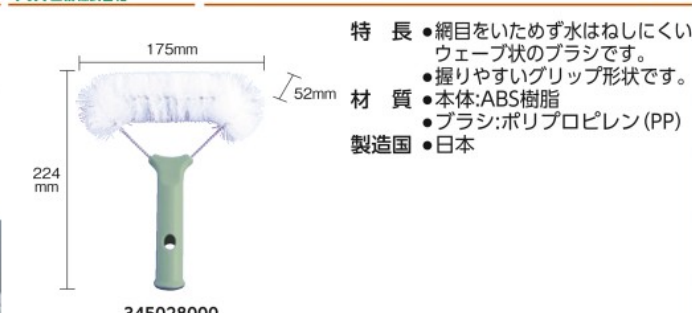

特長 ●網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。  
●握りやすいグリップ形状です。  
材質 ●本体:ABS樹脂  
●ブラシ:ポリプロピレン(PP)  
製造国 ●日本

| 発注単位1本   | 品番        | 税抜価格(1本) | メーカー希望小売価格(1本) | 色    | 縦×横×厚さ(mm) | 梱包数(本) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|----------|-----------|----------|----------------|------|------------|--------|-------|----------|
| 762-5669 | 345028000 | ¥740     | ¥740           | グリーン | 224×175×52 | 20     | 51    | 316(316) |

☎商品のお問い合わせ:053-463-3300