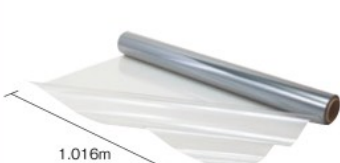


スリーエム
3M

3M™ Window Film NANO90S

“3M™遮熱フィルム NANO90S”

CO2
25.32NANO90S 1016
(ロールタイプ)NANO90S A3
(シートタイプ)

【ロールタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [273643]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★828-2566	NANO90S 1016	¥384,184	オープン	1.016×30	0.076	1	6	0(-)	

- 特長**
- 日射に対する高い遮熱と、ガラスに近い自然な外観をあわせ持つ特殊積層タイプの遮熱フィルムです。
 - 夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます。
 - ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します。
- 用途** ●建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
- 仕様** ●可視光線透過率:88%
- 材質** ●ポリエステルフィルム
- 製造国** ●日本

【シートタイプ】

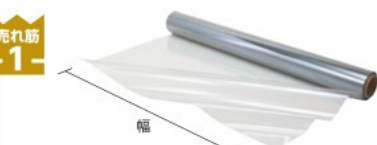
発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [604140]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-0570	NANO90S A3	¥2,859	オープン	0.297×0.42	0.076	60	24.5	25(72)	
856-0569	NANO90S 1016X2	¥31,763	オープン	1.016×2	0.076	10	400.0	16(67)	

☎商品のお問い合わせ:0570-012-123

スリーエム
3M

3M™ Window Film NANO80S

“3M™遮熱フィルム NANO80S”

CO2
24.48売れ筋
1NANO80S 1016
(ロールタイプ)NANO80S A3
(シートタイプ)

【ロールタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [273643]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
180-5143	NANO80S 1016	¥384,184	オープン	1.016×30	0.076	1	5.8	0(-)	
180-5120	NANO80S 1270	¥481,397	オープン	1.27×30	0.076	1	7.3	0(-)	
★180-5137	NANO80S 1524	¥576,906	オープン	1.524×30	0.076	1	8.5	3(-)	

- 特長**
- 日射に対する高い遮熱と、ガラスに近い自然な外観をあわせ持つ特殊積層タイプの遮熱フィルムです。
 - 夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます。
- 用途** ●建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
- 仕様** ●可視光線透過率:81% ●遮熱係数:0.65 ●紫外線透過率:0.0%
- 材質** ●ポリエステルフィルム
- 製造国** ●日本

【シートタイプ】

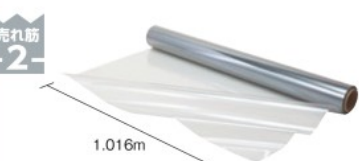
発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [604140]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-0566	NANO80S A3	¥2,859	オープン	0.297×0.42	0.076	60	23.7	97(198)	
856-0565	NANO80S 1016X2	¥31,763	オープン	1.016×2	0.076	10	386.6	28(122)	

☎商品のお問い合わせ:0570-012-123

スリーエム
3M

3M™ Window Film NANO80SX

“3M™遮熱フィルム NANO80SX”(内外貼り兼用)

CO2
40.09売れ筋
2NANO80SX 1016
(ロールタイプ)NANO80SX A3
(シートタイプ)

【ロールタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [273643]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★828-2564	NANO80SX 1016	¥512,416	オープン	1.016×30	0.148	1	9.5	5(-)	

- 特長**
- 外貼りできるタイプの特殊積層タイプの遮熱フィルムです。
 - 夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます。
 - ガラス飛散防止性能や、紫外線カット効果も併せ持ちますので、ガラスのトータルパフォーマンスが向上します。
- 用途** ●建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
- 仕様** ●可視光線透過率:83%
- 材質** ●ポリエステルフィルム
- 製造国** ●日本

【シートタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [604140]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-0568	NANO80SX A3	¥3,339	オープン	0.297×0.42	0.148	60	38.9	11(46)	
856-0567	NANO80SX 1016X2	¥38,501	オープン	1.016×2	0.148	10	633.3	10(100)	

☎商品のお問い合わせ:0570-012-123

スリーエム
3M

3M™ Window Film NANO70S

“3M™遮熱フィルム NANO70S”

CO2
24.9NANO70S 1016
(ロールタイプ)NANO70S A3
(シートタイプ)

【ロールタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [273643]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)	
★828-2556	NANO70S 1016	¥384,184	オープン	1.016×30	0.070	1	5.9	0(-)	
★828-2559	NANO70SX 1016	¥512,416	オープン	1.016×30	0.148	1	9.0	0(-)	

- 特長**
- 日射に対する高い遮熱性と、ガラスに近い自然な外観をあわせ持つ、特殊積層タイプの遮熱フィルムです。
 - 夏のじりじり焼ける不快な暑さをカットし、窓際の快適性を向上させます。
- 用途** ●建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。
- 仕様** ●可視光線透過率:69% ●遮熱係数:0.61 ●紫外線透過率:0.0%
- 材質** ●ポリエステルフィルム
- 製造国** ●日本

【シートタイプ】

発注単位1巻									
スリーエム ジャパン株式会社 [604140]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	幅×長さ (m)	厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
856-0562	NANO70S A3	¥2,859	オープン	0.297×0.42	0.070	60	24.2	30(131)	
856-0561	NANO70S 1016X2	¥31,763	オープン	1.016×2	0.070	10	393.3	11(79)	
856-0564	NANO70SX A3	¥3,339	オープン	0.297×0.42	0.148	60	36.8	26(75)	
856-0563	NANO70SX 1016X2	¥38,501	オープン	1.016×2	0.148	10	600.0	3(75)	

☎商品のお問い合わせ:0570-012-123