

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

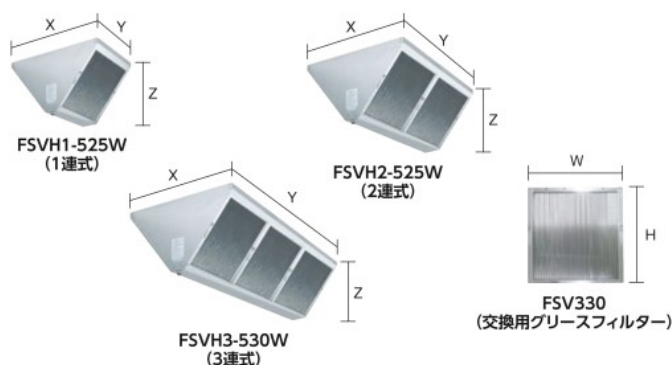
CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

ホーコス



Grease Filter

高風量型両面式厨房用グリースフィルター“FSVH型”

CO₂
0.801

特 長 ●当社従来型を超える高除去性能です。
●業界初、面風速1.3～3.0m/secの幅広い選定範囲での認定です。
●従来品と同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能です。

用 途 ●業務用厨房フードに。
付属品 ●ステンレスフレキホース(長さ1000mm)×1本
●コレクターカップ×1個
●カップホルダー×1個

製造国 ●日本



品 番	適用フィルター
330W	FSV330
525W	FSV525
530W	FSV530
540W	FSV540
550W	FSV550

1連式 仕様 ●フィルター枚数:2枚

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く		ホーコス 株式会社 [838078]			
発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法(mm) X×Y×Z	処理風量(m³/h) (40Pa/60Pa/80Pa/100Pa)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★252-1641	FSVH1-330W	¥37,050	¥74,100	530×303×293	760/ 917/1042/1154	4.0	1 (100)
★252-1623	FSVH1-525W	¥37,750	¥75,500	470×503×253	1132/1365/1552/1718	5.5	4 (134)
★252-1640	FSVH1-530W	¥39,700	¥79,400	530×503×293	1395/1683/1912/2118	6.1	0 (-)
★252-1670	FSVH1-540W	¥42,350	¥84,700	650×503×373	1934/2332/2651/2935	7.6	5 (167)
★252-1625	FSVH1-550W	¥45,000	¥90,000	780×503×453	2479/2989/3397/3762	9.0	0 (-)

2連式 仕様 ●フィルター枚数:4枚

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法(mm) X×Y×Z	処理風量(m³/h) 40Pa/60Pa/80Pa/100Pa	質量 (kg)	実績 (前年比)
★252-1650	FSVH2-525W	¥65,500	¥131,000	470×1003×253	2264/2731/3104/3437	11.3	0 (-)
★252-1683	FSVH2-530W	¥68,150	¥136,300	530×1003×293	2791/3365/3825/4235	12.3	0 (-)
★252-1692	FSVH2-540W	¥72,750	¥145,500	650×1003×373	3868/4664/5301/5870	14.9	0 (-)
★252-1636	FSVH2-550W	¥76,750	¥153,500	780×1003×453	4957/5978/6794/7523	17.1	0 (-)

3連式 仕様 ●フィルター枚数:6枚

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法(mm) X×Y×Z	処理風量(m³/h) 40Pa/60Pa/80Pa/100Pa	質量 (kg)	実績 (前年比)
★252-1664	FSVH3-525W	¥ 91,300	¥182,600	470×1503×253	3397/4096/ 4655/ 5155	19.1	0 (-)
★252-1698	FSVH3-530W	¥ 95,250	¥190,500	530×1503×293	4186/5048/ 5737/ 6353	18.5	0 (-)
★252-1691	FSVH3-540W	¥104,500	¥209,000	650×1503×373	5802/6996/ 7952/ 8805	22.1	0 (-)
★252-1608	FSVH3-550W	¥109,150	¥218,300	780×1503×453	7436/8967/10191/11285	25.1	0 (-)

交換用グリースフィルター

発注単位1枚		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く					
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	フィルター寸法(mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				H×W×T			
★252-1696	FSV330	¥11,700	¥18,000	300×300×30	1	1.3	3(-)
★252-1654	FSV525	¥13,650	¥21,000	250×500×30	1	1.7	6(-)
★252-1602	FSV530	¥14,950	¥23,000	300×500×30	1	1.9	11(550)
★252-1622	FSV540	¥16,250	¥25,000	400×500×30	1	2.4	6(86)
★252-1632	FSV550	¥16,900	¥26,000	500×500×30	1	2.8	23(192)

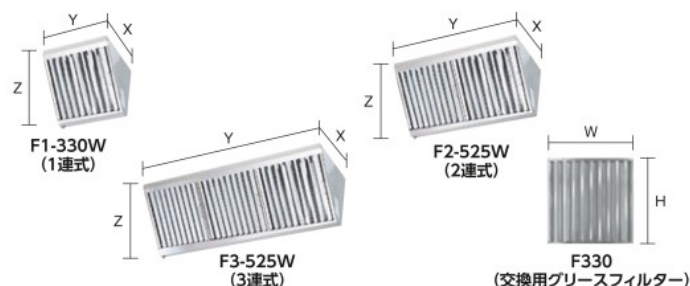
☎商品のお問い合わせ: 03-6858-4420

ホーコス



Grease Filter

両面式厨房用グリースフィルター“F型”

CO₂
0.761

特 長 ●上下のフィルターが分離式になっており、清掃が簡単に行えます。
●フレキホースにより除去した油脂分を安全な所へ導けます。

用 途 ●業務用厨房フードに。
付属品 ●ステンレスフレキホース(長さ1m)×1本
●コレクターカップ×1個 ●カップホルダー×1個

製造国 ●日本



品 番	適用フィルター
330W	F330
525W	F525
530W	F530
540W	F540
550W	F550

1連式 仕様 ●フィルター枚数:2枚

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く		ホーコス例 [838078]			
発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法 (mm) X×Y×Z	処理風量 (m³/h) (60Pa/80Pa/100Pa)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★252-1679	F1-330W	¥24,050	¥48,100	420×303×314	536/ 579/ 619	3.8	3 (60)
★252-1620	F1-525W	¥24,650	¥49,300	370×503×274	745/ 805/ 860	5.3	2 (100)
★252-1674	F1-530W	¥26,350	¥52,700	420×503×314	894/ 965/ 1032	5.9	2 (40)
★252-1646	F1-540W	¥28,750	¥57,500	520×503×404	1195/1287/1376	7.3	2 (34)
★252-1596	F1-550W	¥31,050	¥62,100	620×503×489	1490/1609/1720	8.6	3 (300)

2連式 仕様 ●フィルター枚数:4

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法(mm) X×Y×Z	処理風量(m³/h) (60Pa/80Pa/100Pa)	質量(kg)	実績 (前年比)
★252-1481	F2-525W	¥41,850	¥83,700	370×1003×274	1490/1609/1720	10.8	0 (-)
★252-1611	F2-530W	¥44,200	¥88,400	420×1003×314	1788/1931/2064	11.8	1 (-)
★252-1694	F2-540W	¥47,600	¥95,200	520×1003×404	2384/2574/2752	14.2	1 (100)
★252-1688	F2-550W	¥51,050	¥102,100	620×1003×489	2979/3218/3440	16.3	1 (-)

3連式 仕様 ●フィルター数:6枚

発注単位1台		メーカー直送 運賃元払 沖縄・離島は除く					
発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	チャンパー寸法(mm) X×Y×Z	処理風量(m³/h) (60Pa/80Pa/100Pa)	質量 (kg)	実績 (前年比)
★252-1672	F3-525W	¥56,950	¥113,900	370×1503×274	2235/2414/2580	16.3	0 (-)
★252-1671	F3-530W	¥60,400	¥120,800	420×1503×314	2681/2896/3096	17.7	0 (-)
★252-1639	F3-540W	¥67,600	¥135,200	520×1503×404	3575/3862/4128	21.6	0 (-)
★252-1690	F3-550W	¥72,200	¥144,400	620×1503×489	4469/4827/5160	24.0	0 (-)

交換用グリースフィルター

発注単位1枚		メーカー直送 運賃別途					
発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	フィルター寸法(mm)	梱包数 (枚)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
				H×W×T			
★252-1687	F330	¥7,800	¥12,000	300×300×30	1	1.3	20(-)
★252-1644	F525	¥8,450	¥13,000	250×500×30	1	1.7	1 (50)
★252-1680	F530	¥9,100	¥14,000	300×500×30	1	1.9	0(-)
★252-1601	F540	¥9,750	¥15,000	400×500×30	1	2.4	7 (54)
★252-1663	F550	¥11,050	¥17,000	500×500×30	1	2.8	17 (68)

☎商品のお問い合わせ: 03-6858-4420