

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

スターライト LED Solar Wall Light **RoHS** CO2 2.62

LEDソーラーセンサーウォールライト



SK-SWLW200BK



SK-SWLW200GY

特長 ●暗い時に人の動きを検知して約15秒自動点灯します。
●ソーラー充電タイプなので、コンセントのない場所に設置できて、電気代・メンテナンスフリーです。

仕様 ●センサー探知方式:赤外線探知方式
●センサー探知角度:最大約120°
●センサー探知距離:最長約8m

材質 ●ABS樹脂
付属品 ●コンクリート用スリーブ(白色)×2本 ●動作モード設定用ピン×1本 ●専用粘着テープ×2枚 ●取付ねじ×2本 ●取り扱い説明書

製造国 ●中国

発注単位1個 星光商事(株) [539528]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	光源色	明るさ (lm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
388-6706	SK-SWLW200BK	¥1,980	オープン	144×51×44	白色	200	32	130	97(113)
388-6705	SK-SWLW200GY	¥1,980	オープン	144×51×44	白色	200	32	130	64(157)

☎商品のお問い合わせ:072-982-8331

オンスクエア Sensor Light **New** CO2 6.12

投光器型センサーライト



OL-335B

特長 ●玄関や階段にも違和感なく溶け込み照らします。 ●色温度6000Kの明るい光です。 ●人感センサー付です。

用途 ●玄関、階段などの防犯に。

仕様 ●防塵防水規格 IP65

●ソーラーパネル付

●電源:リチウムイオン充電電池 3.7V 2200mAh(内蔵電池の交換はできません)

製造国 ●日本

発注単位1台 オンスクエア(株) [624430]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	光源	明るさ (lm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
406-7980	OL-335B	¥4,048	¥4,050	265×105×145	LED56灯(28灯×2面)	280	12	390	-

オンスクエア Sensor Light **New** CO2 5.466

センサーライト



OL-336B

特長 ●センサーウォールライトの設置で発生する取り付け工事に工具不要、壁穴あけ無しをテーマに開発、商品化しました。 ●穴あけ不要だから賃貸物件にも簡単設置できます。

用途 ●防犯、キャンプなどに。

仕様 ●3モード搭載(微灯、消灯、常灯)

●IP65相当

●リチウムイオン(18650)2000mAh

製造国 ●日本

発注単位1台 オンスクエア(株) [624430]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	光源	明るさ (lm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
406-7979	OL-336B	¥3,615	¥3,619	105×98×175	LED45灯	350	10	285	-

ムサシ LED Solar Sensor Light **New** **RoHS** CO2 12.21

フリーアーム式LEDソーラーセンサーライト



S-80L

特長 ●フリーアームで照射方向、取り付けが自由自在です。 ●ソーラー式で白熱球120W相当の明るさがあります。 ●コンセント式なのでどこでも設置可能です。

仕様 ●電源:ソーラー ●防水規格:IP44

材質 ●PC ●HDPE

付属品 ●クランプ台×2

●ネジキャット×2

●蝶ナット×2 ●L型ボルト×2

●プラスチック製プラグ×4

●取付ねじ(本体用)×2

●取付ねじ(パネル用)×2

製造国 ●中国

発注単位1台 ㈱ムサシ [910524]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	光源色	使用電圧 (V)	明るさ (lm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-8771	S-80L	¥9,231	¥16,000	152×165×153	-	8	-	1	420	-

☎商品のお問い合わせ:0570-033-634

CO2 製造時のCO2排出量。単位はkg-CO2 データの精度を色分け 高→低 にて表示。

スターライト LED Solar Wall Light **RoHS** CO2 1.297

LEDソーラーセンサーウォールライト



SK-SWLT180BK

特長 ●暗い時に人の動きを検知して約20秒自動点灯します。

●ソーラー充電タイプなので、コンセントのない場所に設置できて、電気代・メンテナンスフリーです。

仕様 ●センサー探知方式:赤外線探知方式 ●センサー探知角度:最大約120° ●センサー探知距離:最長約3m

材質 ●ABS樹脂

付属品 ●コンクリート用スリーブ(白色)1本(φ5.8×29mm)

●取付ねじ1本(M4×20mm)

●取り扱い説明書

製造国 ●中国



SK-SWLT180BK

発注単位1個 星光商事(株) [539528]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	光源色	明るさ (lm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
388-6707	SK-SWLT180BK	¥980	オープン	96×124×48	白色	180	18	145	739(84)

☎商品のお問い合わせ:072-982-8331

DELCADEC LED Sensor Light **修理可能** CO2 110.5

LEDセンサーライト



DSL200A2

特長 ●明るい2灯型LEDを採用しています。(約2000lm) ●3つのパターンで待機時の明るさが選べます。

仕様 ●電源:AC100V(50/60Hz)


●明るさ:約2000lm

付属品 ●探知エリア

●アースケーブル

●2種類

製造国 ●中国

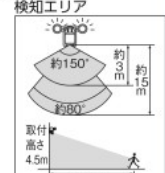

DSL200A2

発注単位1台 DXアンテナ(株) [638323]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	使用電圧 (V)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
470-4568	DSL200A2	¥68,769	¥68,770	253×202×516	14.5×2	2	2500	1(17)

☎商品のお問い合わせ:078-682-0455

オンスクエア Clipa Active **New** **RoHS** CO2 6.573

ソーラー充電式クリップ型センサーライト



OL-336B

特長 ●グッドデザイン賞2021年度受賞したセンサーライト「クリップ」を設計から変更しサイズ・重量を約1/2と大きくサイズダウンしました。

用途 ●人感センサーでキャンプなどの防犯対策に。

仕様 ●検知方法:赤外線受動式

●電源:リチウムイオン充電電池

製造国 ●中国



OL-338D

発注単位1個 箱数:10個 オンスクエア(株) [624430]

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	幅×奥行×高さ (mm)	光源	明るさ (lm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
572-9721	OL-338D	¥4,348	¥4,348	81×48×94	LED(白色20灯+黄色10灯)	150	110	-	-

ムサシ LED Sensor Light **修理可能** CO2 6.946

フリーアーム式LEDセンサーライト



S-80L

特長 ●新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。

●フリーアームで自由に向きを変えられます。

仕様 ●電源:単1形乾電池×3本(別売)

●保護等級:IP44 ●点灯切替:昼/夜

●探地水平角度範囲最大:約140度

●取付方法:ねじ取り付け

材質 ●ポリカーボネート(PC)

付属品 ●高密度ポリエチレン(HDPE)

●取付ねじ×2

●プラスチック製プラグ×2

●クランプ ●L型ボルト

●蝶ナット ●ねじキャップ

製造国 ●中国

発注単位1台 ㈱ムサシ [910524]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	幅×奥行×高さ (mm)	光源色	使用電圧 (V)	明るさ (lm)	梱包数 (台)	質量 (g)	実績 (前年比%)
818-8781	LED-150	¥5,250	¥9,200	152×165×153	白色	400	4.5	6	450	700(183)

☎商品のお問い合わせ:0570-033-634