

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

ニシガキ



Futomaru Hedge Trimmer Battery Powered 7blades

太丸バリカンS充電式(14.4V)

New

修理
可能 CO2
61.2

特 長 ●ハサミ駆動方式によりきれいな切り口になり、病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式+重量バランスの最適化により振動が少なく長時間の作業でも疲労が少なく、女性にも使いやすくなっています。
●ブラシレスアウトランナーモーター搭載で高寿命、高トルクを実現しました。


用 途 ●造園業、一般家庭の庭の生垣の剪定に。

仕 様 ●有効切断径:15mm

材 質 ●本体:ABS樹脂 ●刃:特殊鋼

付属品 ●バッテリー ●充電器

製造国 ●日本

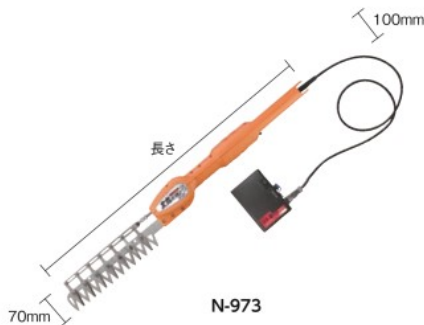

N-973

発売単位1台

ニシガキ工業㈱ [700110]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	ストローク数 (rpm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
565-3787	N-973	¥49,039	¥78,462	230	1270	700×100×70	1	1.3	-
565-3790	N-974	¥50,769	¥81,231	330	1270	800×100×70	1	1.4	-

☎商品のお問い合わせ:0794-82-1000

マキタ



Cordless Grass Shear

充電式芝生バリカン(14.4V)

修理
可能 CO2
44.8MUM602DRF
(セット品)MUM602DZ
(本体のみ)

特 長 ●刈込み高さを3段階調整できます。 ●キワ刈りガード付です。

●別売品使用で生垣バリカンとして使用できます。

仕 様 ●連続使用時間:約1時間40分 ●充電時間:約22分

付属品 ●グラスシェーバ ●ガイドプレート ●ブレードカバー

製造国 ●中国

【セット品】 付属品 ●電池パック (BL1430B) ●充電器 (DC18RC)

発売単位1台

㈱マキタ [844519]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	ストローク数 (rpm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
858-9961	MUM602DRF	¥35,900	¥35,900	160	1250	348×161×131	1	1.5	3(43)

【本体のみ】

注意

発売単位1台

●電池パック、充電器は別売です。

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	ストローク数 (rpm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
858-9962	MUM602DZ	¥11,500	¥11,500	160	1250	348×161×131	1	1.5	28(122)


☎商品のお問い合わせ:0120-17-1197

マキタ



Cordless Hedge Trimmer

充電式生垣バリカン(14.4V)

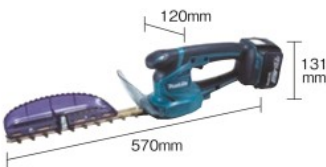修理
可能 CO2
44.8MUH266DRF
(セット品)MUH266DZ
(本体のみ)

特 長 ●高級刃仕様です。 ●チップシェーバ付です。 ●別売品使用で芝生バリカンとして使用できます。

仕 様 ●最大切断能力:10mm ●連続使用時間:約100分 ●充電時間:約22分

付属品 ●チップシェーバ ●ブレードカバー

製造国 ●中国

【セット品】 付属品 ●電池パック (BL1430B) ●充電器 (DC18RC)

発売単位1台

㈱マキタ [844519]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	ストローク数 (rpm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
858-9926	MUH266DRF	¥35,900	¥35,900	260	1250	570×120×131	1	1.7	1(25)

【本体のみ】

注意

発売単位1台

●電池パック、充電器は別売です。

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	ストローク数 (rpm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
858-9927	MUH266DZ	¥11,500	¥11,500	260	1250	570×120×131	1	1.7	12(100)

☎商品のお問い合わせ:0120-17-1197

新ダイワ



T-shaped Trimmer

バッテリーT字型バリカン

修理
可能 CO2
108.4

BTT510/1E

特 長 ●モーター駆動なので、「低振動」「低騒音」「排ガスゼロ」で負荷やストレスの少ないスマートな作業を実現します。

●往復刈りが可能なため刈り残しが少なく、
様々な角度に生えた草を刈りこむことができます。

仕 様 ●小石の飛散が少なくアスファルト上の草刈りも可能

付属品 ●バッテリー×1、充電器×1

製造国 ●日本

発売単位1台

㈱やまびこ [979837]

発注コード	品 番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	刈込幅 (mm)	長さ×幅×高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
387-0269	BTT510/1E	¥86,875	¥90,000	475	1480×475×275	1	4	12(999)

☎商品のお問い合わせ:0120-176-181