

折りたたみ式会議用テーブル/折りたたみテーブル用台車

在庫 80アイテム

12-473


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高一低 にて表示。

弘益  Height adjustable leg table
高さ調節脚折畳み会議テーブル

New **完成品** CO2 12.17

ECO
グリーン購入法適合

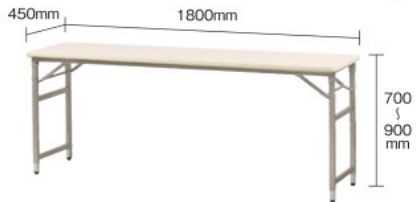

KG-1845 (IV)
(アイボリー)




KG-1845 (RO)
(ローズ)



KG-1845 (TE)
(チーク)

特長 ●4段階(50mmピッチ)で高さ調節が可能な折り畳み会議テーブルです。
材質 ●天板:メラミン化粧板 (t28mm) フラッシュ加工 ソフトエッジ
 ●フレーム:スチール (28mm) メラミン焼付塗装
 ●調節部脚:(26mm) クロームメッキ
製造国 ●日本

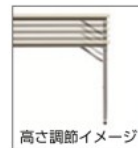

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	天板色	脚色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★613-0909	KG-1845 (IV)	¥35,882	¥61,000	アイボリー	シルバー	1800×450×700~900	14	-
★613-0904	KG-1845 (RO)	¥38,125	¥61,000	ローズ	ゴールド	1800×450×700~900	14	-
★613-0915	KG-1845 (TE)	¥38,125	¥61,000	チーク	ゴールド	1800×450×700~900	14	-

ノーリツ  Track for Table
折りたたみテーブル用台車

組立 **重い** CO2 14.17
 配送注意 目安 20分



TD-600
(折りたたみ式テーブル別売)



TD-450D
(折りたたみ式テーブル別売)

特長 ●折りたたみ式テーブル用台車です。
材質 ●スチール(粉体塗装)
 ●キャスター:ゴム
製造国 ●日本



注意
 ●テーブルの形状によっては、明記している台数が積載できない場合があります。

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	積載可能台数 (台)	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★462-9027	TD-600	¥70,114	¥81,800	奥行450~620mmのテーブル 6台	700×650×1520	16.3	21(60)
★462-9019	TD-450D	¥139,764	¥162,400	奥行450~620mmのテーブル10台	1970×760×1400	40.0	12(93)


☎商品のお問い合わせ:0567-52-0511

トラスコ  Top Board Folding Type Flight Table
天板折りたたみ式“フライトテーブル”

完成品 CO2 22.6

ECO
グリーン購入法適合

Com
図面

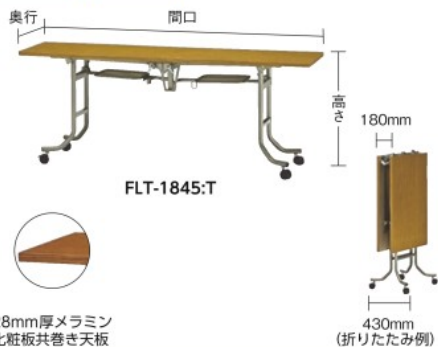

FLT-1845:T

28mm厚メラミン化粧板共巻き天板

特長 ●天板を真中から折りたたむので、省スペースで収納が可能です。
 ●操作レバーを手前に引き、天板を折りたたみます。完全に折りたたむと固定金具が働きます。折りたたんだ状態で移動ができます。

仕様 ●下棚付 ●天板折りたたみ式 ●キャスター付
材質 ●天板:28mm厚メラミン化粧板フラッシュ構造・裏面:合板・共巻き
 ●脚部:31.8mmスチールパイプ(焼き付け塗装)、φ60ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)
製造国 ●日本

発注コード	品番	OP (説明)	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	天板色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★464-5740	FLT-1845	T	¥65,325	¥87,100	チーク	1800×450×700	26.0	32(59)
★464-5758	FLT-1860	T	¥71,925	¥95,900	チーク	1800×600×700	29.0	44(76)
★464-5766	FLT-1875	T	¥108,450	¥144,600	チーク	1800×750×700	31.0	14(83)
★464-5774	FLT-1890	T	¥111,825	¥149,100	チーク	1800×900×700	34.5	14(108)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

NOAH  Single Folding Table TN
フォールディングテーブル

組立 **CO2** 11.65

ナカバヤシ  Folding desk & Chair
折りたたみデスク&チェア **New** **完成品** CO2 8.691



TN-6545W

特長 ●オフィスの執務やグループディスカッションエリア、また教育施設においてもさまざまな学習スタイルに対応できます。●気になる足を隠せる幕板を標準装備しています。●アジャスターにより10mmの高さ調整が可能です。(着座側のみ)

仕様 ●幕板付き
材質 ●天板:メラミン化粧板
製造国 ●日本



FDC-101NM

特長 ●コンパクトサイズで機能的な折りたたみデスクとチェアのセットです。●使わないときは家具のすき間などに収納できるので、お部屋のスペースを有効に使えます。
仕様 ●チェア サイズ:W360×D410×H675mm(折りたたみ時) W360×D55×H775mm
材質 ●天板:中質繊維板(MDF)、ポリ塩化ビニール(PVC)貼り
 ●フレーム:スチール(粉体焼付塗装)
製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	天板色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★522-5497	TN-6545W	¥39,286	オープン	ホワイト	650×450×720	13.4	0(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望小売価格 (1台)	天板色	間口×奥行×高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
723-9181	FDC-101NM	¥8,871	¥11,300	ナチュラル木目	800×500×710	10	-

☎商品のお問い合わせ:0570-666-365

●実績(前年比%) …過去一年間のTRUSCOの販売実績(前年比%)

過去一年間のTRUSCOの販売実績から同じ商品群の上3位までに付けています。

オフィス家具

デスクシステム

パソコンラック

会議用テーブル

食堂用テーブル

オフィスチェア

イス用クッション

会議用チェア

作業用チェア

導電性チェア

ローチェア・ベンチ

応接セット

ハンガーラック

傘立て

パーテーション

書庫

カウンター

ファイリングキャビネット

カタログケース

マップケース・レターケース

パンフレットスタンド

ファイルワゴン

ロッカー

シューズボックス

メールボックス

キーボックス

インテリアプラインド

窓用フィルム

OAフロア

12-473