 




Plastic Bench

樹脂ベンチ

組立式
CO2
16.51TCBA-1800-B
(背付・ブルー)TCBN-1500-B
(背なし・ブルー)

特長 ●スタンダードな樹脂製ベンチです。
材質 ●背・座:樹脂成型品
●脚:スチール
製造国 ●台湾

組立
目安
2人
20分

発注単位1脚 メーカー直送 運賃元払

トラスコ中山株 [381520]

発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	色	タイプ	幅×奥行×座高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-7740	TCBA-1500-B	¥37,543	¥43,800	ブルー	背付	1505×500×400	19	104(83)
★855-7741	TCBA-1800-B	¥47,143	¥55,000	ブルー	背付	1805×500×400	23	92(83)
★855-7742	TCBN-1500-B	¥29,743	¥34,700	ブルー	背なし	1505×410×400	13	28(66)
★855-7743	TCBN-1800-B	¥36,343	¥42,400	ブルー	背なし	1805×410×400	15	53(161)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849



Folding Bench

折りたたみベンチ

完成品
CO2
18.25TOCBA-1500-B
(背付・ブルー)TOCBN-1800-B
(背なし・ブルー)

特長 ●スタンダードなカラーベンチです。
●折りたたみ式ので持ち運びに便利です。
材質 ●背・座:樹脂成型品
●脚:スチール



厚み:70mm(背なし)、30mm(背付)

トラスコ中山株 [381520]

発注単位1脚 メーカー直送 運賃元払


発注コード	品番	税抜価格 (1脚)	メーカー希望 小売価格 (1脚)	色	タイプ	幅×奥行×座高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★855-7744	TOCBA-1500-B	¥57,943	¥67,600	ブルー	背付	1505×445×390	21.0	2(25)
★855-7745	TOCBA-1800-B	¥67,714	¥79,000	ブルー	背付	1805×445×390	26.0	8(62)
★855-7746	TOCBN-1500-B	¥39,000	¥45,500	ブルー	背なし	1505×415×400	13.5	18(-)
★855-7747	TOCBN-1800-B	¥44,143	¥51,500	ブルー	背なし	1805×415×400	16.4	19(33)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849



Plastic Bench

屋内外用 樹脂ベンチ ECO

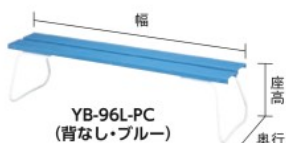組立式
CO2
13.04YB-95Z-PC
(背付・ブルー)YB-96L-PC
(背なし・ブルー)

特長 ●再生樹脂を使用したエコタイプのベンチです。
材質 ●背・座部:再生ポリ塩化ビニル(PVC)、アクリル樹脂
●フレーム:スチールパイプアクリル焼付
●脚部:φ22.2mmスチールパイプ(アクリル焼き付け塗装)
製造国 ●日本

組立
目安
2人
20分YB-95Z-PC-BR
(背付・茶)YB-96L-PC-BR
(背なし・茶)

発注単位1台

山崎産業株 [936704]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	タイプ	幅×奥行×座面高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
392-9841	YB-94Z-PC	¥28,509	¥30,700	ブルー	背付	1500×500×410	15	167(125)
608-5625	YB-94Z-PC-BR	¥28,507	¥30,700	茶	背付	1500×500×410	15	0(-)
392-9850	YB-95Z-PC	¥31,573	¥34,000	ブルー	背付	1800×500×410	18	198(105)
608-5627	YB-95Z-PC-BR	¥31,571	¥34,000	茶	背付	1800×500×410	18	4(-)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	タイプ	幅×奥行×座面高さ (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
392-9868	YB-96L-PC	¥22,101	¥23,800	ブルー	背なし	1500×400×400	11	99(76)
608-5623	YB-96L-PC-BR	¥22,100	¥23,800	茶	背なし	1500×400×400	11	2(-)
392-9876	YB-97L-PC	¥23,774	¥25,600	ブルー	背なし	1800×400×400	14	259(138)
608-5624	YB-97L-PC-BR	¥23,771	¥25,600	茶	背なし	1800×400×400	14	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-941-239



Home Bench

ホームベンチ

組立式
CO2
7.561

特長 ●組み立てが簡単で丈夫なベンチです。
●脚はさびにくい粉体塗装仕上げで耐久性に優れています。
材質 ●座部:ポリプロピレン(再生樹脂)
●脚部:スチール角パイプ(粉体塗装)
製造国 ●日本

組立
目安
2人
15分

BC-302-018-3

発注単位1台

株テラモト [639806]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	色	タイプ	幅×奥行×座高 (mm)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
409-4573	BC-302-012-3	¥22,379	¥24,100	青	背なし	1206×400×365	8.7	74(185)
409-4581	BC-302-015-3	¥32,964	¥35,500	青	背なし	1503×400×365	11.7	44(56)
★409-4590	BC-302-018-3	¥35,843	¥38,600	青	背なし	1801×400×365	13.2	70(115)

☎商品のお問い合わせ:06-6541-3333