



Stainless Steel Pan Head Screw with Washer


ナベ頭組込ねじ(ステンレス)



- 特長**
- ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
 - 座金組込式の為、作業効率が向上します。
- 仕様**
- パッケージ:ヘキサゴンパック
- 材質**
- 容器材質:ダンボール
- 製造国**
- 日本



S015タイプ

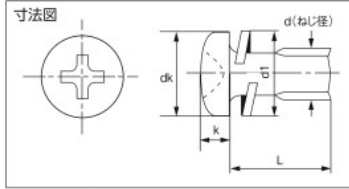

発注単位1缶

トラスコ中山株式会社 [544977]

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | 寸法(mm) d×L | 缶入数(本) | 梱包数(缶) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|----------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| ★262-1538 | S015-0306 | ¥4,457 | ¥5,200 | M3×6 | 1000 | 1 | 590 | 2(200) |
| ★262-1536 | S015-0308 | ¥4,954 | ¥5,780 | M3×8 | 1000 | 1 | 660 | 2(-) |
| ★262-1535 | S015-0406 | ¥4,389 | ¥5,120 | M4×6 | 540 | 1 | 668 | 1(-) |
| ★262-1537 | S015-0408 | ¥4,294 | ¥5,010 | M4×8 | 540 | 1 | 749 | 4(-) |
| ★262-1534 | S015-0410 | ¥4,637 | ¥5,410 | M4×10 | 540 | 1 | 830 | 3(300) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

適合ドライバー

| | |
|-------|---------|
| M3・M4 | プラスNo.2 |
|-------|---------|

基準寸法 (単位:mm)

| ねじの呼び(d) | ねじピッチ | 十字穴番号 | 頭部外径 dk | 頭部厚み k | ばね座金 d1 |
|----------|-------|-------|---------|--------|---------|
| M3 | 0.5 | 2 | 5.5 | 2.0 | 5.5 |
| M4 | 0.7 | 2 | 7.0 | 2.6 | 7.0 |
| M5 | 0.8 | 2 | 9.0 | 3.3 | 8.5 |



Stainless Steel Pan Head Screw with Washer

ナベ頭組込ねじ(ステンレス)




- 特長**
- ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
 - 座金組込式の為、作業効率が向上します。
 - ヘキサゴンパック入りです。
- 仕様**
- パッケージ:ヘキサゴンパック
- 材質**
- 容器材質:ダンボール
- 製造国**
- 日本

適合ドライバー

| | |
|-------|---------|
| M3~M5 | プラスNo.2 |
|-------|---------|



S016タイプ

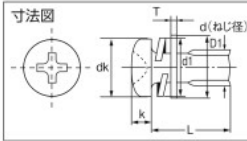

トラスコ中山株式会社 [544977]

発注単位1缶

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | 寸法(mm) d×L | 缶入数(本) | 梱包数(缶) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|----------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| ★262-1546 | S016-0305 | ¥6,429 | ¥7,500 | M3×5 | 860 | 1 | 613.4 | 0(-) |
| ★262-1560 | S016-0306 | ¥5,254 | ¥6,130 | M3×6 | 860 | 1 | 630.6 | 1(-) |
| ★262-1551 | S016-0308 | ¥5,374 | ¥6,270 | M3×8 | 860 | 1 | 699.4 | 1(100) |
| ★262-1555 | S016-0310 | ¥3,583 | ¥4,180 | M3×10 | 540 | 1 | 489.8 | 5(167) |
| ★262-1547 | S016-0312 | ¥3,969 | ¥4,630 | M3×12 | 540 | 1 | 533.0 | 0(-) |
| ★262-1543 | S016-0406 | ¥4,894 | ¥5,710 | M4×6 | 430 | 1 | 669.3 | 2(100) |
| ★262-1557 | S016-0408 | ¥4,440 | ¥5,180 | M4×8 | 430 | 1 | 733.8 | 4(34) |
| ★262-1559 | S016-0410 | ¥4,526 | ¥5,280 | M4×10 | 430 | 1 | 802.6 | 10(125) |
| ★262-1554 | S016-0412 | ¥3,103 | ¥3,620 | M4×12 | 270 | 1 | 551.9 | 0(-) |
| ★262-1552 | S016-0414 | ¥3,394 | ¥3,960 | M4×14 | 270 | 1 | 589.7 | 1(100) |
| ★262-1545 | S016-0415 | ¥3,437 | ¥4,010 | M4×15 | 270 | 1 | 614.0 | 2(-) |
| ★262-1541 | S016-0416 | ¥3,480 | ¥4,060 | M4×16 | 270 | 1 | 635.6 | 1(50) |
| ★262-1548 | S016-0420 | ¥2,957 | ¥3,450 | M4×20 | 210 | 1 | 563.9 | 3(100) |
| ★262-1540 | S016-0425 | ¥3,454 | ¥4,030 | M4×25 | 210 | 1 | 643.7 | 0(-) |
| ★262-1544 | S016-0430 | ¥1,757 | ¥2,050 | M4×30 | 100 | 1 | 355.0 | 0(-) |
| ★262-1561 | S016-0508 | ¥3,994 | ¥4,660 | M5×8 | 210 | 1 | 641.6 | 4(80) |
| ★262-1553 | S016-0510 | ¥3,994 | ¥4,660 | M5×10 | 210 | 1 | 692.0 | 3(150) |
| ★262-1558 | S016-0512 | ¥4,217 | ¥4,920 | M5×12 | 210 | 1 | 742.4 | 2(200) |
| ★262-1542 | S016-0515 | ¥4,423 | ¥5,160 | M5×15 | 210 | 1 | 820.1 | 2(100) |
| ★262-1549 | S016-0516 | ¥3,883 | ¥4,530 | M5×16 | 180 | 1 | 727.4 | 0(-) |
| ★262-1556 | S016-0520 | ¥2,289 | ¥2,670 | M5×20 | 100 | 1 | 465.0 | 4(134) |
| ★262-1539 | S016-0525 | ¥2,546 | ¥2,970 | M5×25 | 100 | 1 | 525.0 | 2(100) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849



Stainless Steel Pan Head Screw with Washer


ナベ頭組込ねじ(ステンレス)



- 特長**
- ナベ小ねじに座金を組み込んでいます。
 - 座金組込式の為、作業効率が向上します。
 - ヘキサゴンパック入りです。
- 仕様**
- パッケージ:ヘキサゴンパック
- 材質**
- ステンレス(SUS304相当材)
 - 容器材質:ダンボール
- 製造国**
- 日本



S017タイプ

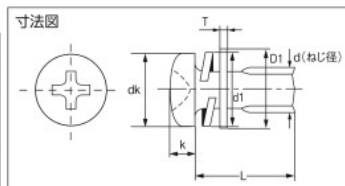

トラスコ中山株式会社 [544977]

発注単位1缶

| 発注コード | 品番 | 税抜価格(1缶) | メーカー希望小売価格(1缶) | 寸法(mm) d×L | 缶入数(本) | 梱包数(缶) | 質量(g) | 実績(前年比%) |
|-----------|-----------|----------|----------------|------------|--------|--------|-------|----------|
| ★262-1563 | S017-0306 | ¥6,249 | ¥7,290 | M3×6 | 1000 | 1 | 650.0 | 2(-) |
| ★262-1564 | S017-0308 | ¥5,374 | ¥6,270 | M3×8 | 860 | 1 | 630.6 | 3(-) |
| ★262-1566 | S017-0310 | ¥5,871 | ¥6,850 | M3×10 | 860 | 1 | 699.4 | 0(-) |
| ★262-1562 | S017-0312 | ¥3,969 | ¥4,630 | M3×12 | 540 | 1 | 489.8 | 1(-) |
| ★262-1565 | S017-0408 | ¥5,203 | ¥6,070 | M4×8 | 540 | 1 | 808.4 | 8(400) |
| ★262-1567 | S017-0410 | ¥4,260 | ¥4,970 | M4×10 | 430 | 1 | 712.3 | 9(180) |
| ★262-1570 | S017-0412 | ¥4,534 | ¥5,290 | M4×12 | 430 | 1 | 776.8 | 0(-) |
| ★262-1569 | S017-0415 | ¥5,134 | ¥5,990 | M4×15 | 430 | 1 | 875.7 | 5(167) |
| ★262-1571 | S017-0416 | ¥3,223 | ¥3,760 | M4×16 | 270 | 1 | 578.9 | 0(-) |
| ★262-1572 | S017-0420 | ¥3,540 | ¥4,130 | M4×20 | 270 | 1 | 659.9 | 0(-) |

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849