

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

Aluminum Angle

アルミアングル(縞目柄)

CO2
1.016

1290

(株)光モール[899049]

特 長 ●0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
●表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。
用 途 ●工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に。
材 質 ●アルミ1050
製造国 ●台湾

トラックやバイク
の装飾に

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
139-0808	1290	¥ 899	オープン	30×30×0.8	1000	5	140	14(467)
138-9322	1291	¥1,188	オープン	40×40×0.8	1000	5	186	18(900)
138-9264	1292	¥1,471	オープン	50×50×0.8	1000	5	233	27(-)
139-0807	1293	¥ 899	オープン	40×20×0.8	1000	5	140	6(600)
138-9287	1294	¥1,034	オープン	50×20×0.8	1000	5	164	2(100)
138-9279	1295	¥1,188	オープン	50×30×0.8	1000	5	187	2(25)

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
138-9266	1190	¥1,790	オープン	30×30×0.8	2000	5	280	30(66)
138-9282	1191	¥2,384	オープン	40×40×0.8	2000	5	372	62(194)
138-9329	1192	¥2,940	オープン	50×50×0.8	2000	5	466	71(284)
138-9306	1193	¥1,790	オープン	40×20×0.8	2000	5	280	2(34)
138-9288	1194	¥2,063	オープン	50×20×0.8	2000	5	328	30(334)
138-9303	1195	¥2,384	オープン	50×30×0.8	2000	5	374	30(94)

商品のお問い合わせ:0729-30-0123

建築資材

波板

プラスチック
素材

金属素材

木材

型枠
関連用品

建築材

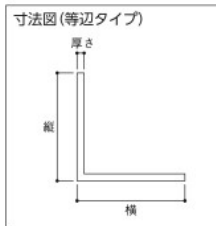
止水・吸水・
排水用品鉄骨
関連用品鉄筋
関連用品コンクリート
関連用品建材用
保護材

単管用品



Aluminum Angle

アルミアングル

CO2
0.497AAシリーズ
(等辺タイプ・シルバー)BAシリーズ
(等辺タイプ・ブロンズ)

特 長 ●軽量・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用 途 ●サッシや建設資材、補強部材などに。
材 質 ●アルミ ●表面処理:アルマイト仕上げ(ブロンズ全長300mmタイプ除く) 製造国 ●日本

色:シルバー

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
829-0608	AAH2020	¥ 410	オープン	20×20×3	300	5	92	98(45)
829-0610	AAH2525	¥ 500	オープン	25×25×3	300	5	116	286(249)
829-0612	AAH3030	¥ 600	オープン	30×30×3	300	5	140	279(67)
829-0614	AAH4040	¥ 760	オープン	40×40×3	300	5	179	83(9)
829-0615	AAH5050	¥ 950	オープン	50×50×3	300	5	238	264(232)
397-6351	AA92926	¥ 209	オープン	9.2×9.2×0.9	995	5	38	580(141)
397-6246	AA12126	¥ 251	オープン	12×12×1	995	5	53	591(123)
397-6262	AA15156	¥ 317	オープン	15×15×1	995	5	74	563(77)
397-6289	AA19196	¥ 403	オープン	19×19×1	995	5	91	844(130)
397-6301	AA25256	¥ 514	オープン	25×25×1.2	995	5	141	240(68)
397-6327	AA30306	¥ 754	オープン	30×30×1.2	995	5	165	469(58)
849-3775	AA15154	¥ 566	オープン	15×15×2	995	5	150	248(186)
849-3779	AA20204	¥1,054	オープン	20×20×3	995	5	296	89(168)
849-3781	AA25254	¥1,234	オープン	25×25×3	995	5	379	68(85)
849-3783	AA30304	¥1,423	オープン	30×30×3	995	5	457	123(36)
397-6343	AA9242	¥ 403	オープン	9.2×9.2×0.9	1995	10	75	122(135)
397-6254	AA1242	¥ 499	オープン	12×12×1	1995	10	109	237(86)
397-6271	AA1542	¥ 626	オープン	15×15×1	1995	10	146	358(82)
397-6297	AA1942	¥ 806	オープン	19×19×1	1995	10	186	381(118)
397-6319	AA2542	¥1,031	オープン	25×25×1.2	1995	10	285	412(156)
397-6335	AA3042	¥1,517	オープン	30×30×1.2	1995	10	341	291(91)
849-3776	AA15159	¥1,140	オープン	15×15×2	1995	5	301	41(52)
849-3780	AA20209	¥2,109	オープン	20×20×3	1995	5	604	106(71)
849-3782	AA25259	¥2,469	オープン	25×25×3	1995	5	745	43(117)
849-3784	AA30309	¥2,820	オープン	30×30×3	1995	5	937	182(61)

色:ブロンズ

発注単位1本

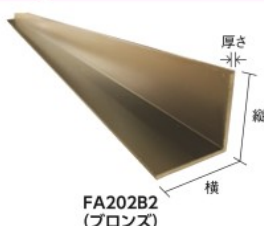
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
849-3953	BA971	¥197	オープン	9×9×1	995	10	45	170(415)
849-3949	BA1271	¥266	オープン	12×12×1	995	10	52	204(680)
849-3950	BA1571	¥326	オープン	15×15×1	995	10	76	141(403)
849-3952	BA1971	¥403	オープン	19×19×1	995	10	95	39(558)
849-3951	BA1572	¥651	オープン	15×15×1	995	10	154	6(25)

商品のお問い合わせ:06-6764-1531



Aluminium Angle

アルミ等辺アングル

CO2
1.204FA202B2
(ブロンズ)FA202S2
(シルバー)

特 長 ●さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用 途 ●カットして補強金具や止め金具に。
材 質 ●アルミ(A6063S-T5) ●B1アルマイト
製造国 ●日本

ブロンズ

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
849-4271	FA202B2	¥ 980	¥ 980	15×15×1.5	2000	1	0.232	34(100)
849-4277	FA206B2	¥1,740	¥1,740	20×20×2.0	2000	1	0.414	23(96)
849-4283	FA210B2	¥2,190	¥2,190	25×25×2.0	2000	1	0.522	10(38)
849-4289	FA213B2	¥2,630	¥2,630	30×30×2.0	2000	1	0.632	31(207)
849-4297	FA217B2	¥3,500	¥3,500	40×40×2.0	2000	1	0.844	27(193)

アルインコ株式会社機器事業部[118116]

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	縦×横×厚さ (mm)	全長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
849-4274	FA202S2	¥ 860	¥ 860	15×15×1.5	2000	1	0.232	58(87)
849-4280	FA206S2	¥1,510	¥1,510	20×20×2.0	2000	1	0.414	99(207)
849-4286	FA210S2	¥1,890	¥1,890	25×25×2.0	2000	1	0.522	45(113)
849-4292	FA213S2	¥2,270	¥2,270	30×30×2.0	2000	1	0.632	156(114)
849-4300	FA217S2	¥3,020	¥3,020	40×40×2.0	2000	1	0.844	87(63)

商品のお問い合わせ:0120-302-669