


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ピスコ  Stainless Ball Valve 1 Piece type
ステンレスボールバルブ 1ピースタイプ RoHS CO2 0.237




仕様 ●使用流体:空気、窒素・ヘリウムなどの不活性ガス(毒性の無い物)、水・液体(条件有)、その他(条件有)
 ●最高使用圧力:5.5MPa(注意有)
 ●使用真空圧力:-101kPa
 ●使用温度範囲:-29~232℃(流体の凍結なきこと)
 材質 ●本体:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボール:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
 ●ハンドル:ステンレス(SUS304相当)
 製造国 ●台湾

発注単位1個 株式会社ピスコ [800191]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
114-4894	NSBVF10-02	¥2,786		オープン Rc1/4	42	1	62	590(122)
114-4895	NSBVF10-03	¥3,067		オープン Rc3/8	49	1	94	501(83)
114-4896	NSBVF10-04	¥3,671		オープン Rc1/2	57	1	171	436(72)

☎商品のお問い合わせ:0265-76-2511

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低にて表示。
 ピスコ  Ball Valve Sus316 Equivalent Equipped with Sus316 Push-In Fitting
ステンレスボールバルブ1ピースタイプ(ワンタッチ継手付) RoHS CO2 0.36




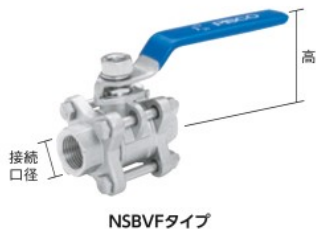
仕様 ●使用流体:空気、窒素・ヘリウムなどの不活性ガス(毒性の無い物)、水・液体(条件有)、その他(条件有)
 材質 ●本体:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボール:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
 ●ハンドル:ステンレス(SUS304相当)
 製造国 ●台湾

発注単位1個 株式会社ピスコ [800191]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合チューブ外径D(mm)	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
249-3026	NSBV10-44	¥6,607		オープン 4	43	1	94	12(999)
249-3027	NSBV10-66	¥6,809		オープン 6	43	1	100	49(126)
249-3031	NSBV10-88	¥7,694		オープン 8	50	1	151	98(516)
249-3030	NSBV10-1010	¥9,403		オープン 10	50	1	153	31(148)
249-3028	NSBV10-1212	¥11,414		オープン 12	59	1	267	12(172)
249-3029	NSBV10-1616	¥11,717		オープン 16	59	1	279	14(100)

☎商品のお問い合わせ:0265-76-2511

ピスコ  Ball Valve Sus316 Equivalent
ステンレスボールバルブ RoHS CO2 1.444



材質 ●本体:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボール:ステンレス(SUS316相当)
 ●ボールシート:フッ素樹脂(PTFE)
 ●ハンドル:ステンレス(SUS304相当)
 製造国 ●台湾

発注単位1個 株式会社ピスコ [800191]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
249-3033	NSBVF30-02	¥5,833		オープン Rc1/4	69	1	377	5(-)
249-3032	NSBVF30-03	¥5,833		オープン Rc3/8	69	1	363	15(188)
249-3034	NSBVF30-04	¥5,843		オープン Rc1/2	77	1	516	1(13)

☎商品のお問い合わせ:0265-76-2511

ワタベコーポレーション  Orange Bowl Cook
“オレンジボールコック”(両外ねじ型) CO2 0.188




仕様 ●使用流体:空気、水、油
 ●使用温度範囲:-10~80℃
 ●使用圧力:1MPa
 材質 ●黄銅 ●ハンドル:ステンレス
 製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社ワタベコーポレーション [990449]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径		高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
				D1	D2				
786-9339	WM-1P	¥1,163	¥1,430	R1/8	G1/8	29	20	49	12(75)
786-9347	WM-2P	¥1,163	¥1,430	R1/4	G1/4	29	20	55	713(108)
786-9355	WM-3P	¥1,316	¥1,620	R3/8	G3/8	29	20	64	52(56)

ワタベコーポレーション  Orange Bowl Cook
“オレンジボールコック”(両内ねじ型) CO2 0.199

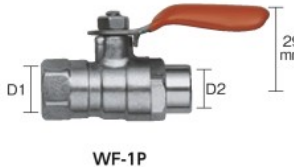


仕様 ●使用流体:空気、水、油
 ●使用温度範囲:-10~80℃
 ●使用圧力:1MPa
 材質 ●黄銅 ●ハンドル:ステンレス
 製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社ワタベコーポレーション [990449]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径		高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
				D1	D2				
786-9304	WF-1P	¥1,163	¥1,430	Rc1/8	G1/8	29	20	52	12(28)
786-9312	WF-2P	¥1,163	¥1,430	Rc1/4	G1/4	29	20	63	122(51)
786-9321	WF-3P	¥1,511	¥1,860	Rc3/8	G3/8	29	20	73	28(27)

ワタベコーポレーション  Orange Bowl Cook
“オレンジボールコック”(外×内ねじ型) CO2 0.172

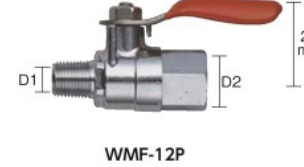


仕様 ●使用流体:空気、水、油
 ●使用温度範囲:-10~80℃
 ●使用圧力:1MPa
 材質 ●黄銅 ●ハンドル:ステンレス
 製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社ワタベコーポレーション [990449]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径		高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
				D1	D2				
786-9371	WMF-1P	¥1,163	¥1,430	R1/8	G1/8	29	20	45	11(30)
786-9380	WMF-2P	¥1,163	¥1,430	R1/4	G1/4	29	20	54	156(120)
786-9398	WMF-3P	¥1,536	¥1,890	R3/8	G3/8	29	20	67	60(106)
786-9363	WMF-12P	¥1,228	¥1,510	R1/8	G1/4	29	20	45	0(-)

ワタベコーポレーション  Orange Bowl Cook
“オレンジボールコック”(ホースニップル型) CO2 0.176

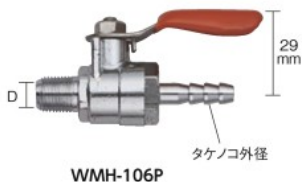

仕様 ●使用流体:空気、水、油
 ●使用温度範囲:-10~80℃
 ●使用圧力:1MPa
 材質 ●黄銅
 ●ハンドル:ステンレス
 製造国 ●日本

発注単位1個 株式会社ワタベコーポレーション [990449]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	接続口径D	タケノコ外径(mm)	高さ(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
786-9401	WMH-106P	¥1,228	¥1,510	R1/8	6	29	20	46	2(100)
786-9410	WMH-107P	¥1,228	¥1,510	R1/8	7	29	20	47	12(172)
786-9428	WMH-207P	¥1,228	¥1,510	R1/4	7	29	20	52	113(628)
786-9436	WMH-208P	¥1,228	¥1,510	R1/4	8	29	20	53	28(83)
786-9444	WMH-209P	¥1,228	¥1,510	R1/4	9	29	20	54	49(117)
786-9452	WMH-309P	¥1,381	¥1,700	R3/8	9	29	20	61	16(58)
786-9461	WMH-3105P	¥1,381	¥1,700	R3/8	10.5	29	20	61	30(46)