

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO₂ 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

パーカー



Depth Filter Cartridges VBPE Series

デプスフィルターカートリッジ“VBPEシリーズ”

CO₂
0.856

VBPEシリーズ

特 長 ●密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。

●熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。

用 途 ●一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。 ●各種飲料、仕込み水、洗浄用水。

仕 様 ●最高使用温度:80℃ ●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa ●内径×外径:30×67mm

材 質 ●ポリオレフィン複合繊維 製造国 ●韓国

250mmタイプ

発注単位1個

パーカー・ハネフィン日本㈱[549102]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0265	VBPE-0901-BN	¥1,021	オープン	1	50	200	0(-)
195-0266	VBPE-0905-BN	¥1,021	オープン	5	50	200	0(-)
195-0267	VBPE-0910-BN	¥1,021	オープン	10	50	200	0(-)
195-0268	VBPE-0925-BN	¥1,021	オープン	25	50	200	0(-)
195-0269	VBPE-0950-BN	¥1,021	オープン	50	50	200	0(-)

500mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0271	VBPE-1901-BN	¥2,041	オープン	1	25	400	0(-)
195-0272	VBPE-1905-BN	¥2,041	オープン	5	25	400	0(-)
195-0273	VBPE-1910-BN	¥2,041	オープン	10	25	400	0(-)
195-0274	VBPE-1925-BN	¥2,041	オープン	25	25	400	0(-)
195-0275	VBPE-1950-BN	¥2,041	オープン	50	25	400	0(-)

750mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0277	VBPE-2901-BN	¥3,479	オープン	1	20	600	0(-)
195-0278	VBPE-2905-BN	¥3,479	オープン	5	20	600	0(-)
195-0279	VBPE-2910-BN	¥3,479	オープン	10	20	600	0(-)
195-0280	VBPE-2925-BN	¥3,479	オープン	25	20	600	0(-)
195-0281	VBPE-2950-BN	¥3,479	オープン	50	20	600	0(-)

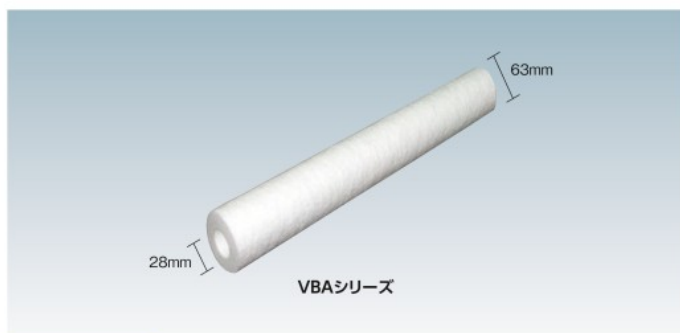
☎商品のお問い合わせ:03-6365-4020

パーカー



Depth Filter Cartridges VBA Series

デプスフィルターカートリッジ“VBAシリーズ”

CO₂
0.77

VBAシリーズ

特 長 ●ろ過率99%以上です。 ●21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。

●EC指令の食品接触材に適合しています。

用 途 ●洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、

イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現象液。

仕 様 ●最高使用温度:80℃ ●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa ●内径×外径:28×63mm

材 質 ●ろ材:ポリプロピレン(PP) 製造国 ●台湾

250mmタイプ

発注単位1個

パーカー・ハネフィン日本㈱[549102]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0025	VBA0.5M9-84	¥2,021	オープン	0.5	50	180	0(-)
195-0026	VBA1M9-84	¥2,021	オープン	1	50	180	15(-)
195-0027	VBA3M9-84	¥2,021	オープン	3	50	180	0(-)
195-0028	VBA5M9-84	¥2,021	オープン	5	50	180	5(500)
195-0029	VBA10M9-84	¥2,021	オープン	10	50	180	0(-)

500mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0235	VBA0.5M19-68	¥3,834	オープン	0.5	25	360	0(-)
195-0236	VBA1M19-68	¥3,834	オープン	1	25	360	38(-)
195-0237	VBA3M19-68	¥3,834	オープン	3	25	360	1(-)
195-0238	VBA5M19-68	¥3,834	オープン	5	25	360	2(-)
195-0239	VBA10M19-68	¥3,834	オープン	10	25	360	0(-)

750mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0240	VBA0.5M29-53	¥6,063	オープン	0.5	20	540	0(-)
195-0241	VBA1M29-53	¥6,063	オープン	1	20	540	0(-)
195-0242	VBA3M29-53	¥6,063	オープン	3	20	540	0(-)
195-0243	VBA5M29-53	¥6,063	オープン	5	20	540	0(-)
195-0244	VBA10M29-53	¥6,063	オープン	10	20	540	0(-)

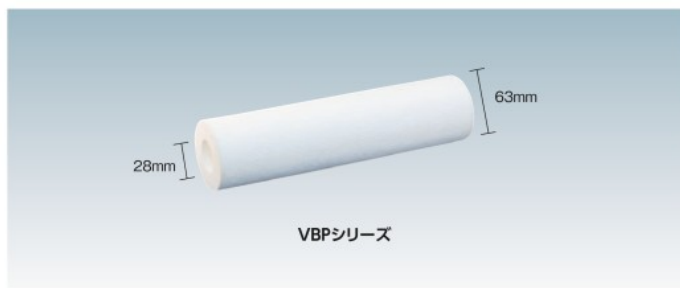
☎商品のお問い合わせ:03-6365-4020

パーカー



Depth Filter Cartridges VBP Series

デプスフィルターカートリッジ“VBPシリーズ”

CO₂
0.77

VBPシリーズ

特 長 ●21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。

用 途 ●飲料水用、仕込み水のろ過。 ●エッチング、レジスト液のろ過。

仕 様 ●最高使用温度:60℃ ●推奨交換差圧:0.14~0.21MPa ●内径×外径:28×63mm

材 質 ●ろ材:ポリプロピレン(PP) ●ガasket:ポリエチレン 製造国 ●台湾

250mmタイプ

発注単位1個

パーカー・ハネフィン日本㈱[549102]

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0245	VBP1M9-84	¥3,250	オープン	1	50	180	0(-)
195-0246	VBP3M9-84	¥3,250	オープン	3	50	180	0(-)
195-0247	VBP5M9-84	¥3,250	オープン	5	50	180	0(-)
195-0248	VBP10M9-84	¥3,250	オープン	10	50	180	2(-)
195-0249	VBP25M9-84	¥3,250	オープン	25	50	180	0(-)
195-0250	VBP50M9-84	¥3,250	オープン	50	50	180	2(-)
195-0251	VBP75M9-84	¥3,250	オープン	75	50	180	0(-)

500mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0252	VBP1M19-68	¥6,500	オープン	1	25	360	0(-)
195-0253	VBP3M19-68	¥6,500	オープン	3	25	360	0(-)
195-0254	VBP5M19-68	¥6,500	オープン	5	25	360	0(-)
195-0255	VBP10M19-68	¥6,500	オープン	10	25	360	0(-)
195-0256	VBP25M19-68	¥6,500	オープン	25	25	360	0(-)
195-0257	VBP50M19-68	¥6,500	オープン	50	25	360	8(80)
195-0258	VBP75M19-68	¥6,500	オープン	75	25	360	0(-)

750mmタイプ

発注単位1個

発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	ろ過精度 (μm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
195-0260	VBP1M29-53	¥9,750	オープン	1	20	540	4(-)
195-0261	VBP3M29-53	¥9,750	オープン	3	20	540	0(-)
195-0262	VBP5M29-53	¥9,750	オープン	5	20	540	0(-)
195-0263	VBP10M29-53	¥9,750	オープン	10	20	540	0(-)
195-0264	VBP25M29-53	¥9,750	オープン	25	20	540	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-6365-4020