

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。伸興電線
伸興電線株式会社
日本Heat-Resistant Wire For Fire Alarm
火災報知器用耐熱電線New CO2
16.64

HP0.9X2CX200M

HP-Cタイプ

発注単位1巻

伸興電線株式会社[560134]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	芯数	全長 (m)	外径寸法 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★607-9785	HP0.9X2CX200M	¥16,250	オープン	灰	2	200	3.5×5.0	0.3	1	5.8	-
★607-9829	HP0.9X3CX200M	¥22,875	オープン	灰	3	200	3.5×6.5	0.3	1	8.0	-
★608-1352	HP0.9X4CX200M	¥29,500	オープン	灰	4	200	5.4	0.3	1	9.0	-
★607-8268	HP1.2X2CX200M	¥24,125	オープン	灰	2	200	3.8×5.6	0.3	1	8.0	-
★607-9838	HP1.2X3CX200M	¥35,125	オープン	灰	3	200	3.8×7.4	0.3	1	11.4	-
★607-9845	HP1.2X4CX200M	¥46,125	オープン	灰	4	200	6.2	0.3	1	13.2	-

特長 ●日本電線工業会規格(JCS 3501)適合品です。
 ●(一社)電線総合技術センターの型式認定を取得しています。
 ●消防庁告示第11号で規定された耐熱性能を有しています。

用途 ●防災施設などにおける小勢力回路用(使用電圧60V未満)。

仕様 ●適用規格 JCS 3501 (小勢力回路用耐熱電線)


製造国 ●日本

HP-Pタイプ 特長 ●金属化紙テープによる遮蔽付を標準としています。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	芯数	全長 (m)	外径寸法 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★607-9827	HP0.9X3PX100M	¥24,625	オープン	灰	6	100	7.3	0.25	1	6.9	-
★607-9779	HP0.9X5PX100M	¥38,500	オープン	灰	10	100	8.4	0.25	1	10.0	-
★607-9757	HP0.9X10PX100M	¥71,375	オープン	灰	20	100	10.9	0.25	1	17.5	-
★608-1346	HP1.2X3PX100M	¥40,625	オープン	灰	6	100	8.9	0.3	1	10.5	-
★607-9851	HP1.2X5PX100M	¥62,500	オープン	灰	10	100	10.5	0.3	1	16.0	-
★607-9832	HP1.2X10PX100M	¥116,250	オープン	灰	20	100	13.7	0.3	1	28.5	-

商品のお問い合わせ:087-894-3937

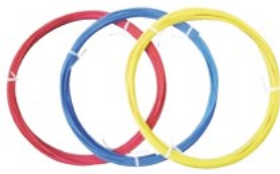FDC
FDC
Fujikura Electric Co., Ltd.
日本Ecological Electric Wire
機器配線用電線(エコタイプ)RoHS CO2
1.519


EM-KIEシリーズ

特長 ●一般低圧電気機器配線に使用されます。
 ●環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。
 ●塩化ビニールを一切使用しておりません。
 ●リサイクル可能な電線です。

用途 ●600V以下の電気機器や制御盤内配線など。

仕様 ●JIS C3612:2002 JIS C3316規格品
 ●素線数/素線径(mm):50本/0.18

製造国 ●日本

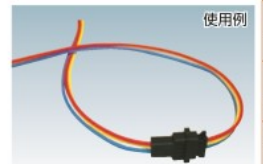

使用例

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	芯数	全長 (m)	定格	外径寸法 (mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)
332-7621	EM-KIE1.25SQ-R-10M	¥1,696	オープン	赤	1	10	600V	3.1	1	190	201(100)
332-7612	EM-KIE1.25SQ-B-10M	¥1,696	オープン	青	1	10	600V	3.1	1	190	459(156)
332-7639	EM-KIE1.25SQ-Y-10M	¥1,696	オープン	黄	1	10	600V	3.1	1	190	898(128)

㈱フジクラ・ダイヤケーブル[300407]

商品のお問い合わせ:03-3543-8900

伸興電線
伸興電線株式会社
日本Colored Identification Polyethylene Insulated Vinyl Sheathed Cable
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルNew CO2
42.24

FCPEV0.65X10PX100M

FCPEVタイプ 特長 ●アルミ箔貼付プラスチックテープによる静電遮蔽付です。
 ●ドレンワイヤ付のため、ケーブルの接続及び設置作業が容易に行えます。

発注単位1巻

伸興電線株式会社[560134]

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	芯数	全長 (m)	外径寸法 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★607-9770	FCPEV0.65X1PX100M	¥7,500	オープン	黒	2	100	4.6	0.18	1	2.4	-
★607-9794	FCPEV0.65X2PX100M	¥11,000	オープン	黒	4	100	5.4	0.18	1	3.5	-
★607-9760	FCPEV0.65X3PX100M	¥14,375	オープン	黒	6	100	5.7	0.18	1	4.3	-
★608-1356	FCPEV0.65X5PX100M	¥23,125	オープン	黒	10	100	6.7	0.18	1	6.2	-
★608-1344	FCPEV0.65X10PX100M	¥41,250	オープン	黒	20	100	8.2	0.18	1	10.0	-
★607-9824	FCPEV 0.9X1PX100M	¥10,625	オープン	黒	2	100	4.8	0.23	1	3.2	-
★607-9796	FCPEV 0.9X2PX100M	¥17,625	オープン	黒	4	100	6.5	0.23	1	5.2	-
★607-9786	FCPEV 0.9X3PX100M	¥24,125	オープン	黒	6	100	6.8	0.23	1	6.7	-
★608-1353	FCPEV 0.9X5PX100M	¥37,375	オープン	黒	10	100	8.2	0.23	1	9.9	-
★607-8237	FCPEV 0.9X10PX100M	¥68,000	オープン	黒	20	100	10.2	0.23	1	17.0	-
★607-9821	FCPEV 1.2X1PX100M	¥15,625	オープン	黒	2	100	5.5	1.8	1	4.4	-
★607-9828	FCPEV 1.2X2PX100M	¥28,375	オープン	黒	4	100	7.6	1.8	1	7.7	-
★607-9820	FCPEV 1.2X3PX100M	¥40,250	オープン	黒	6	100	9.3	1.8	1	11.5	-
★607-9763	FCPEV 1.2X5PX100M	¥63,625	オープン	黒	10	100	10.2	1.8	1	16.0	-

FCPEV-Sタイプ 特長 ●静電遮蔽効果を高めるために、軟銅線テープ遮蔽を施しています。

発注単位1巻

発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	芯数	全長 (m)	外径寸法 (mm)	絶縁体厚さ (mm)	梱包数 (巻)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★607-9780	FCPEV-SCU0.65X5PX100M	¥34,000	オープン	黒	10	100	7.6	0.18	1	8.0	-
★608-1343	FCPEV-SCU0.65X10PX100M	¥56,000	オープン	黒	20	100	9.0	0.18	1	12.5	-
★607-8238	FCPEV-SCU0.9X3PX100M	¥52,750	オープン	黒	10	100	9.1	0.23	1	8.4	-
★607-9795	FCPEV-SCU1.2X3PX100M	¥56,000	オープン	黒	6	100	10.0	1.8	1	14.0	-
★607-9807	FCPEV-SSB0.65X1PX100M	¥18,500	オープン	黒	2	100	4.7	0.18	1	3.4	-
★607-9772	FCPEV-SSB0.65X2PX100M	¥24,875	オープン	黒	4	100	5.2	0.18	1	4.3	-
★608-1341	FCPEV-SSB0.65X3PX100M	¥28,625	オープン	黒	6	100	5.9	0.18	1	5.4	-
★608-1345	FCPEV-SSB 0.9X1PX100M	¥24,875	オープン	黒	2	100	5.2	0.23	1	4.3	-
★608-1360	FCPEV-SSB 0.9X2PX100M	¥33,375	オープン	黒	4	100	6.3	0.23	1	6.3	-
★607-8253	FCPEV-SSB1.2X1PX100M	¥30,750	オープン	黒	2	100	5.6	1.8	1	5.5	-
★608-1364	FCPEV-SSB1.2X2PX100M	¥49,375	オープン	黒	4	100	7.5	1.8	1	9.2	-

商品のお問い合わせ:087-894-3937

接続端子

クリップ・テストリード

モジュラージャック

LANケーブル

光ファイバーケーブル資材

電線

プラグ・コンセント

スイッチ

配線システム

ケーブルカバー

ケーブルタイ

結束工具

ケーブル固定具

電設資材用アンカー

収縮チューブ

電線保護資材

配電盤・筐体

カードホルダー・銘板

電線用ラベル

防爆構造継手