


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

クラインツールズ Side-Cutting Pliers **ペンチ** CO2 0.171

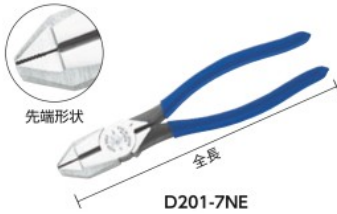


特長

- 刃が先が網目状に加工されており、しっかりと掴むことができます。
- 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
- 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。

材質 ●特殊鋼
製造国 ●アメリカ

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。
クラインツールズ High-Leverage Universal Combination Pliers **コンビネーションペンチ** CO2 0.227

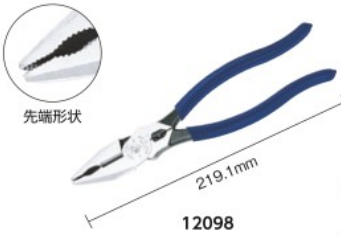

特長

- 刃がのこぎりのような形状になっており、高いグリップ力を発揮します。
- 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
- 独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
- ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。

材質 ●特殊鋼
製造国 ●アメリカ

発注単位1丁 KLEIN TOOLS社 [298746]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2876	D201-7NE	¥11,951	¥16,731	φ2.2	無	189.9	6	247	4(40)
114-2877	D201-8NE	¥12,266	¥17,171	φ2.2	無	220.7	6	417	5(42)
195-2061	D201-8	¥13,021	¥15,191	φ2.5	無	220.7	6	422	1(50)


☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

発注単位1丁 KLEIN TOOLS社 [298746]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	圧着機能	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2884	12098	¥8,133	¥9,488	φ2.2	有	無	219.1	6	327	112(104)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

クラインツールズ High-Leverage Side Cutting Pliers, Bolt Thread-Holding **ペンチ 偏芯タイプ** CO2 0.347

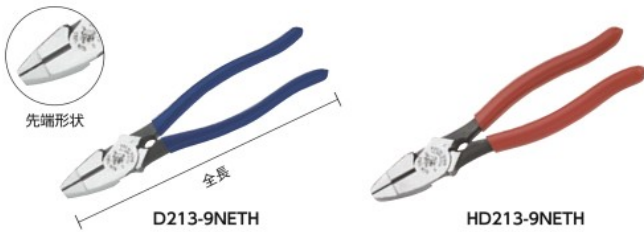

特長

- ヒンジ部は5/8インチ(約16mm)のボールやボルト等を掴むのに適しています。
- 偏芯タイプのため軽い力で操作することができます。
- 刃の先端が網目状に加工されておりしっかりと掴むことができます。
- 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

材質 ●特殊鋼 ●グリップ:プラスチック
製造国 ●アメリカ

発注単位1丁 KLEIN TOOLS社 [298746]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
195-2043	D213-9NETH	¥11,624	¥13,561	φ2.5	無	238.1	6	500	1(25)
195-2042	HD213-9NETH	¥10,734	¥15,028	φ2.5	無	241.3	6	500	2(67)

強力型
ボルトなどをつかめるヒンジ部

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
195-2050	D2000-9NETH	¥13,103	¥15,281	φ2.5	238.1	6	500	1(-)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

クラインツールズ Combination Pliers **ペンチ** CO2 0.283



特長

- 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
- 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
- 刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。

材質 ●特殊鋼
製造国 ●アメリカ

発注単位1丁 KLEIN TOOLS社 [298746]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2871	D213-8NE	¥9,287	¥13,002	φ2.5	無	220.7	6	408	51(116)
114-2872	D213-9NE	¥8,494	¥11,891	φ2.5	無	238.1	6	500	49(182)
114-2873	D213-9NETT	¥11,674	¥16,344	φ2.5	有	238.1	6	500	7(88)
195-2027	HD213-9NE	¥9,397	¥13,156	φ2.5	無	241.3	6	500	12(120)

グリップ:コンフォート

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2874	J2138NE	¥9,416	¥13,181	φ2.5	無	223.8	6	439	17(78)
114-2875	J213-9NE	¥11,639	¥16,293	φ2.5	無	241.3	6	500	6(60)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849

クラインツールズ High Leverage Combination Pliers **強力型ペンチ** CO2 0.207



特長

- 偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
- ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
- 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。

材質 ●特殊鋼
製造国 ●アメリカ

発注単位1丁 KLEIN TOOLS社 [298746]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2865	D2000-7	¥12,286	¥14,333	φ2.5	無	200.02	6	299	66(110)
114-2866	D2000-8	¥10,193	¥11,891	φ2.5	無	220.7	6	386	188(198)
114-2867	D2000-9NE	¥11,277	¥13,156	φ2.5	無	238.1	6	500	15(89)

グリップ:コンフォート

発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	落下防止用ひも取付穴	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
114-2868	J20008	¥14,313	¥20,038	φ2.5	無	223.8	6	422	17(100)
114-2869	J2000-9NE	¥13,446	¥15,686	φ2.5	無	241.3	3	500	30(158)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849