

切断砥石

チップソー

ダイヤモンド
カッター

メタルソー


バンドソー

マシンソー

ハンドソー

セーバーソ
ブレードエアーソ
ブレードジグソー
ブレード

レノックス	Wood Cutting Jigsaw Blade	CO2
ALWAYS HUNGRY	バイメタルジグソーブレード(木工用)	0.333

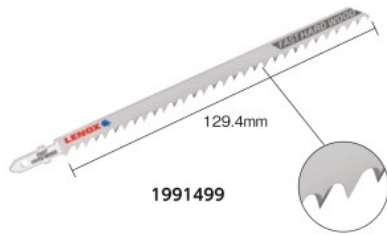

1991499

- 特長**
- 電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため、切断速度と耐久性が向上しています。
 - 切屑の排出を改善し、硬質木材の高速切断が可能です。
- 用途** ●木作業。(硬質木材高速切断)
- 材質** ●バイメタル
- 製造国** ●アメリカ

1枚あたり目安価
¥569

LENOX社[840870]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm) 木材	パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3083	1991499	¥2,844	¥3,500	6	152.4	1.5	129.4	6.4~101.6	5	65	3(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3288-3010

レノックス	Wood Cutting Jigsaw Blade	CO2
ALWAYS HUNGRY	バイメタルジグソーブレード(木工用)	0.205



1991407

- 特長**
- 電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
 - 釘入り木材の切断も可能です。
- 用途** ●木作業。
- 仕様** ●適合機種:Tシャンク形状のジグソー
- 材質** ●バイメタル
- 製造国** ●アメリカ


LENOX社[840870]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm) 木材	パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3113	1991407	¥1,463	¥1,800	6	101.6	1.3	78.6	7.9~44.5	5	40	8(160)
208-3112	1991475	¥1,625	¥2,000	10	133.4	1.3	110.4	88.9以下	5	50	18(225)

☎商品のお問い合わせ:03-3288-3010

レノックス	Optimized For Clean Cut In Soft Wood	CO2
ALWAYS HUNGRY	バイメタルジグソーブレード(木工用)	0.128

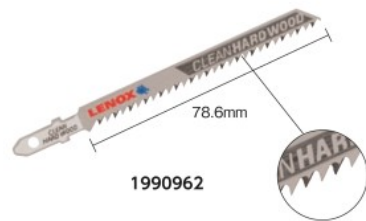

1990962

- 特長**
- 電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
 - 最適な刃角と精密に研磨仕上げされた刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。
- 用途** ●木作業。(硬質木材仕上用高速切断)
- 材質** ●バイメタル
- 製造国** ●アメリカ

1枚あたり目安価
¥504


LENOX社[840870]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm) 木材	パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3077	1990703	¥2,519	¥3,100	6	101.6	1.5	78.6	9.5~44.5	5	25	3(300)
208-3079	1990962	¥2,519	¥3,100	10	101.6	1.5	78.6	4.8~31.8	5	25	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3288-3010

レノックス	Optimized For Clean Cut In Soft Wood, Hard Wood and Composite	CO2
ALWAYS HUNGRY	バイメタルジグソーブレード(木工用)	0.128

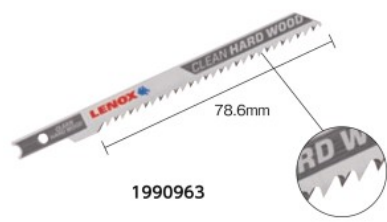

1990963

- 特長**
- 電動工具取付部を強化し、非常に折れにくくブレードの曲がりを軽減するため長持ちします。
 - 最適な刃角と精密に研磨仕上げされた刃先により、焼けを防ぎ綺麗な切断面に仕上がります。
- 用途** ●木作業。(硬質木材仕上用高速切断)
- 材質** ●バイメタル
- 製造国** ●アメリカ

1枚あたり目安価
¥504


LENOX社[840870]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm) 木材	パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3081	1990963	¥2,519	¥3,100	10	101.6	1.5	78.6	4.8~31.8	5	25	0(-)

☎商品のお問い合わせ:03-3288-3010

レノックス	Optimized For Clean Cut In Soft Wood, Hard Wood and Composite	CO2
ALWAYS HUNGRY	炭素鋼ジグソーブレード(木工用)	0.128

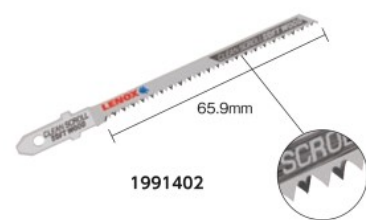

1991402

- 特長**
- 経済性を重視した炭素工具鋼ブレードです。
 - 綺麗な切断が可能です。
- 用途** ●木作業。(木材コンターカット仕上用)
- 仕様** ●適合機種:Tシャンク形状のジグソー
- 材質** ●炭素鋼
- 製造国** ●アメリカ

1枚あたり目安価
¥439

LENOX社[840870]

発注単位1パック

発注コード	品番	税抜価格 (1パック)	メーカー希望 小売価格 (1パック)	山数	全長 (mm)	厚さ (mm)	有効刃長 (mm)	切断能力(mm) 木材	パック入数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
208-3115	1991402	¥2,194	¥2,700	20	88.9	1.5	65.9	1.6~19.1	5	25	2(200)

☎商品のお問い合わせ:03-3288-3010