


スリーエム 3M VHB™ Tape 3M™ VHB™ テープ GPH-110GF 10M巻 RoHS CO2 0.481

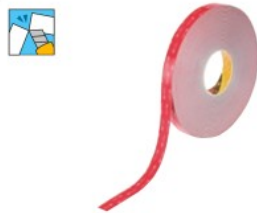

GPH110GFシリーズ

特長 ●リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
用途 ●金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
仕様 ●粘着力:41N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:特殊アクリル系
製造国 ●中国



GPH110GF 12X33 1P

特長 ●耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。
●リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。
用途 ●金属や一般的なプラスチック全般の接合に。
仕様 ●粘着力:41N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:アクリル系
●はく離紙:PEフィルム
製造国 ●日本


発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[273426]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
454-3342	GPH110GF 12X10 BOX	¥1,575	オープン	グレー	12×10×1.1	12	114	500(603)	
454-3344	GPH110GF 19X10 BOX	¥2,494	オープン	グレー	19×10×1.1	10	185	410(999)	
454-3346	GPH110GF 25X10 BOX	¥3,281	オープン	グレー	25×10×1.1	10	238	430(935)	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[117007]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
630-8243	GPH110GF 12X33 1P	¥2,946	オープン	グレー	12×33×1.1	1	400	-	
630-8257	GPH110GF 19X33 1P	¥4,446	オープン	グレー	19×33×1.1	1	630	-	
630-8268	GPH110GF 25X33 1P	¥5,731	オープン	グレー	25×33×1.1	1	825	-	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

スリーエム 3M VHB™ Tape 3M™ VHB™ 構造用接合テープ CO2 0.739

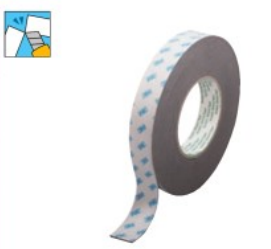

Y4825K-08 19X11 1P

特長 ●リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。
●低温環境下でも粘着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。
用途 ●各種金属、補強材などの固定、シールに。
仕様 ●低VOCタイプ
●粘着力:38N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本



Y4920 12X10 BOX

特長 ●0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。
●ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。
用途 ●テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。
仕様 ●粘着力:40N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:特殊アクリル系
製造国 ●韓国

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[117007]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
427-5019	Y4825K-08 19X11 1P	¥2,696	オープン	グレー	19×11×0.8	28	175	949(896)	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[273426]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
661-0522	Y4920 12X10 BOX	¥1,501	オープン	白	12×10×0.4	12	60	-	
661-0519	Y4920 19X10 BOX	¥2,379	オープン	白	19×10×0.4	10	95	-	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

スリーエム 3M VHB™ Tape 3M™ VHB™ テープ LSE-110WF 33M巻 New CO2 1.646



LSE110WF 12X33 1P

特長 ●ポリプロピレンなどの難接着PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。
プラスチックから、金属まで幅広く使える多用途タイプです。
用途 ●接合と防水を同時に実現したい箇所に。
仕様 ●粘着力:43N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:アクリル系
●はく離紙:PEフィルム
製造国 ●日本



LSE110WFシリーズ

特長 ●PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。
用途 ●接合と防水を同時に実現したい箇所に。
仕様 ●粘着力:43N/10mm
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:特殊アクリル系
製造国 ●ブラジル

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[117007]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
630-8251	LSE110WF 12X33 1P	¥6,089	オープン	白	12×33×1.1	1	390	-	
630-8258	LSE110WF 19X33 1P	¥9,410	オープン	白	19×33×1.1	1	615	-	
630-8242	LSE110WF 25X33 1P	¥12,268	オープン	白	25×33×1.1	1	820	-	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[273426]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
454-3341	LSE110WF 12X10 BOX	¥2,246	オープン	白	12×10×1.1	12	114	630(999)	
454-3345	LSE110WF 19X10 BOX	¥3,558	オープン	白	19×10×1.1	10	181	339(754)	
454-3347	LSE110WF 25X10 BOX	¥4,681	オープン	白	25×10×1.1	10	238	451(778)	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

スリーエム 3M VHB™ Tape 3M™ VHB™ 構造用接合テープ(透明ガラス用) CO2 0.675



Y-4905J 20X11 1P

特長 ●接合材が透明タイプのVHBテープで、接合部が目立ちません。
●シール性、耐候性に優れており屋外での使用も可能です。
用途 ●ガラス固定。
仕様 ●粘着力:25N/10mm
●使用温度範囲:-20~150℃
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本



CT-25 25X10

特長 ●被着体や接合材が-5℃でも接着できます。
用途 ●ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
●接着剤の代用。
仕様 ●粘着力:41N/10mm
●使用温度範囲:-20~150℃
●JIS規格<Z1541>1種レベル(構造用接合部)
材質 ●基材:アクリルフォーム
●粘着剤:アクリル系
製造国 ●日本

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[117007]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
161-2723	Y-4905J 20X11 1P	¥7,000	オープン	透明	20×11×0.5	12	160	22(57)	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511

発注単位1巻 スリーエム ジャパン株式会社[273426]									
発注コード	品番	税抜価格 (1巻)	メーカー希望 小売価格 (1巻)	色	幅×長さ×厚さ (mm×m×mm)	梱包数 (巻)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
170-3927	CT-19 19X10	¥6,120	オープン	白	19×10×1.14	10	140	93(69)	
170-3935	CT-25 25X10	¥8,203	オープン	白	25×10×1.14	10	185	124(84)	

☎商品のお問い合わせ:0570-011-511