


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

田村総業  **Corner Pad(for Belt Sling)** **RoHS** **CO2** 4.767

コーナーパッド“当てもの”(筒状タイプ)

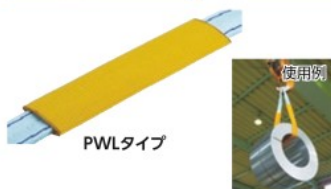

特長 ●摩擦に強いナイロン製の当てものです。
●角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
用途 ●ナイロン 製造国 ●日本

注意
●エッジのある吊り荷が横滑りすると、当てものの効果がほとんどなくなる場合があります。

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	適合ベルト幅(mm)	全長(mm)	パッド寸法(mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
390-3648	PWL0250300	¥875	¥1,400	25	300	50×3	筒状	1	65	375(128)
390-3656	PWL0350400	¥1,250	¥2,000	35	400	60×3	筒状	1	96	228(131)
390-3664	PWL0500400	¥1,563	¥2,500	50	400	73×3	筒状	1	121	355(109)
390-3672	PWL0750400	¥1,875	¥3,000	75	400	97×3	筒状	1	164	180(85)
390-3681	PWL1000400	¥2,313	¥3,700	100	400	120×3	筒状	1	192	182(179)
390-3699	PWL1500400	¥3,063	¥4,900	150	400	167×3	筒状	1	288	17(42)
390-3702	PWL2000400	¥3,875	¥6,200	200	400	214×3	筒状	1	381	44(123)

☎商品のお問い合わせ:076-274-8381

田村総業  **Corner Pad(for Belt Sling)** **RoHS** **CO2** 7.151

コーナーパッド“当てもの”(マジック製タイプ)



特長 ●摩擦に強いナイロン製の当てものです。
●角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
用途 ●ナイロン 製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	適合ベルト幅(mm)	全長(mm)	パッド寸法(mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
390-3711	PXL0250300	¥1,313	¥2,100	25	300	108×3	マジック製	1	49	174(92)
390-3729	PXL0350400	¥1,688	¥2,700	35	400	140×3	マジック製	1	87	71(49)
390-3737	PXL0500400	¥1,906	¥3,050	50	400	170×3	マジック製	1	107	156(117)
390-3745	PXL0750400	¥2,125	¥3,400	75	400	200×3	マジック製	1	126	36(63)
390-3753	PXL1000400	¥2,625	¥4,200	100	400	270×3	マジック製	1	194	18(59)
390-3761	PXL1500400	¥3,375	¥5,400	150	400	370×3	マジック製	1	252	11(220)
390-3770	PXL2000400	¥4,063	¥6,500	200	400	500×3	マジック製	1	359	0(-)
390-3788	PXL2500500	¥5,219	¥8,350	250	500	590×3	マジック製	1	537	8(267)
390-3796	PXL3000500	¥5,875	¥9,400	300	500	690×3	マジック製	1	631	4(100)

☎商品のお問い合わせ:076-274-8381

シライ  **Protector Pad** **CO2** 4.386

補強筒(ベルトスリング用)



特長 ●摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。
用途 ●角当て、緩衝材など。
材質 ●ナイロン 製造国 ●日本

発注単位1本				東レインターナショナル様[657341]						
発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	パッド寸法(mm) 有効展開幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 前年比	
361-7866	BMT-BE25X0.5-S	¥ 805	¥1,150	25	0.5	75×2	1	90	1432(129)	
361-7874	BMT-BE35X0.5-S	¥1,016	¥1,450	35	0.5	105×2	1	130	561(86)	
361-7882	BMT-BE50X0.5-S	¥1,016	¥1,450	50	0.5	125×2	1	130	767(102)	
361-7891	BMT-BE75X0.5-S	¥1,228	¥1,750	75	0.5	165×2	1	160	288(102)	
361-7840	BMT-BE100X0.5-S	¥1,645	¥2,350	100	0.5	235×2	1	250	136(103)	
361-7858	BMT-BE150X0.5-S	¥2,065	¥2,950	150	0.5	330×2	1	330	104(186)	
361-8048	SMT-BE25X0.5-S	¥1,855	¥2,650	25	0.5	125×4	1	240	199(154)	
361-8056	SMT-BE35X0.5-S	¥2,345	¥3,350	35	0.5	125×4	1	240	119(243)	
361-8064	SMT-BE50X0.5-S	¥2,345	¥3,350	50	0.5	150×4	1	330	174(89)	
361-8072	SMT-BE75X0.5-S	¥2,940	¥4,200	75	0.5	185×4	1	400	71(52)	
361-8021	SMT-BE100X0.5-S	¥3,430	¥4,900	100	0.5	235×4	1	480	118(125)	
361-8030	SMT-BE150X0.5-S	¥4,410	¥6,300	150	0.5	340×4	1	630	34(42)	

☎商品のお問い合わせ:06-6445-4114

テザック  **Protect Pad** **RoHS** **CO2** 14.6

補強パッド(ベルトスリング用)



特長 ●スリングと同じ材質の強力タイプです。
用途 ●角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護。
仕様 ●マジックテープ式
材質 ●高強度ポリエステル原糸糸
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	適合ベルト幅(mm)	全長(mm)	パッド寸法(mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
421-4421	TC-1M25X0.3M	¥2,680	¥4,300	25	300	120×4	マジック製	1	120	124(152)
421-4439	TC-1M35X0.3M	¥2,929	¥4,700	35	300	150×4	マジック製	1	180	111(138)
421-4447	TC-1M50X0.3M	¥3,115	¥5,000	50	300	200×4	マジック製	1	220	337(111)
421-4455	TC-1M75X0.4M	¥3,614	¥5,800	75	400	235×4	マジック製	1	380	207(132)
421-4412	TC-1M100X0.4M	¥4,050	¥6,500	100	400	285×4	マジック製	1	440	137(83)

☎商品のお問い合わせ:06-6765-2017

セキテックス  **Secutex SWHB** **CO2** 108.3

ベルトスリング用コーナーパッド(マグネット付)



特長 ●ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
用途 ●金型・工業用品運搬に。
材質 ●硬質ポリウレタン
製造国 ●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合ベルト幅(mm)	有効ベルト幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5574	SWHB-30	¥19,875	¥21,200	30	30	1	0.8	0(-)
819-5575	SWHB-60	¥22,781	¥24,300	60	60	1	1.1	0(-)
819-5576	SWHB-90	¥25,688	¥27,400	90	90	1	1.2	0(-)
819-5577	SWHB-120	¥28,500	¥30,400	120	120	1	1.5	0(-)
819-5578	SWHB-150	¥36,750	¥39,200	150	150	1	1.9	0(-)
819-5579	SWHB-180	¥39,750	¥42,400	180	180	1	2.4	4(200)
819-5580	SWHB-240	¥50,813	¥54,200	240	240	1	3.0	0(-)
819-5581	SWHB-300	¥56,625	¥60,400	300	300	1	3.3	4(-)

セキテックス  **Secutex SK-BB** **CO2** 198.7

ベルトスリング用コーナーパッド(外れ止め・マグネット付)



特長 ●ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
●マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。
用途 ●金型・工業用品運搬に。
製造国 ●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合ベルト幅(mm)	有効ベルト幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5582	SK-BB-30	¥36,469	¥38,900	30	30	1	0.8	0(-)
819-5583	SK-BB-60	¥43,969	¥46,900	60	60	1	1.2	0(-)
819-5584	SK-BB-90	¥51,750	¥55,200	90	90	1	1.6	0(-)
819-5585	SK-BB-120	¥59,250	¥63,200	120	120	1	2.0	0(-)
819-5586	SK-BB-150	¥72,281	¥77,100	150	150	1	2.3	0(-)
819-5587	SK-BB-180	¥98,063	¥104,600	180	180	1	2.6	0(-)
819-5588	SK-BB-240	¥144,563	¥154,200	240	240	1	3.0	0(-)
819-5589	SK-BB-300	¥198,094	¥211,300	300	300	1	3.8	0(-)

セキテックス  **Secutex SKD** **CO2** 200.2

ワイヤコーナーパッド(可動式)



特長 ●ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
●吊り荷の角度に合わせて可動します。
●取付取外しが可能です。
用途 ●金型・工業用品運搬に。
材質 ●硬質ポリウレタン
製造国 ●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合ベルト幅(mm)	全長(mm)	穴径(mm)	外幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5590	SKD-16	¥36,750	¥39,200	12	80	16	32	1	0.6	1(15)
819-5591	SKD-24	¥41,156	¥43,900	20	95	24	44	1	1.0	4(34)
819-5592	SKD-32	¥47,250	¥50,400	28	110	32	54	1	1.4	0(-)
819-5593	SKD-40	¥57,938	¥61,800	36	140	40	65	1	1.8	8(-)
819-5594	SKD-48	¥117,281	¥125,100	44	160	48	80	1	2.2	0(-)

セキテックス  **Secutex SKK** **CO2** 200.2

チェーンコーナーパッド(可動式)



特長 ●ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
●吊り荷の角度に合わせて可動します。
●取付取外しが可能です。
用途 ●金型・工業用品運搬に。
材質 ●硬質ポリウレタン
製造国 ●ドイツ

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	適合ベルト幅(mm)	全長(mm)	外幅(mm)	梱包数(個)	質量(kg)	実績(前年比%)
819-5621	SKK-6	¥36,750	¥39,200	6	80	32	1	0.6	0(-)
819-5622	SKK-8	¥41,156	¥43,900	8	95	44	1	1.0	0(-)
819-5623	SKK-10	¥47,250	¥50,400	10	110	54	1	1.4	0(-)
819-5624	SKK-13	¥57,938	¥61,800	13	140	65	1	1.8	0(-)
819-5625	SKK-16	¥117,281	¥125,100	16	160	80	1	2.2	0(-)
819-5626	SKK-20	¥156,563	¥167,000	20	180	90	1	2.6	0(-)