

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

CO2 製造時のCO₂排出量。単位はkg-CO₂ データの精度を色分け 高→低 にて表示。

日平 日本	Scrapper Set スクレーパーセット(4本組)	CO2 4.269
----------	--------------------------------	--------------

- 特 長 ●こびりついたガスケットやパッキンの除去に適したスクレーパーセットです。
●木柄で滑りにくく、錆に強いステンレス刃です。
- 仕 様 ●スクレーパー4点セット
- 材 質 ●刃:ステンレス
●柄:木
- 製造国 ●台湾



LB-608

発注単位1セット		日平機器機[700209]				
発注コード	品 番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	全長×刃幅 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)
835-5009	LB-608	¥5,775	¥6,600	127×10、15、23、30	1	180

商品のお問い合わせ:03-3583-8811

トラスコ 日本	Scrapper 皮すき Y型	CO2 0.244
------------	--------------------	--------------



- 特 長 ●鋼の総焼入れのため、丈夫です。
●先が小刃になっており、汚れやペンキ剥がし、さび落としなどに最適です。
●柄は、手になじみやすい木を使用しています。
- 用 途 ●汚れ・ペンキ剥がし、錆落としなどに。
- 材 質 ●刃:鋼(SK-5相当) 総焼入れ、柄:木
- 製造国 ●中国


- 柄尻ハンマータイプ 特 長 ●刃先は小刃入り、柄尻からハンマーで叩けるため、強力軽快に剥がし作業が可能です。

発注単位1個		トラスコ中山機[964917]									
発注コード	品 番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	全長×刃幅 (mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)	全長×刃幅 (mm)	刃長 (mm)
255-4510	TKASU-60	¥377	¥440	178×65	85	1.8	100	102	2382(123)	190×65	90
255-4511	TKASU-90	¥420	¥490	178×90	95	1.8	100	120	1032(202)	195×75	95
										200×90	95

商品のお問い合わせ:0120-509-849


SAKAZUME 日本	Scrapper 皮スキ	CO2 0.545
----------------	-----------------	--------------

- 用 途 ●古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。
- 材 質 ●ブレード:S50C ●ハンドル:白木柄
- 製造国 ●日本

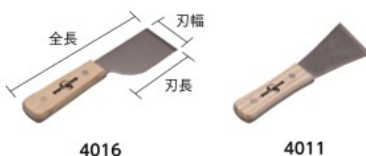

4016

4011

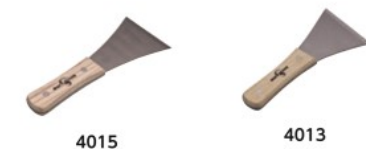

4015


4013

貫通タイプ



4121

4122

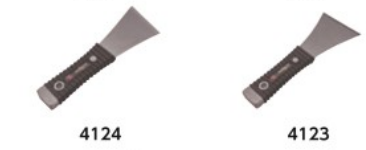

4124

4123



4125

4126

- 特 長 ●耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。

発注単位1丁		株式会社製作所[546049]									
発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長×刃幅 (mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	形状	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
553-1339	4016	¥ 738	オープン	176×45	82	1.6	P型直刃	10	90	34(-)	
553-1338	4011	¥ 738	オープン	185×63	90	1.6	Y型斜刃	10	100	49(-)	
553-1337	4015	¥ 894	オープン	180×75	86	1.6	Y型平刃	10	105	26(-)	
553-1340	4013	¥1,033	オープン	200×90	94	1.6	Y型斜刃	10	130	30(-)	

- 【貫通タイプ】 特 長 ●耐久性抜群のヘッド付き貫通タイプの皮スキです。

発注単位1丁											
発注コード	品 番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	全長×刃幅 (mm)	刃長 (mm)	刃厚 (mm)	形状	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)	
654-1700	4121	¥ 914	オープン	185×20	78	1.6	直刃	10	95	11(-)	
654-1702	4122	¥ 981	オープン	180×45	79	1.6	P型直刃	10	120	26(-)	
654-1701	4124	¥ 926	オープン	185×63	85	1.6	Y型斜刃	10	125	36(-)	
654-1706	4123	¥ 981	オープン	185×75	83	1.6	Y型平刃	10	130	30(-)	
654-1705	4125	¥ 981	オープン	190×75	90	1.6	Y型斜刃	10	130	0(-)	
654-1703	4126	¥1,063	オープン	205×90	90	1.6	Y型斜刃	10	140	19(-)	

商品のお問い合わせ:0256-33-1429