


MLTタイプ ステンレススチールバンド

ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド



- ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。
- 異種金属間の絶縁ができます。
- 塩水噴霧に対して耐食性に優れています。
- ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。

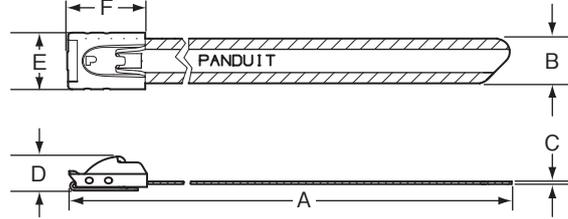


部品番号	AISI316	最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具
			A	B	C	D	E	F		
ヘビータイプ：最小束線径12.7mm										
	50本入									
MLTC2H	-LP316	51	201	7.9	0.46	6.1	10.0	13.5	1112(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLTC4H	-LP316	102	363							
MLTC6H	-LP316	152	521							
MLTC8H	-LP316	203	681							
MLTC10H	-LP316	254	838							

PAN-STEEL™ フルコーティング ステンレススチールバンド



- ポリエステルで全面コーティングされているため、束線を傷つけません。
- ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。

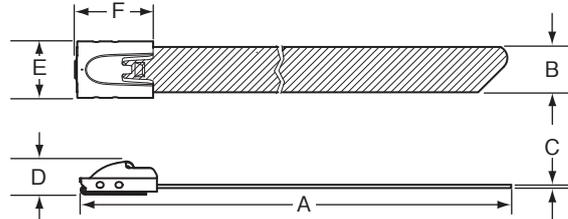

部品番号	AISI316	最大束線径 (φmm)	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kg)	推奨工具
			A	B	C	D	E	F		
スタンダードタイプ：最小束線径12.7mm										
	100本入									
MLTFC2S	-CP316	51	201	4.6	0.43	4.3	6.4	10.9	445(45.4)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLTFC4S	-CP316	102	363							
MLTFC6S	-CP316	152	521							
MLTFC8S	-CP316	203	681							
ヘビータイプ：最小束線径12.7mm										
	50本入									
MLTFC2H	-LP316	51	201	8.1	0.43	5.8	10.1	13.5	1112(113.5)	GS4MT ST2MT HTMT PPTMT
MLTFC4H	-LP316	102	363							
MLTFC6H	-LP316	152	521							
MLTFC8H	-LP316	203	681							
エクストラヘビータイプ：最小束線径25.4mm										
	50本入									
MLTFC4EH	-LP316	102	434	12.9	0.43	6.4	15.7	15.2	1335(136.2)	RT2HT ST2MT
MLTFC6EH	-LP316	152	594							
MLTFC8EH	-LP316	203	754							
スーパーヘビータイプ：最小束線径25.4mm										
	50本入									
MLTFC4SH	-LP316	102	434	16.1	0.56	8.6	19.3	22.4	2002(204.3)	RT2HT
MLTFC6SH	-LP316	152	594							
MLTFC8SH	-LP316	203	754							

ステンレスバンド