


L字型固定具



- 隔壁の穴を通る束線を固定します。穴の部分では、束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用する必要はありません。
- 壁面より束線を離して結束する時にも使用できます。
- 固定方法はネジ止め式です。

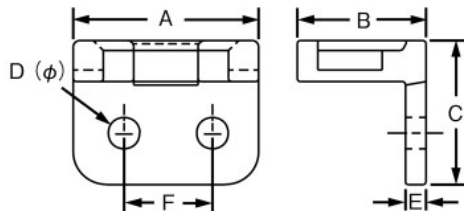


部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)						固定方法	使用箇所	材質
	1000個入	500個入	A	B	C	D	E	F			
RAMS-S3*	-M	2.3~4.8	14.3	9.9	11.1	2.4	1.6	7.1	M2.2ネジ	屋内	ナイロン6.6
RAMH-S6*	-D	2.3~8.9	25.4	19.1	25.4	3.2	4.6	12.7	M3ネジ	屋内	ナイロン6.6
RAMH-S10	-D					5.1			M5ネジ		

* MILスペック (米国軍規格) 取得品です。(MIL番号: MS3341)

L字型ホール固定具



- φ22mm以上の穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
- 固定方法は、ネジ止め式です。

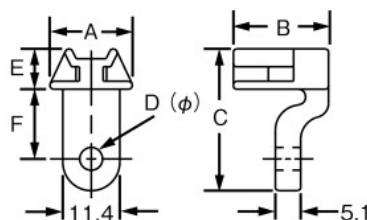


部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)						固定方法	使用箇所	材質	
	100個入	500個入	A	B	C	D	E	F				
LHMS-S5	-C	-D	2.3~4.8	17.8	19.1	27.5	3.2	7.6	14.0	M3ネジ	屋内	ナイロン6.6
LHMS-S6*	-C	-D					3.6					
LHMS-S10	-C	-D					4.8			M5ネジ		

* MILスペック (米国軍規格) 取得品です。(MIL番号: MS3340)

クリップ型固定具



- マウントを金属パネルの端に挟みこんで、束線を結束バンドで固定できます。
- 結束バンドは、4方向より挿入できます。

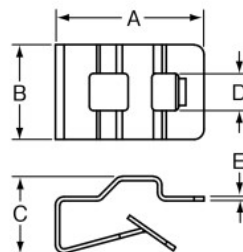

部品番号	使用結束バンド幅 (mm)		寸法 (mm)					パネル厚 (mm)	固定方法	使用箇所	材質
	100個入	500個入	A	B	C	D	E				
MCMS12-P	-C	2.3~4.8	22.4	14.2	7.9	5.6	0.6	0.8~3.2	クリップ	屋内	亜鉛メッキ鋼
MCMS25-P	-C				11.6			3.2~6.1			
MCMS30-P	-C				14.0			5.6~6.9			
MCMS12-PJ	-C				7.9			0.8~3.2			