


ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

はしご  
脚立  
作業台  
踏台  
足場台  
荷役用  
作業台  
高所  
作業台  
高所作業  
リフト  
足場板  
単管・  
足場用品  
アルミ  
ブリッジ  
やぐら

**ピカ** **Portable Work Platform**  
**足場台“ダイナワークタフ”(脚部伸縮式)**

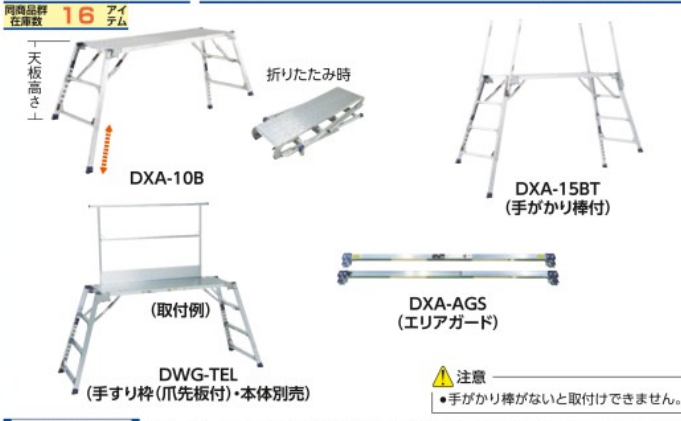

**特長** ●現場のニーズに対応した500mm幅のアルミ製足場台です。  
●開き止めユニットにロック機構を装備しました。  
●仮設工業会認定合格品のタフな業務用足場台です。  
**仕様** ●折りたたみ式  
●脚部伸縮ピッチ:50mm  
●(一社)仮設工業会認定合格品  
**材質** ●アルミ合金  
**製造国** ●日本

品番	収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
DXA-10B	1685×685×150
DXA-13B	1695×745×205
DXA-15B	1695×765×205
DXA-13BT	1695×790×205
DXA-15BT	1695×790×205
DXA-18BT	1695×850×205

**エアアガード** **特長** ●可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識できます。  
●転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します。  
●手がかり棒に工具なしで取り付けられます。

発注単位1組	梱包数:1組					
発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	適合機種	質量(kg)	実績(前年比%)
818-3894	DXA-AGS	¥61,600	¥89,600	DXA-13BT, DXA-15BT, DXA-18BT	3.6	41(98)


発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	手がかり棒	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
146-1995	DXA-10B	¥110,000	¥160,000	150	0.73~1.07	500×1563	なし	1	17.1	46(84)
146-1996	DXA-13B	¥113,438	¥165,000	150	0.96~1.30	500×1563	なし	1	18.6	13(41)
146-0524	DXA-15B	¥120,313	¥175,000	150	1.05~1.48	500×1563	なし	1	19.6	45(150)
146-1994	DXA-13BT	¥142,313	¥207,000	150	0.96~1.30	500×1563	4本	1	21.6	21(105)
146-0523	DXA-15BT	¥149,600	¥217,600	150	1.05~1.48	500×1563	4本	1	22.6	33(51)
146-1997	DXA-18BT	¥162,250	¥236,000	150	1.37~1.80	500×1563	4本	1	25.0	125(113)

**手すり棒(爪先板付)** **特長** ●DXAに工具不要でワンタッチ取付けが可能です。  
●転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します。

**ピカ** **Work Platform**  
**上部操作式四脚アジャスト式足場台(脚部伸縮式)**



**ピカ** **Aluminum Work Platform**  
**足場台(天板・脚部伸縮式)**

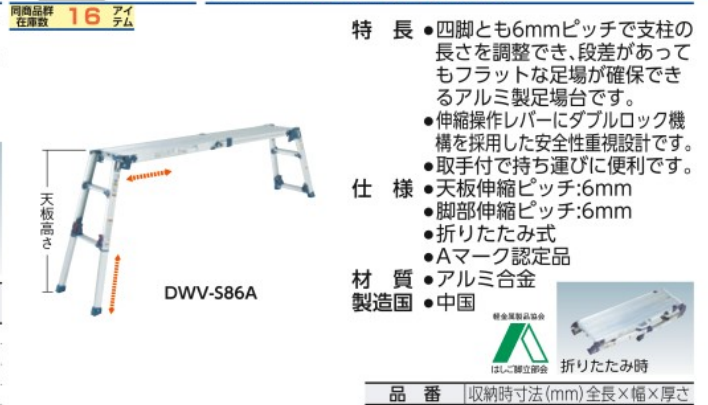

**特長** ●立ったまま伸縮できる上部操作式4脚アジャスト式足場台です。  
**仕様** ●折りたたみ式  
**材質** ●アルミ合金  
**製造国** ●中国

品番	収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
DXJ-6908A	890×420×180
DXJ-91209A	1015×470×195
DXJ-W6908A	890×540×180
DXJ-W91209A	1015×570×195

**特長** ●四脚とも6mmピッチで支柱の長さを調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できるアルミ製足場台です。  
●伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用した安全性重視設計です。  
●取手付で持ち運びに便利です。  
**仕様** ●天板伸縮ピッチ:6mm  
●脚部伸縮ピッチ:6mm  
●折りたたみ式  
●Aマーク認定品  
**材質** ●アルミ合金  
**製造国** ●中国

品番	収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
DWV-S86A	1045×390×170
DWV-S120A	1045×435×170

**ハセガワ** **Aluminum Work Platform**  
**階段用作業台** **New**



**ナカオ** **Aluminum Work Platform Ashibadai Nobitarou**  
**足場台“アシバダイのび太郎”(脚部伸縮式)**



**特長** ●収納時は厚み6cmとコンパクトになります。  
●脚部は最大26cm伸縮です。  
●奥行きは伸縮調整可能です。  
**仕様** ●折りたたみ式 ●完成品  
●脚部伸縮ピッチ:6mm  
**材質** ●アルミ合金  
**製造国** ●中国

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
251-2775	TP1	¥17,806	¥25,900	150	0.54~0.80	900×570	1	9	-

**特長** ●折りたたみはロックピン方式です。ツマミ操作をするだけで簡単にたためます。  
●四脚とも4mmピッチで調節可能なアルミ製足場台です。  
**仕様** ●脚部伸縮ピッチ:4mm  
●折りたたみ式  
**材質** ●アルミ  
**製造国** ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	最大使用質量(kg)	天板高さ(m)	天板寸法(mm)	収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ	質量(kg)	実績(前年比%)
508-9352	IRN100-7	¥24,750	¥33,000	100	0.50~0.69	900×280	1080×390×130	6.7	55(77)
508-9361	IRN130-10	¥28,875	¥38,500	100	0.64~0.98	1290×280	1390×430×130	7.9	49(80)
508-9379	IRN130-14	¥31,500	¥42,000	100	1.07~1.40	1290×280	1390×540×130	10.6	138(198)