


F-CP キャップ

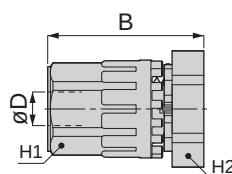

適用チューブサイズ：インチタイプ

単位：mm


注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	対辺 H1	対辺 H2	質量 (g)	価格 (¥)
F-CP-H2	6.35×3.95	29.2	16	20	35.0	1,950
F-CP-H3	9.53×6.35	33.4	19	23	38.0	2,110
F-CP-H4	12.7×9.53	40.3	24	29	43.0	2,530
F-CP-H8	25.4×22.2	54.8	41	49	136.0	4,750

適用チューブサイズ：ミリタイプ


単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	対辺 H1	対辺 H2	質量 (g)	価格 (¥)
F-CP-M6	6×4	29.2	16	20	35.0	1,950
F-CP-M8	8×6	33.4	19	23	38.0	1,990
F-CP-M10	10×8	33.4	19	23	40.0	2,110
F-CP-M12	12×10	40.3	24	29	43.0	2,530
F-CP-M19	19×15.8	47.8	32	38	82.0	3,400
F-CP-M25	25×22	54.8	41	49	133.0	4,750

F-UEA ユニオンエルボアダプタ(ソケットタイプ)

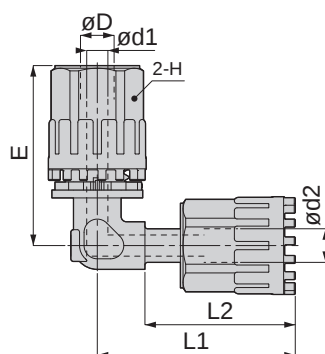

■ 90°曲げて配管したい時、ユニオンエルボ：F-UEを使って配管するのに比べ、相手側継手のユニオンナットを外しダイレクトに接続しますので、スペースをとることなくコンパクトな配管が可能。(下図参照)

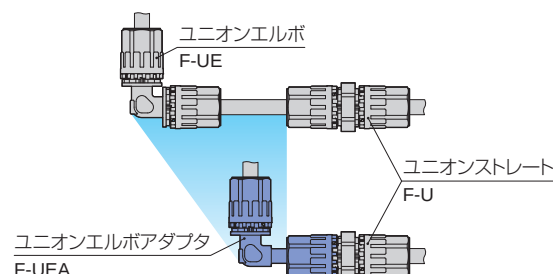

適用チューブサイズ：インチタイプ

単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	ød1	適用継手記号 ød2	E	L1	L2	対辺 H	質量 (g)	価格 (¥)
F-UEA-H2-TH2S	6.35×3.95	4	H2またはM6	33.7	37.4	28.4	16	24.0	3,170
F-UEA-H3-TH3S	9.53×6.35	6.3	H3またはM8	39.9	42.2	31.2	19	37.0	3,900
F-UEA-H4-TH4S	12.7×9.53	10	H4またはM12	48.5	52.5	39	24	64.0	4,820
F-UEA-H8-TH8S	25.4×22.2	22	H8またはM25	73	83.7	60.7	41	231.0	10,990

※1. L1とL2は、概略寸法となります。

※2. 適用継手記号に記載された継手サイズ(インチ、ミリ)それぞれと接続可能です。

適用チューブサイズ：ミリタイプ

単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	ød1	適用継手記号 ød2	E	L1	L2	対辺 H	質量 (g)	価格 (¥)
F-UEA-M6-TH2S	6×4	4	H2またはM6	33.7	37.4	28.4	16	26.0	3,170
F-UEA-M8-TH3S	8×6	6.3	H3またはM8	39.9	42.2	31.2	19	38.0	3,360
F-UEA-M10-TH3S	10×8	8	H3またはM8	39.9	42.2	31.2	19	38.0	3,900
F-UEA-M12-TH4S	12×10	10	H4またはM12	48.5	52.5	39	24	66.0	4,820
F-UEA-M19-TH6S	19×15.8	16	H6またはM19	61	65	47	32	138.0	7,570
F-UEA-M25-TH8S	25×22	22	H8またはM25	73	83.7	60.7	41	233.0	10,990

※1. L1とL2は、概略寸法となります。

※2. 適用継手記号に記載された継手サイズ(インチ、ミリ)それぞれと接続可能です。