


パーツ外観図

**F-UN** ユニオンナット

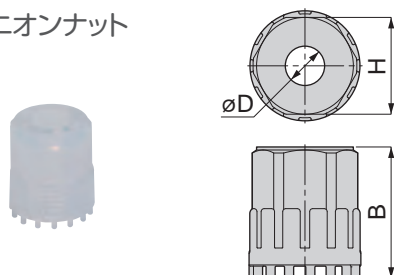

適用チューブサイズ：インチタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	対辺 Hex.	質量 (g)	価格 (¥)
F-UN-H1×10	3.18×2.18	16.3	11	28	2,970
F-UN-H2×10	6.35×3.95	21.7	16	74	3,000
F-UN-H3×10	9.53×6.35	25.9	19	103	3,670
F-UN-H4×10	12.7×9.53	31	24	183	4,890
F-UN-H8×5	25.4×22.2	45.5	41	314	6,040

適用チューブサイズ：ミリタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	対辺 Hex.	質量 (g)	価格 (¥)
F-UN-M3×10	3×2	16.3	11	28	2,970
F-UN-M4×10	4×3	16.3	11	28	3,000
F-UN-M6×10	6×4	21.7	16	75	3,000
F-UN-M8×10	8×6	25.9	19	102	3,460
F-UN-M10×10	10×8	25.9	19	96	3,670
F-UN-M12×10	12×10	31	24	183	4,890
F-UN-M19×10	19×15.8	38.5	32	377	8,990
F-UN-M25×5	25×22	45.5	41	318	6,040

※注文形式末尾の×10、×5は、出荷時の袋入り数を表しております。質量、価格も袋入り数での値となっております。

**F-E** フィッティングエンド




適用チューブサイズ：インチタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	質量 (g)	価格 (¥)
F-E-H1×10	3.18×2.18	7	3.7	4,400
F-E-H2×10	6.35×3.95	9.4	8.8	4,320
F-E-H3×10	9.53×6.35	13.7	21.9	6,020
F-E-H4×10	12.7×9.53	15.8	23	7,860
F-E-H8×10	25.4×22.2	22.5	79	20,480

適用チューブサイズ：ミリタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	B	質量 (g)	価格 (¥)
F-E-M3×10	3×2	7	3.1	4,400
F-E-M4×10	4×3	7	3.5	4,400
F-E-M6×10	6×4	9.4	5.3	4,320
F-E-M8×10	8×6	13.7	12.3	6,020
F-E-M10×10	10×8	12	13.7	5,600
F-E-M12×10	12×10	15.8	20.5	7,860
F-E-M19×10	19×15.8	17.6	58	13,460
F-E-M25×10	25×22	22.5	72	20,480

 **F-RI** インパクトリング



一般用(材質：PVDF)の適用チューブサイズ：インチタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	質量 (g)	価格 (¥)
F-RI-H1V×10	3.18×2.18	5	2,570
F-RI-H2V×10	6.35×3.95	7	2,730
F-RI-H3V×10	9.53×6.35	7	3,530
F-RI-H4V×10	12.7×9.53	10	4,090
F-RI-H8V×10	25.4×22.2	50	6,810

一般用(材質：PVDF)の適用チューブサイズ：ミリタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	質量 (g)	価格 (¥)
F-RI-M3V×10	3×2	5	2,570
F-RI-M4V×10	4×3	5	2,650
F-RI-M6V×10	6×4	5	2,730
F-RI-M8V×10	8×6	5	3,050
F-RI-M10V×10	10×8	7.7	3,530
F-RI-M12V×10	12×10	10	4,090
F-RI-M19V×10	19×15.8	14	4,970
F-RI-M25V×10	25×22	53	6,810

※注文形式末尾の×10は、出荷時の袋入り数を表しております。質量、価格も袋入り数での値となっております。

高温用(材質：PPS)の適用チューブサイズ：インチタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	質量 (g)	価格 (¥)
F-RI-H2S×10	6.35×3.95	5	2,570
F-RI-H3S×10	9.53×6.35	6	3,530
F-RI-H4S×10	12.7×9.53	7	4,090
F-RI-H8S×10	25.4×22.2	40	6,810

高温用(材質：PPS)の適用チューブサイズ：ミリタイプ用 単位：mm

注文形式	適用チューブ外径×内径 øD	質量 (g)	価格 (¥)
F-RI-M6S×10	6×4	7	2,570
F-RI-M8S×10	8×6	10	3,050
F-RI-M10S×10	10×8	10	3,530
F-RI-M12S×10	12×10	10	4,090
F-RI-M19S×10	19×15.8	10	4,970
F-RI-M25S×10	25×22	40	6,810