



SPPE ユニオンティー

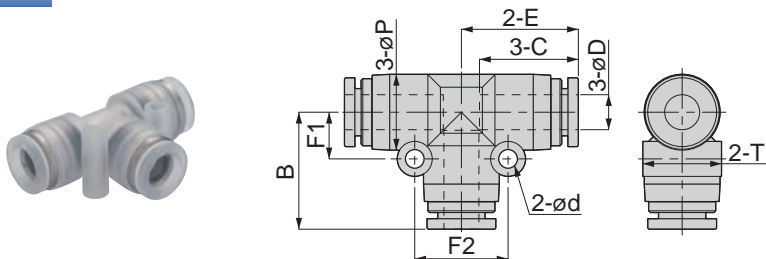

単位：mm

形式	チューブ外径 øD	øP	チューブエンド C	E	B	ød	T	F1	F2	質量 (g)	オリフィス径 (ømm)	価格 (¥)
SPPE4	4	10	14.9	17.2	17.2	3.2	10.4	6.5	13	6.4	2.8	770
SPPE6	6	13	17	20.05	20.1	3.2	13.5	8	16	8.9	4.8	800
SPPE8	8	15	18.1	22.2	22.2	3.2	15.6	9	18	13	6.2	910
SPPE10	10	17.5	20.2	25.2	25.2	4.2	18.2	12	24	21	8.1	1,080
SPPE12	12	21	22.9	28.4	28.2	4.2	21.7	14	28	30	10	1,340


SPPEG 違径ユニオンティー

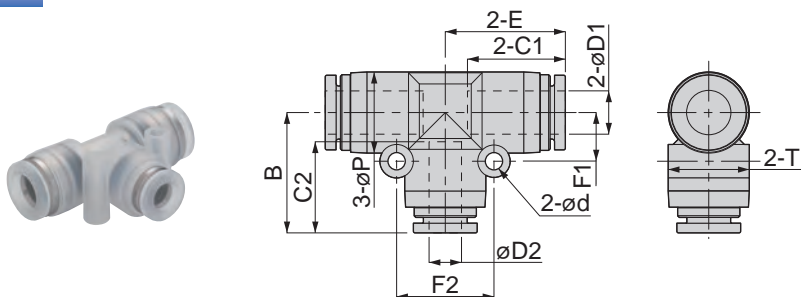

単位：mm

形式	チューブ外径 øD1	チューブ外径 øD2	øP	チューブエンド C1	チューブエンド C2	E	B	ød	F1	F2	T	質量 (g)	オリフィス径 (ømm)	価格 (¥)
SPPEG6-4	6	4	13	17	14.9	20.05	19.5	3.2	8	16	13.5	8.7	2.8	800
SPPEG8-6	8	6	15	18.1	17	22.2	22.3	3.2	9	18	15.6	13	4.3	910
SPPEG10-8	10	8	17.5	20.2	18.1	25.2	24.9	4.2	12	24	18.2	19	6.2	1,080
SPPEG12-10	12	10	21	22.9	20.7	28.4	28	4.2	14	28	21.7	29	8.1	1,340

SPPY ユニオンワイ

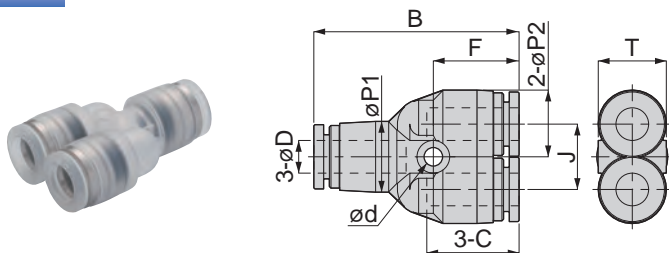

単位：mm

形式	チューブ外径 øD	B	øP1	øP2	チューブエンド C	J	ød	F	T	質量 (g)	オリフィス径 (ømm)	価格 (¥)
SPPY4	4	32.8	10	10	14.9	11	3.2	14.1	10.4	6.3	2.6	770
SPPY6	6	37.7	13	12.5	17	12	3.4	15.8	13.5	8.6	4.3	800
SPPY8	8	42.4	15	14.5	18.1	14	3.4	17.2	15.1	13	5.7	910
SPPY10	10	48.4	17.5	17.5	20.7	18	4.2	19.5	18.2	21	6.7	1,080
SPPY12	12	54.8	21	21	23.4	20	4.2	22.2	21.7	30	8	1,340