

 

■ ネジ⇄チューブの接続

PVX トリポッドエルボ

RoHS対応

Renewal

2015年9月より
順次切替

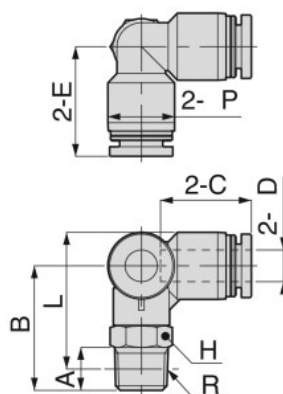

メートルネジタイプ

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	R	A	B	L	P	チューブ径 C	E	対辺 H	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PVX4-M5④	4	M5×0.8	2.8 [3]	20.3	22.5 [22.3]	10	14.9	18.2	10	2.4	10	PVX4-M5_[C]
PVX4-M6④		M6×1	3.8	21.3	22.5						11	PVX4-M6_[C]
PVX4-01④		R1/8	8	23.3	24.3			20.7	14	3	13	PVX4-01_
PVX4-02④		R1/4	11	29	28						20	PVX4-02_
PVX6-M5④	6	M5×0.8	2.8 [3]	20.3	23.7 [23.5]	12.5	17	20.5	10	2.4	12	PVX6-M5_[C]
PVX6-M6④		M6×1	3.8	21.3	23.7							PVX6-M6_[C]
PVX6-01④		R1/8	8	23.3	25.5			21.8	14	4.6	15	PVX6-01_
PVX6-02④		R1/4	11	28	28.2						22	PVX6-02_
PVX6-03④		R3/8	12	31.5	31.4			23.8	17		33	PVX6-03_
PVX8-01④	8	R1/8	8	25	28.3	14.5	18.1	22.7	12	6	20	PVX8-01_
PVX8-02④		R1/4	11	29	30.2			23.7	14	6.7	25	PVX8-02_
PVX8-03④		R3/8	12	32	32.9			24.7	17		36	PVX8-03_
PVX10-01④	10	R1/8	8	25.9	30.6	17.5	20.2	26	12	6	25	PVX10-01_
PVX10-02④		R1/4	11	29.4	32.1				14	8	31	PVX10-02_
PVX10-03④		R3/8	12	33	35.4			27.5	17	8.3	42	PVX10-03_
PVX10-04④		R1/2	15	37	37.6				21		66	PVX10-04_
PVX12-02④	12	R1/4	11	30.8	35.2	21	23.4	30.2	14	8	37	PVX12-02_
PVX12-03④		R3/8	12	33.5	37.7				17	10	49	PVX12-03_
PVX12-04④		R1/2	15	38	40.3			31.2	21	10.3	74	PVX12-04_

※1.形式内の④には、外観色：ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。

外観色：ライトグレー⇒記号：W、包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-C、

外観色：ライトグレー & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：W-C、クリーン洗浄 & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-UC

※2.テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※3.[]内の値は、クリーンルーム包装仕様、クリーン洗浄仕様の値です。

※4.オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。