


継手

ネジ⇄チューブの接続


PD ブランチティー (ミリサイズ)

RoHS対応

Renewal

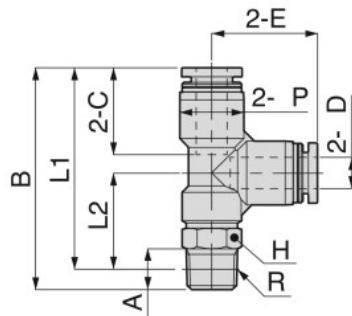OP.
P.868CAD
2D & 3D

メートルネジタイプ

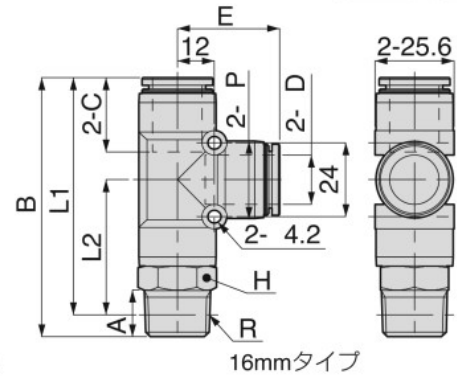

16mmタイプ

単位：mm

形 式	チューブ外径 D	R	A	B	L1	L2	P	チューブ C	E	対辺 H	オリフィス (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名		
PD4-M5④	4	M5×0.8	2.8 [3]	33.7	30.9 [30.7]	13.7 [13.5]	10	14.9	17.2	8	2.4	7.8	PD4-M5_[C]		
PD4-M6④		M6×1	3.8	38.2	34.4	17.2				10	2.8	11	PD4-M6_[C]		
PD4-01④		R1/8	8	40.2	36.2	19			19.2	14	2.8	13	PD4-01_		
PD4-02④		R1/4	11	46.2	40.2	23						20	PD4-02_		
PD6-M5④	6	M5×0.8	2.8 [3]	40.3	37.5 [37.3]	17 [16.8]	12.5	17	20.5	10	2.4	12	PD6-M5_[C]		
PD6-M6④		M6×1	3.8	41.3	37.5	17					3		PD6-M6_[C]		
PD6-01④		R1/8	8	43.3	39.3	18.8					4.3	14	14	PD6-01_	
PD6-02④		R1/4	11	48.8	42.7	22.2			22	PD6-02_					
PD6-03④		R3/8	12	52	45.7	25.2			32	PD6-03_					
PD8-01④*	8	R1/8	8	46.9	42.9	20	14.5	18.1	22.9	12	6.7	19	PD8-01_		
PD8-02④*		R1/4	11	51.7	45.7	22.8				14		25	PD8-02_		
PD8-03④*		R3/8	12	55.4	49.1	26.2				17		35	PD8-03_		
PD10-01④	10	R1/8	8	51.2	47.2	21	17.5	20.2	25.5	12	8.3	25	PD10-01_		
PD10-02④*		R1/4	11	54.7	48.7	22.5			26.2	14		8	31	PD10-02_	
PD10-03④*		R3/8	12	58.2	51.9	25.7			27.3	21		17	10.3	42	PD10-03_
PD10-04④		R1/2	15	62.2	54	27.8								65	PD10-04_
PD12-02④	12	R1/4	11	60.3	54.2	23.7	21	23.4	30	14	8	38	PD12-02_		
PD12-03④		R3/8	12	63.5	57.2	26.7			30.5	17		10	48	PD12-03_	
PD12-04④		R1/2	15	67.5	59.3	28.8			30.7	21		72	PD12-04_		
PD16-03④	16	R3/8	11	80.1	73.8	40.7	25	24.1	33.1	22	11	89	PD16-03_		
PD16-04④		R1/2	15	84.1	75.9	42.8					13	93	PD16-04_		

※1.形式内の④には、外観色：ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。

外観色：ライトグレー⇒記号：W、包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-C、

外観色：ライトグレー & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：W-C、クリーン洗浄 & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-UC

※2.テーパネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

※3.*印の付いたサイズにつきましては、省スペースタイプも用意しております。詳細はP.876を参照してください。

※4.[]内の値は、クリーンルーム包装仕様、クリーン洗浄仕様の値です。

※5.オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。