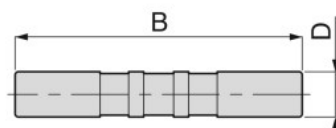


継手⇄継手の接続

PIJ ニップル

RoHS対応

 
OP.
P.868CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	適用継手径 D	B	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PIJ4④	4	34.8	2.5	0.3	PIJ4
PIJ6④	6	38.2	4	0.6	PIJ6
PIJ8④	8	41.4	6	1	PIJ8
PIJ10④	10	46.2	7.5	1.7	PIJ10
PIJ12④	12	52.8	9	2.8	PIJ12
PIJ16④	16	55.6	13	3.8	PIJ16
PIJ5/32④	5/32	34.8	2.5	0.3	PIJ5_32
PIJ3/16④	3/16	38.2	3	0.5	PIJ3_16
PIJ1/4④	1/4	38.2	4.5	0.7	PIJ1_4
PIJ5/16④	5/16	41.4	6	1	PIJ5_16
PIJ3/8④	3/8	46.2	6.9	1.7	PIJ3_8
PIJ1/2④	1/2	52.8	9.5	3.2	PIJ1_2

PIG 違径ニップル

RoHS対応

OP.
P.868CAD
2D & 3D

単位：mm

形 式	適用継手径 D1	適用継手径 D2	B	オリフィス径 (mm)	質量 (g)	CAD ファイル名
PIG6-4④	6	4	36.7	2.5	0.5	PIG6-4
PIG8-4④	8	4	41.1	2.5	0.9	PIG8-4
PIG8-6④		6	40.5	4		PIG8-6
PIG10-6④	10	6	43.7	4	1.4	PIG10-6
PIG10-8④		8	44	6	1.3	PIG10-8
PIG12-8④	12	8	47.5	6	2.1	PIG12-8
PIG12-10④		10	49.6	7.5	2.2	PIG12-10
PIG16-10④	16	10	52.5	7.5	4.5	PIG16-10
PIG16-12④		12	54.4	9	4.2	PIG16-12
PIG3/16-5/32④	3/16	5/32	36.7	2.5	0.4	PIG3_16-5_32
PIG1/4-5/32④	1/4	5/32	36.7	2.5	0.5	PIG1_4-5_32
PIG1/4-3/16④		3/16	38.2	2.4	0.7	PIG1_4-3_16
PIG5/16-1/4④	5/16	1/4	40.5	4	0.9	PIG5_16-1_4
PIG3/8-5/16④	3/8	5/16	44	6	1.3	PIG3_8-5_16
PIG1/2-3/8④	1/2	3/8	49.6	7.1	2.4	PIG1_2-3_8

本ページ共通の注意事項

- ※1. インチサイズの外觀色は、ホワイトとなります。
- ※2. 形式内の④には、外觀色：ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。
 外觀色：ライトグレー⇒記号：W (インチサイズは選択できません)、
 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-C、
 外觀色：ライトグレー & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：W-C (インチサイズは選択できません)、
 クリーン洗浄 & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-UC
- ※3. オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。