


**PCC** Mini  
カートリッジ  
RoHS対応

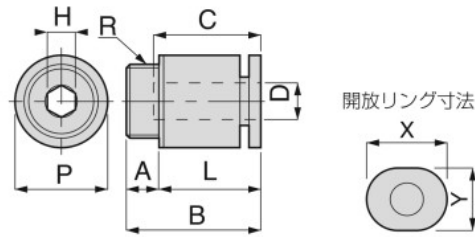


OP. P.868 CAD 2D & 3D

単位：mm

形式	チューブ外径 D	R	A	B	L	チューブ径 C	対辺 H	P	X	Y	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	CAD ファイル名
PCC3-M6M④	3	M6×0.75	3	14	11	10.9	2	8	9.8	7.8	2.9	2.7	PCC3-M6M[C]
PCC4-M6M④	4	M6×0.75	3	14	11	10.9	2.5	8	9.8	7.8	5.1	2.6	PCC4-M6M[C]
PCC4-M8M④		M8×0.75	3.4		10.6		3				10	7.3	4.9
PCC6-M8M④	6	M8×0.75	3.4	14.8	11.4	11.7	4	10	11.8	9.8	12.8	3.6	PCC6-M8M
PCC1/8-M6M④	1/8	M6×0.75	3	14	11	10.9	2	8	9.8	7.8	3	2.7	PCC1_8-M6M[C]

**PCF** Mini  
メスストレート  
RoHS対応

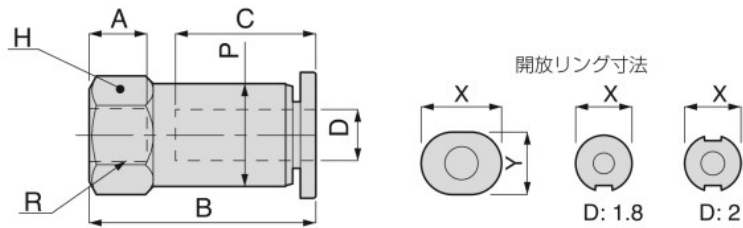

OP. P.868 CAD 2D & 3D

単位：mm

形式	チューブ外径 D	R	A	B	P	チューブ径 C	対辺 H	X (X)	Y	有効断面積 (mm <sup>2</sup> )	質量 (g)	CAD ファイル名
PCF180-M3M④	1.8	M3×0.5	4	13.9	5	8.4	5	4.8	-	0.9	1.4	PCF180-M3M
PCF2-M3M④	2	M3×0.5	4	13.9	5	8.4	5	4.8	-	0.9	1.4	PCF2-M3M
PCF3-M3M④	3	M3×0.5	4.4	13.8	5.5	9.4	5.5	7	6	1.4	1.5	PCF3-M3M
PCF3-M5M④		M5×0.8	4.5	15.4	8		8			2.8	4.2	PCF3-M5M
PCF4-M3M④	4	M3×0.5	4.5	15.4	8	10.9	8	9.8	7.8	3.5	3.6	PCF4-M3M
PCF4-M5M④		M5×0.8		17.6						2.6	4.3	PCF4-M5M
PCF6-M5M④	6	M5×0.8	5	16.7	10	11.7	10	11.8	9.8	9.1	6.1	PCF6-M5M
PCF1/8-M3M④	1/8	M3×0.5	4.5	15.4	8	10.9	8	9.8	7.8	3.5	3.7	PCF1_8-M3M
PCF1/8-M5M④		M5×0.8		17.6						2.6	4.4	PCF1_8-M5M
PCF5/32-M3M④	5/32	M3×0.5	4.5	15.4	8	10.9	8	9.8	7.8	3.5	3.6	PCF5_32-M3M
PCF5/32-M5M④		M5×0.8		17.6						2.6	4.3	PCF5_32-M5M
PCF1/4-M5M④	1/4	M5×0.8	5.1	16.5	10	11.4	10	11.8	9.8	11.1	5.8	PCF1_4-M5M

本ページ共通の注意事項

- ※1. 形式内の④には、外観色：ブラック以外で、通常包装以外を希望の場合、選択して記入してください。  
外観色：ライトグレー⇒記号：W、包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：-C、  
外観色：ライトグレー & 包装仕様：クリーンルーム包装⇒記号：W-C
- ※2. [ ]内は、クリーンルーム包装仕様の場合です。