

HPO 408・412タイプ

CAD
2D & 3D

RoHS対応

形式




HPO408-R□

HPO412-R□

R□は屈曲半径

移動端取付金具(外側取付) : U4-MAO
[U4-MAO]

移動端取付金具(内側取付) : U4-MAO
[U4-MAO]

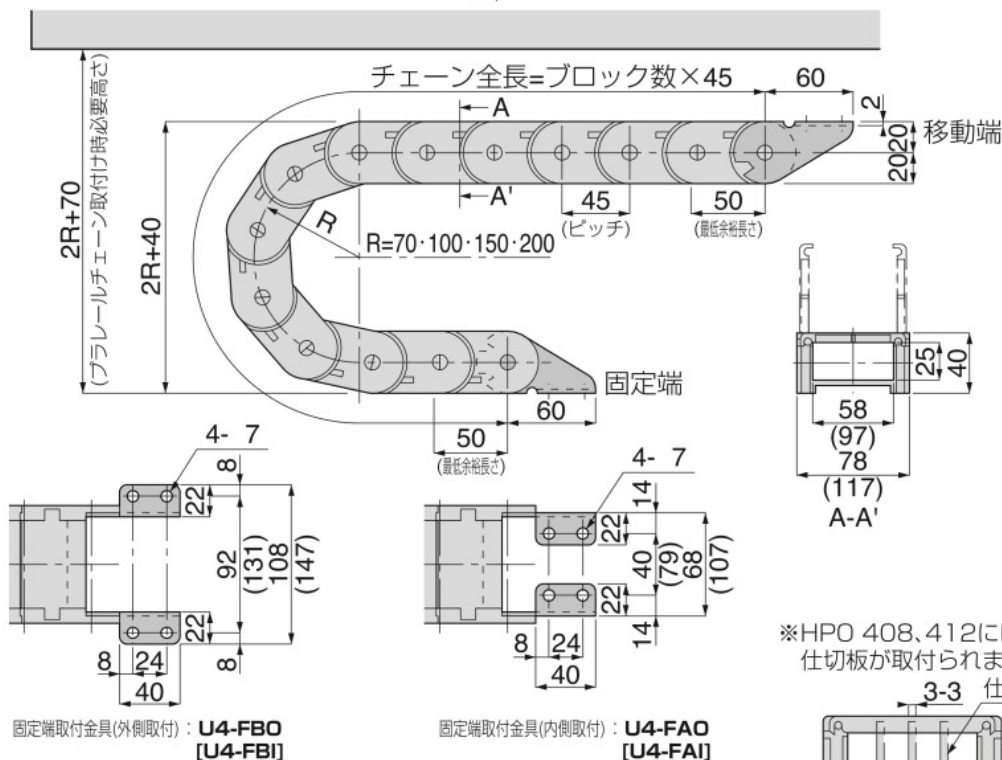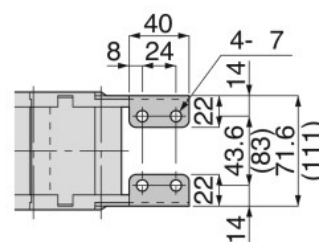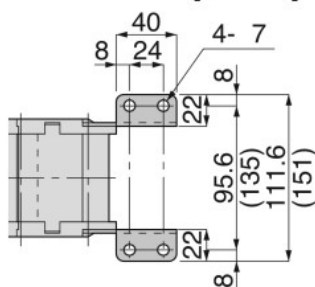

固定端取付金具(外側取付) : U4-FBO
[U4-FBI]

固定端取付金具(内側取付) : U4-FAO
[U4-FAI]

※.() 寸法は、HPU 412-R□

※.[] 内は内周取付時の取付金具注文形式

※.仕切板は、1リンク又は2リンクおきに装着してください。

仕切板の取付方法

- ①. フラップを開きます。(P.244 を参照ください。)
- ②. 下図のように仕切板のA部をつまみB部を広げます。
- ③. 下図のように仕切板固定フックが必ずフック用溝に入るように装着します。

