


PPL-SUS エルボ

RoHS対応

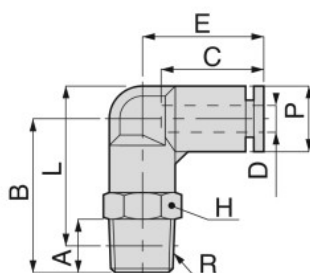

メートルネジタイプ

単位：mm

形式	チューブ外径 D	R	A	B	L	P	チューブ内径 C	E	対辺 H	質量 (g)	オリフィス径 (mm)	CAD ファイル名
PPL4-M3SUS⑤⑦	4	M3×0.5	2.5	19.8	22.3	10	15	18.1	10	6.5	1.2	PPL4-M3SUS_
PPL4-M5SUS⑤⑦		M5×0.8	3	20.3	22.3					7	1.8	PPL4-M5SUS_
PPL4-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	23.3	24.3					10	2.8	PPL4-01SUS_
PPL4-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	26.3	25.3					14		PPL4-02SUS_
PPL6-M5SUS⑤⑦	6	M5×0.8	3	22	25.3	12.5	16.9	19.9	12	11	1.8	PPL6-M5SUS_
PPL6-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	25	27.3					13	4.6	PPL6-01SUS_
PPL6-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	28	28.2					14		PPL6-02SUS_
PPL6-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	29.8	29.7					17		PPL6-03SUS_
PPL8-01SUS⑤⑥⑦	8	R1/8	8	28	31.3	14.5	18.1	22.7	14	16	6	PPL8-01SUS_
PPL8-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	31	32.2					22		PPL8-02SUS_
PPL8-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	32.8	33.7					35		PPL8-03SUS_
PPL10-02SUS⑤⑥⑦	10	R1/4	11	36	38.7	17.5	20.4	26.4	17	31	8	PPL10-02SUS_
PPL10-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	37	39.4					38		PPL10-03SUS_
PPL12-03SUS⑤⑥⑦	12	R3/8	12	39	43.2	21	23.1	29.6	21	46	10	PPL12-03SUS_
PPL12-04SUS⑤⑥⑦		R1/2	15	42	44.3					60		PPL12-04SUS_
PPL1/4-M5SUS⑤⑦	1/4	M5×0.8	3	22	25.3	12.5	16.9	19.9	12	11	1.8	PPL1_4-M5SUS_
PPL1/4-01SUS⑤⑥⑦		R1/8	8	25	27.3					13	4.6	PPL1_4-01SUS_
PPL1/4-02SUS⑤⑥⑦		R1/4	11	28	28.2					14		PPL1_4-02SUS_
PPL1/4-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	29.8	29.7					17		PPL1_4-03SUS_
PPL3/8-02SUS⑤⑥⑦	3/8	R1/4	11	36	38.7	17.5	20.4	26.4	17	31	8	PPL3_8-02SUS_
PPL3/8-03SUS⑤⑥⑦		R3/8	12	37	39.4					39		PPL3_8-03SUS_
PPL1/2-03SUS⑤⑥⑦	1/2	R3/8	12	39	43.2	21	23.4	29.9	21	46	10	PPL1_2-03SUS_
PPL1/2-04SUS⑤⑥⑦		R1/2	15	42	44.3					60		PPL1_2-04SUS_

- ※ 1. テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
- ※ 2. 形式内の⑤につきましては、シールゴム材質を変更される場合のみ記号：-F(FKM)、記号：-HN(HNBR)をご記入ください。
(クリーン洗浄仕様を希望される場合は、FKMへの変更はできません。)
- ※ 3. 形式内の⑥につきましてはシーロック仕様を希望される場合は記号：-Sをシールテープ巻き仕様を希望される場合は記号：-TPをそれぞれご記入ください。(クリーン洗浄仕様を希望される場合は、シールテープ巻き仕様を選択できません。)
- ※ 4. 形式内の⑦につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望される場合は記号：-Cを、クリーン洗浄仕様を希望される場合は記号：-UCをご記入ください。