


■ プラグ単体タイプ

**AKC-FP** メスネジストレート



RoHS対応

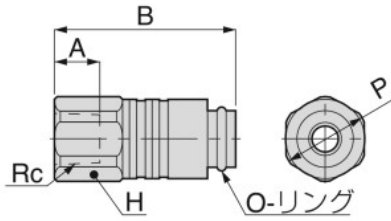


単位：mm

形式	Rc	A	B	P	対辺 H	質量 (g)	オリフィス径 (mm)	推奨ソケット (ネジ部のみ)	CAD ファイル名
AKC08-01FP	Rc1/8	7	31	15	14	26	6.1	AK08-□S	AKC08-01FP
AKC08-02FP	Rc1/4	9.5	39	18	17	38	6.1	AK08-□S	AKC08-02FP
AKC10-01FP	Rc1/8	7	32	18	17	38	8.1	AK10-□S	AKC10-01FP
AKC10-02FP	Rc1/4	9.5	39	18	17	45	8.1	AK10-□S	AKC10-02FP
AKC10-03FP	Rc3/8	10.5	45	23.5	21	60	8.1	AK10-□S	AKC10-03FP

**AKC-BP** ホース用継手付ストレート



RoHS対応

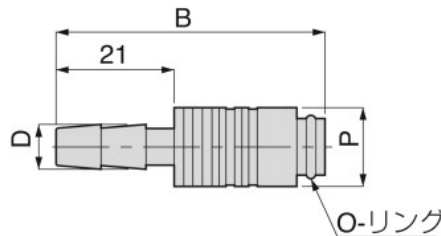

単位：mm

形式	耐熱ホース 内径	D	B	P	質量 (g)	オリフィス径 (mm)	推奨ソケット (ネジ部のみ)	CAD ファイル名
AKC08-ID06BP	6.3	8	46	15	28	4.5	AK08-□S	ASC08-ID06BP
AKC08-ID09BP	9.5	12	46	15	33	6	AK08-□S	ASC08-ID09BP
AKC10-ID06BP	6.3	8	51	18	46	4.5	AK10-□S	ASC10-ID06BP
AKC10-ID09BP	9.5	12	51	18	45	7	AK10-□S	ASC10-ID09BP

本ページ共通の注意事項

※.推奨ソケット(ネジ部のみ)にあります□には、ネジサイズが入ります。