



VPB 固定式 真空取出口：横、バンプ継手内蔵スタンダードタイプ

RoHS指令 銅系不用品も用意 CAD(2D&3D)


VPB1R⁵6⁹
VPB2R⁵6⁹
VPB3R⁵6⁹
VPB4R⁵6⁹

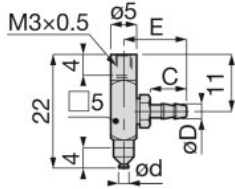


VPB6R⁵6⁹
VPB8R⁵6⁹

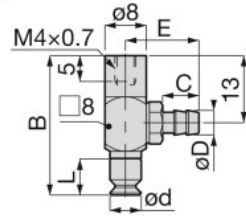

VPB10R⁵6⁹
VPB15R(A)⁵6⁹

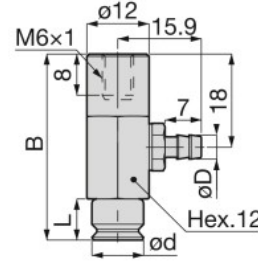

VPB20R(A)⁵6⁹
VPB25R(A)⁵6⁹
VPB30R(A)⁵6⁹
VPB40R(A)⁵6⁹
VPB50R(A)⁵6⁹

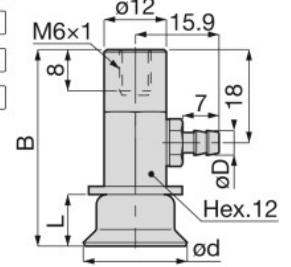

単位：mm

形式	パッド外径 d	チューブ内径 D	B	L	C	E	パッド 接続記号
VPB1R ⁵ -3B ⁹	1	2	-	-	6	10.9	-H3
VPB1R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	11.9	
VPB1R ⁵ -6B ⁹		4			7	11.9	
VPB2R ⁵ -3B ⁹	2	2	-	-	6	10.9	
VPB2R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	11.9	
VPB2R ⁵ -6B ⁹		4			7	11.9	
VPB3R ⁵ -3B ⁹	3	2	-	-	6	10.9	
VPB3R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	11.9	
VPB3R ⁵ -6B ⁹		4			7	11.9	
VPB4R ⁵ -3B ⁹	4	2	-	-	6	10.9	
VPB4R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	11.9	
VPB4R ⁵ -6B ⁹		4			7	11.9	
VPB6R ⁵ -3B ⁹	6	2	27	7	6	12.4	-T8
VPB6R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	13.9	
VPB6R ⁵ -6B ⁹		4			7	13.9	
VPB8R ⁵ -3B ⁹	8	2	25.5	5.5	6	12.4	
VPB8R ⁵ -4B ⁹		2.5			7	13.9	
VPB8R ⁵ -6B ⁹		4			7	13.9	
VPB10R ⁵ -4B ⁹	10	2.5	36	8	-	-	-M4
VPB10R ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB15R(A) ⁵ -4B ⁹	15	2.5	37(38)	9(10)	-	-	
VPB15R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB20R(A) ⁵ -4B ⁹	20	2.5	38(39)	10(11)	-	-	-M6
VPB20R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB25R(A) ⁵ -4B ⁹	25	2.5	39(40)	11(12)	-	-	
VPB25R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB30R(A) ⁵ -4B ⁹	30	2.5	39(42)	11(14)	-	-	
VPB30R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB40R(A) ⁵ -4B ⁹	40	2.5	42(45.5)	14(17.5)	-	-	
VPB40R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	
VPB50R(A) ⁵ -4B ⁹	50	2.5	43(46)	15(18)	-	-	
VPB50R(A) ⁵ -6B ⁹		4			-	-	

※.()内の寸法は、深形パッドの寸法です。
 ※. 寸法表中、形式内の⁵にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP510を参照ください。
 ※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の⁹が“対応品あり”を表しております。また、記号：-S3を忘れずにご記入ください。
 ※. パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と食品衛生法適合NBR(G)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
 ※. 質量は、公式サイトをご覧ください。