 



VPHDW スプリング式 真空取出口：両横、バース継手内蔵専用タイプ

 RoHS指令
  銅系不使用品も用意
  CAD(2D&3D)


VPHDW4-5L 5 6 7 13
VPHDW6-5L 5 6 7 13
VPHDW8-5L 5 6 7 13
VPHDW10-5L 5 6 7 13
VPHDW15-5L 5 6 7 13

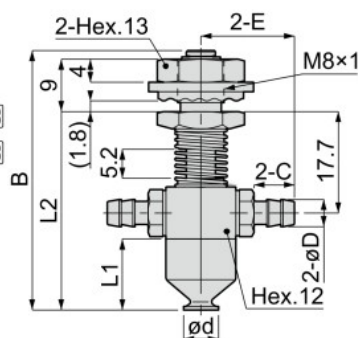

VPHDW20-5L

VPHDW30-5L

VPHDW40-5L

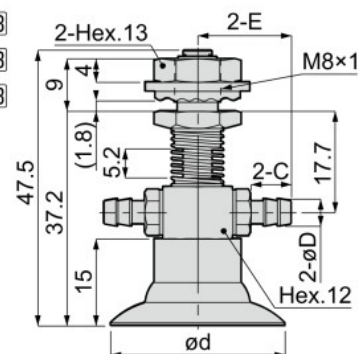

单位：mm

形 式	パッド外径 ød	チューブ内径 øD	B	L1	L2	E	C	スプリング力 (N)	パッド 接続記号
VPHDW4-5L5-3B9	4	2	44.7	12.2	34.4	14.4	6	1.6～2.9	-T15
VPHDW4-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW4-5L5-6B9		4							
VPHDW6-5L5-3B9	6	2	44.7	12.2	34.4	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW6-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW6-5L5-6B9		4							
VPHDW8-5L5-3B9	8	2	44.7	12.2	34.4	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW8-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW8-5L5-6B9		4							
VPHDW10-5L5-3B9	10	2	46.5	14	36.2	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW10-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW10-5L5-6B9		4							
VPHDW15-5L5-3B9	15	2	46.5	14	36.2	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW15-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW15-5L5-6B9		4							
VPHDW20-5L5-3B9	20	2	—	—	—	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW20-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW20-5L5-6B9		4							
VPHDW30-5L5-3B9	30	2	—	—	—	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW30-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW30-5L5-6B9		4							
VPHDW40-5L5-3B9	40	2	—	—	—	14.4	6	1.6～2.9	
VPHDW40-5L5-4B9		2.5				15.9	7		
VPHDW40-5L5-6B9		4							

※、寸法表中、形式内の⑤にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP604を参照ください。

※ 金属部材に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の⑨に-S3をご記入ください。

※、パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。

※: パッドホルダ隔壁部取付けナットの締付けトルクは、1.8~2.4N・mとなります。