

VPMB 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手内蔵ミニタイプ


RoHS指令 ☒ 銅系不用品も用意 CAD(2D&3D)

VPMB6LB^{⑤⑥⑨}


VPMB8LB^{⑤⑥⑨}

VPMB10LB^{⑤⑥⑨}

VPMB15LB^{⑤⑥⑨}

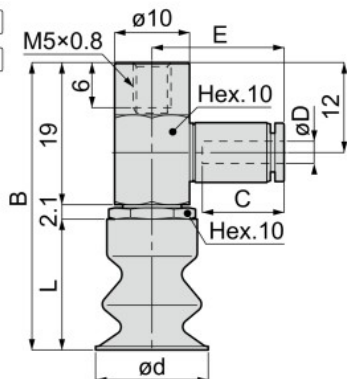

VPMB20LB^{⑤⑥⑨}

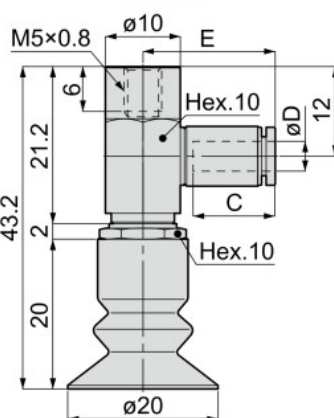

単位：mm

形 式	パッド外径 ød	チューブ外径 øD	B	L	E	チューブエンド C	パッド 接続記号	
VPMB6LB ^⑤ -180J	6	1.8	36.1	15	13.7	8.4	-M4	
VPMB6LB ^⑤ -2J		2						
VPMB6LB ^⑤ -3J		3			17.5	10.9		
VPMB6LB ^⑤ -4J ^⑨		4						
VPMB6LB ^⑤ -6J ^⑨		6						19.4
VPMB8LB ^⑤ -180J	8	1.8	36.1	15	13.7	8.4		
VPMB8LB ^⑤ -2J		2						
VPMB8LB ^⑤ -3J		3			17.5	10.9		
VPMB8LB ^⑤ -4J ^⑨		4						
VPMB8LB ^⑤ -6J ^⑨		6						19.4
VPMB10LB ^⑤ -180J	10	1.8	36.6	15.5	13.7	8.4		
VPMB10LB ^⑤ -2J		2						
VPMB10LB ^⑤ -3J		3			17.5	10.9		
VPMB10LB ^⑤ -4J ^⑨		4						
VPMB10LB ^⑤ -6J ^⑨		6						19.4
VPMB15LB ^⑤ -180J	15	1.8	38.6	17.5	13.7	8.4		
VPMB15LB ^⑤ -2J		2						
VPMB15LB ^⑤ -3J		3			17.5	10.9		
VPMB15LB ^⑤ -4J ^⑨		4						
VPMB15LB ^⑤ -6J ^⑨		6						19.4
VPMB20LB ^⑤ -180J	—	1.8	—	—	13.7	8.4	-M6	
VPMB20LB ^⑤ -2J		2						
VPMB20LB ^⑤ -3J		3			17.5	10.9		
VPMB20LB ^⑤ -4J ^⑨		4						
VPMB20LB ^⑤ -6J ^⑨		6						19.4

※. 寸法表中、形式内の^⑤にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.682を参照ください。

※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の^⑨に-S3をご記入ください。

※. パッドゴム材質：ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。