


**VPMB** 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手内蔵ミニタイプ

RoHS指令  銅系不用品も用意  CAD(2D&3D)

VPMB10K ⑤⑥⑨

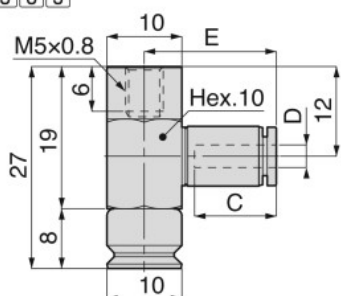


VPMB20K ⑤⑥⑨

VPMB30K ⑤⑥⑨

VPMB40K ⑤⑥⑨

VPMB50K ⑤⑥⑨

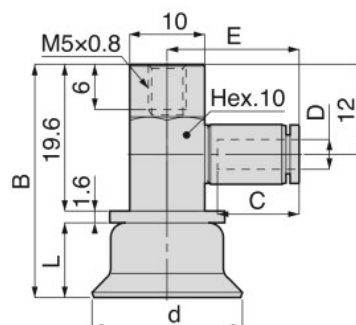

単位：mm

| 形 式           | パッド外径<br>d | チューブ外径<br>D | B    | L  | E    | チューブエンド<br>C | パッド<br>接続記号 |
|---------------|------------|-------------|------|----|------|--------------|-------------|
| VPMB10K⑤-180J | —          | 1.8         | —    | —  | 13.7 | 8.4          | -M4         |
| VPMB10K⑤-2J   |            | 2           |      |    |      |              |             |
| VPMB10K⑤-3J   |            | 3           |      |    | 17.5 | 10.9         |             |
| VPMB10K⑤-4J⑨  |            | 4           |      |    |      |              |             |
| VPMB10K⑤-6J⑨  |            | 6           |      |    |      |              |             |
| VPMB20K⑤-180J | 20         | 1.8         | 31.2 | 10 | 13.7 | 8.4          | -M6         |
| VPMB20K⑤-2J   |            | 2           |      |    |      |              |             |
| VPMB20K⑤-3J   |            | 3           |      |    | 17.5 | 10.9         |             |
| VPMB20K⑤-4J⑨  |            | 4           |      |    |      |              |             |
| VPMB20K⑤-6J⑨  |            | 6           |      |    |      |              |             |
| VPMB30K⑤-180J | 30         | 1.8         | 33.2 | 12 | 13.7 | 8.4          |             |
| VPMB30K⑤-2J   |            | 2           |      |    |      |              |             |
| VPMB30K⑤-3J   |            | 3           |      |    | 17.5 | 10.9         |             |
| VPMB30K⑤-4J⑨  |            | 4           |      |    |      |              |             |
| VPMB30K⑤-6J⑨  |            | 6           |      |    |      |              |             |
| VPMB40K⑤-180J | 40         | 1.8         | 37.2 | 16 | 13.7 | 8.4          |             |
| VPMB40K⑤-2J   |            | 2           |      |    |      |              |             |
| VPMB40K⑤-3J   |            | 3           |      |    | 17.5 | 10.9         |             |
| VPMB40K⑤-4J⑨  |            | 4           |      |    |      |              |             |
| VPMB40K⑤-6J⑨  |            | 6           |      |    |      |              | 19.4        |
| VPMB50K⑤-180J | 50         | 1.8         | 38.2 | 17 | 13.7 | 8.4          |             |
| VPMB50K⑤-2J   |            | 2           |      |    |      |              |             |
| VPMB50K⑤-3J   |            | 3           |      |    | 17.5 | 10.9         |             |
| VPMB50K⑤-4J⑨  |            | 4           |      |    |      |              |             |
| VPMB50K⑤-6J⑨  |            | 6           |      |    |      |              | 19.4        |

※.寸法表中、形式内の⑤にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.752を参照ください。

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の⑨が“対応品あり”を表しております。また、記号：-S3を忘れずにご記入ください。

※.パッドゴム材質：耐油NBR(NH)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。