
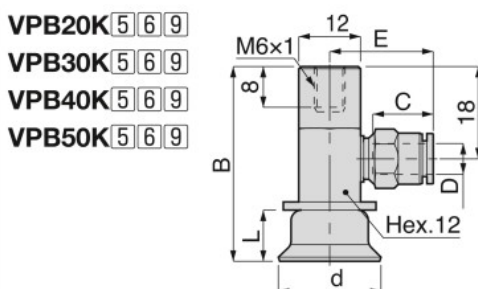


VPB 固定式 真空取出口：横、ワンタッチ継手内蔵スタンダードタイプ

RoHS指令 銅系不用品も用意 CAD(2D&3D)

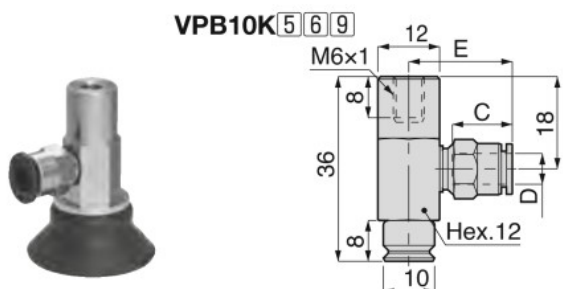

単位：mm

形式	パッド外径 d	チューブ外径 D	B	L	E	チューブエンド C	パッド 接続記号
VPB10K ^⑤ -3J	—	3	—	—	18.6	10.9	-M4
VPB10K ^⑤ -4J ^⑨		4				11.7	
VPB10K ^⑤ -6J ^⑨		6				11.7	
VPB20K ^⑤ -3J	20	3	38	10	18.6	10.9	-M6
VPB20K ^⑤ -4J ^⑨		4				11.7	
VPB20K ^⑤ -6J ^⑨		6				11.7	
VPB30K ^⑤ -3J	30	3	40	12	18.6	10.9	
VPB30K ^⑤ -4J ^⑨		4				11.7	
VPB30K ^⑤ -6J ^⑨		6				11.7	
VPB40K ^⑤ -3J	40	3	44	16	18.6	10.9	
VPB40K ^⑤ -4J ^⑨		4				11.7	
VPB40K ^⑤ -6J ^⑨		6				11.7	
VPB50K ^⑤ -3J	50	3	45	17	18.6	10.9	
VPB50K ^⑤ -4J ^⑨		4				11.7	
VPB50K ^⑤ -6J ^⑨		6				11.7	

※.寸法表中、形式内の^⑤にはパッドゴム材質が入ります。パッドゴム材質につきましてはP.752を参照ください。

※.金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望のお客様は、形式末尾の^⑨が“対応品あり”を表しております。また、記号：-S3を忘れずにご記入ください。

※.パッドゴム材質：耐油NBR(NH)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適していません。