


■ 単体タイプ
PQ-A オス単体 ストレート




RoHS対応

●ミニタイプ

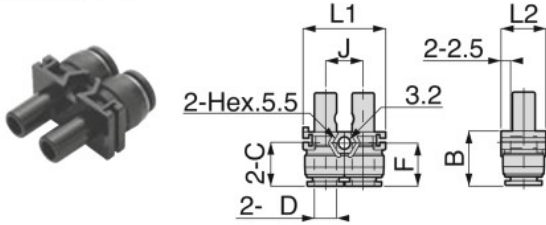

●スタンダードタイプ

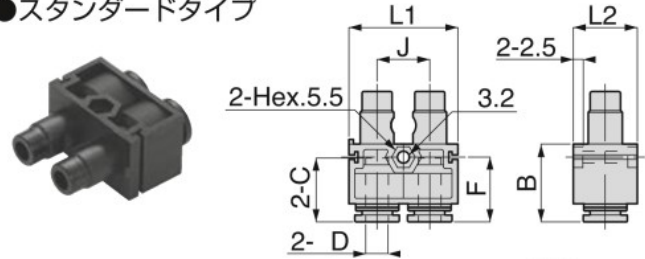

単位：mm


形式	チューブ外径 D	B	L1	L2	チューブエンド C	J	F	質量 (g)	CAD ファイル名
PQ3M-A	3	14.1	22	12	11	10	11.1	3.8	PQ3M-A
PQ4M-A	4	14.1	22	12	11	10	11.1	3.6	PQ4M-A
PQ6M-A	6	14.5	22	12	11.6	10	11.5	4.3	PQ6M-A
PQ6-A	6	20.8	29	17	17	14	17.3	13	PQ6-A
PQ8-A	8	20.7	29	17	18.1	14	17.2	14	PQ8-A
PQ1/8M-A	1/8	14.1	22	12	11	10	11.1	3.8	PQ1/8M-A
PQ5/32M-A	5/32	14.1	22	12	11	10	11.1	3.6	PQ5/32M-A
PQ1/4-A	1/4	22.4	29	17	17	14	18.9	21	PQ1/4-A
PQ5/16-A	5/16	20.7	29	17	18.1	14	17.2	14	PQ5/16-A

■ 単体タイプ
PQ-A オス単体 エルボ




RoHS対応

●ミニタイプ

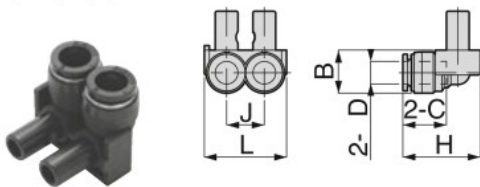

●スタンダードタイプ

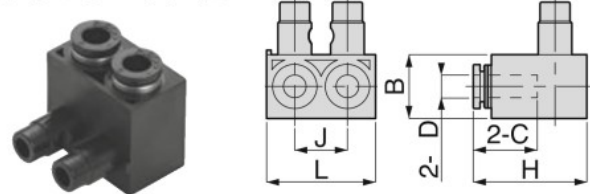

単位：mm

形式	チューブ外径 D	B	L	H	チューブエンド C	J	質量 (g)	CAD ファイル名
PQ3ML-A	3	10.3	22	20.2	11	10	4.4	PQ3ML-A
PQ4ML-A	4	10.3	22	20.2	11	10	4.2	PQ4ML-A
PQ6ML-A	6	11.5	22	20.6	11.6	10	5	PQ6ML-A
PQ6L-A	6	17	29	30.3	17	14	15	PQ6L-A
PQ8L-A	8	17	29	30.2	18.1	14	16	PQ8L-A
PQ1/8ML-A	1/8	10.3	22	20.2	11	10	4.4	PQ1/8ML-A
PQ5/32ML-A	5/32	10.3	22	20.2	11	10	4.2	PQ5/32ML-A
PQ1/4L-A	1/4	17	29	31.9	17	14	23	PQ1/4L-A
PQ5/16L-A	5/16	17	29	30.2	18.1	14	16	PQ5/16L-A