
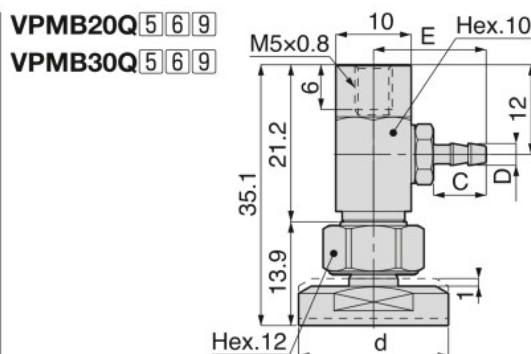


VPMB 固定式 真空取出口：横、バンプ継手内蔵ミニタイプ

RoHS指令 ☒ 銅系不用品も用意  CAD (2D&3D)

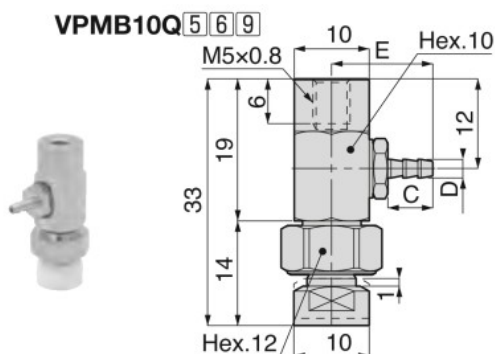

単位：mm



形 式	パッド外径 d	チューブ内径 D	E	C	パッド接続記号
VPMB10Q 5 3B 9	—	2	13.4	6	-M4
VPMB10Q 5 4B 9		2.5	14.9	7	
VPMB10Q 5 6B 9		4		7	
VPMB20Q 5 3B 9	20	2	13.4	6	-M6
VPMB20Q 5 4B 9		2.5	14.9	7	
VPMB20Q 5 6B 9		4		7	
VPMB30Q 5 3B 9	30	2	13.4	6	
VPMB30Q 5 4B 9		2.5	14.9	7	
VPMB30Q 5 6B 9		4		7	

※. 寸法表中、形式内の 5 にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質につきましては P.1050 を参照ください。

※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質に FKM 仕様をご希望のお客様は、形式末尾の 9 に -S3 をご記入ください。

VPMB 固定式 真空取出口：横、メネジ ミニタイプ

RoHS指令 ☒ 銅系不用品も用意  CAD (2D&3D)

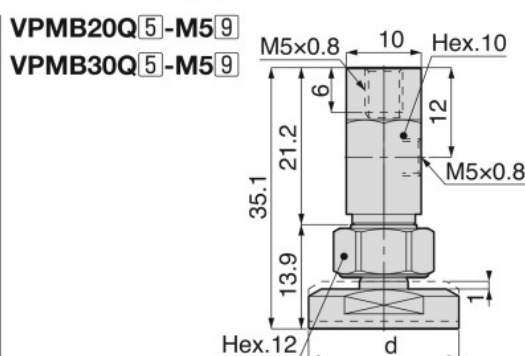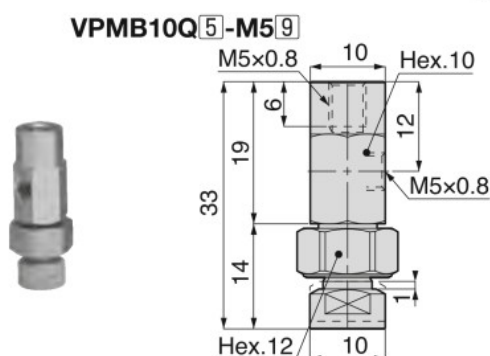

単位：mm

形 式	パッド外径 d	パッド接続記号
VPMB10Q 5-M5 9	—	-M4
VPMB20Q 5-M5 9	20	-M6
VPMB30Q 5-M5 9	30	

※. 寸法表中、形式内の 5 にはパッド樹脂材質が入ります。パッド樹脂材質につきましては P.1050 を参照ください。

※. 金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質に FKM 仕様をご希望のお客様は、形式末尾の 9 に -S3 をご記入ください。