


VPB 固定式 真空取出口：横、バンプ継手内蔵スタンダードタイプ

RoHS指令 銅系不用品も用意 CAD(2D&3D)

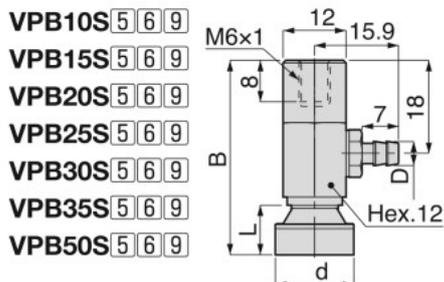

単位：mm

形式	パッド外径 d	チューブ内径 D	B	L	パッド接続記号
VPB10S ^⑤ -4B ^⑨	10	2.5	37.5	9.5	-M6
VPB10S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB15S ^⑤ -4B ^⑨	15	2.5	37.5	9.5	
VPB15S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB20S ^⑤ -4B ^⑨	20	2.5	43.5	15.5	
VPB20S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB25S ^⑤ -4B ^⑨	25	2.5	43.5	15.5	
VPB25S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB30S ^⑤ -4B ^⑨	30	2.5	43.5	15.5	
VPB30S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB35S ^⑤ -4B ^⑨	35	2.5	56	28	
VPB35S ^⑤ -6B ^⑨		4			
VPB50S ^⑤ -4B ^⑨	50	2.5	56	28	
VPB50S ^⑤ -6B ^⑨		4			

※.形式中の^⑤には、パッドゴム材質をご記入ください。パッドゴム材質の記号につきましてはP.1092を参照ください。
 ※.形式末尾の^⑨には、金属部材質に銅系金属不使用仕様とシール部材質にFKMまたはHNBR仕様をご希望の場合に記号：-S3をご記入ください。
 ※.質量は、公式サイトをご覧ください。